


TECHSPEC® 0° AOI, 20,0mm Durchmesser, Kaltlichtspiegel

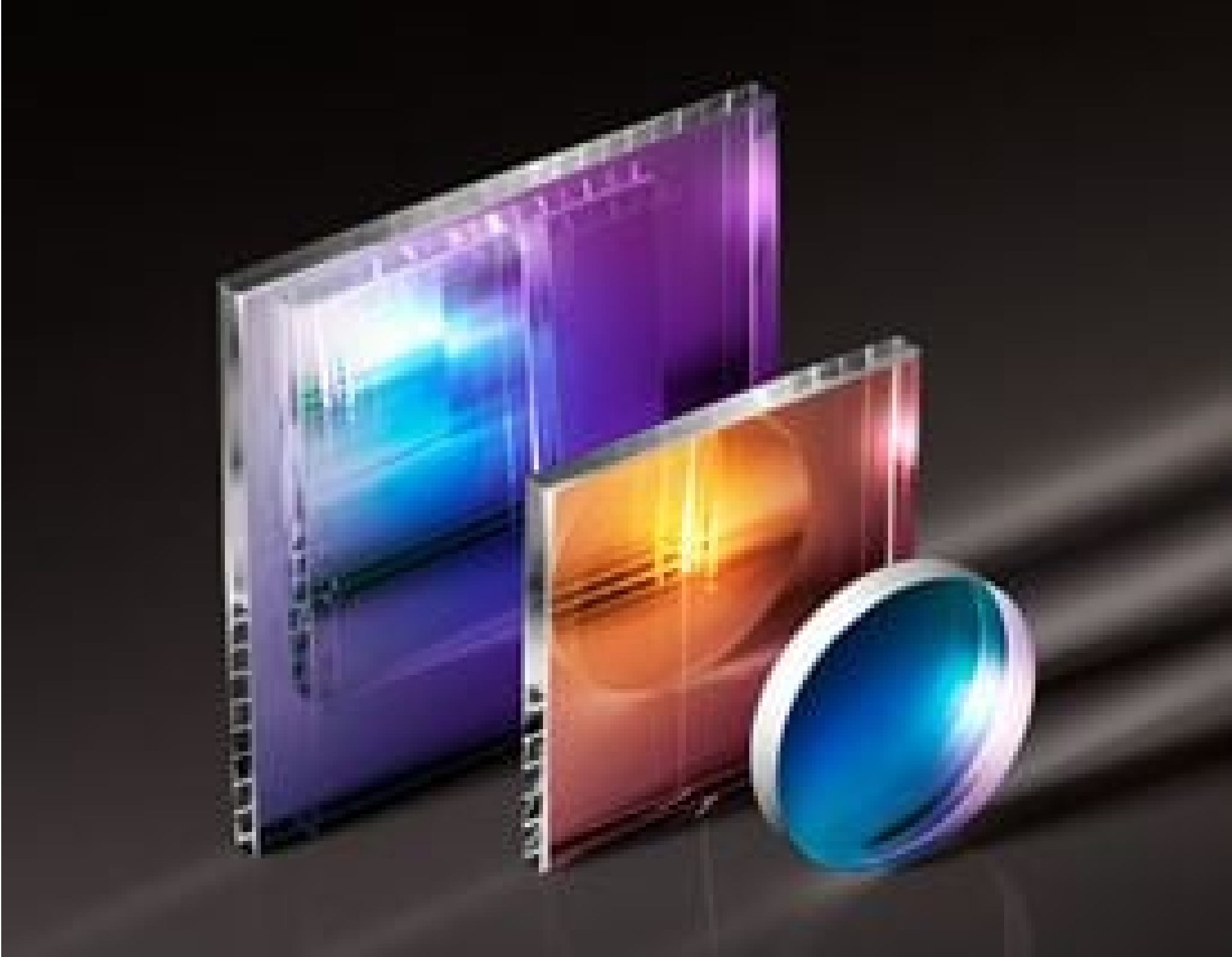

TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

Produkt #64-435 3-4 TAGE

- 1 + €47,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€47,50

Stk. 10+

€41,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
Cold Mirror, 0°

Durchmesser (mm):
20.00

Substrat: ☐ BOROFLOAT®
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.10
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Transmission (%): Longpass Filter
Typ: Cold Mirror
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥95% @400 - 690nm and T _{avg} ≥90% @ 750 - 1200nm AR Coating: R _{avg} <1% @ 700 - 1150nm
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1150
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Art der Beschichtung: Dielectric

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform