


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

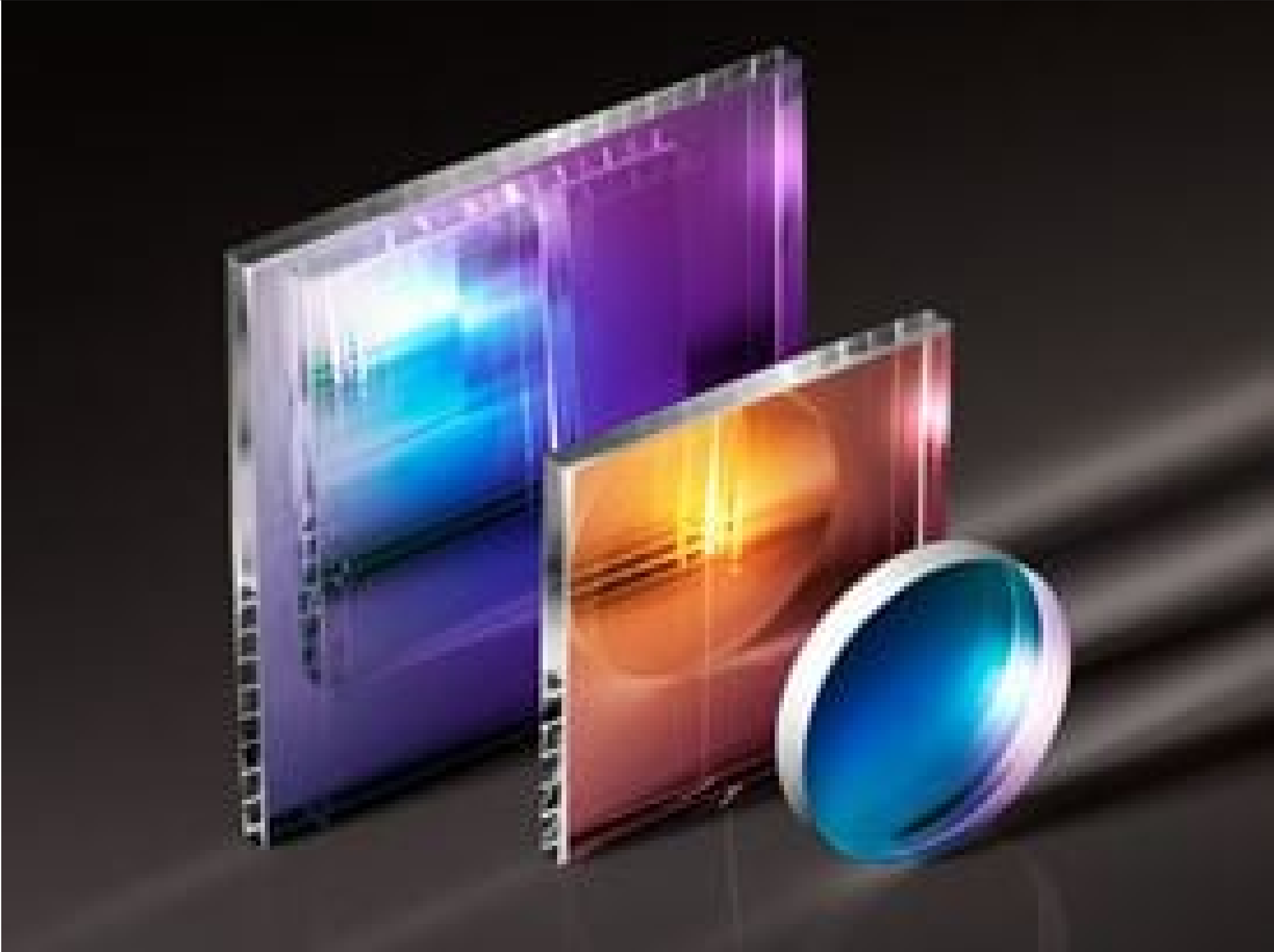

TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

Produkt #64-438 3-4 TAGE



1



€52,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€52,50

Stk. 10+

€46,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
Cold Mirror, 0°

Substrat: ☐
BOROFLOAT®

Größe (mm): 25.0 x 25.0
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 3.30
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Transmission (%): Longpass Filter
Typ: Cold Mirror
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥95% @ 400 - 690nm and T _{avg} ≥90% @ 750 - 1200nm AR Coating: R _{avg} <1% @ 700 - 1150nm
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1150
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Art der Beschichtung: Dielectric

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform