 



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

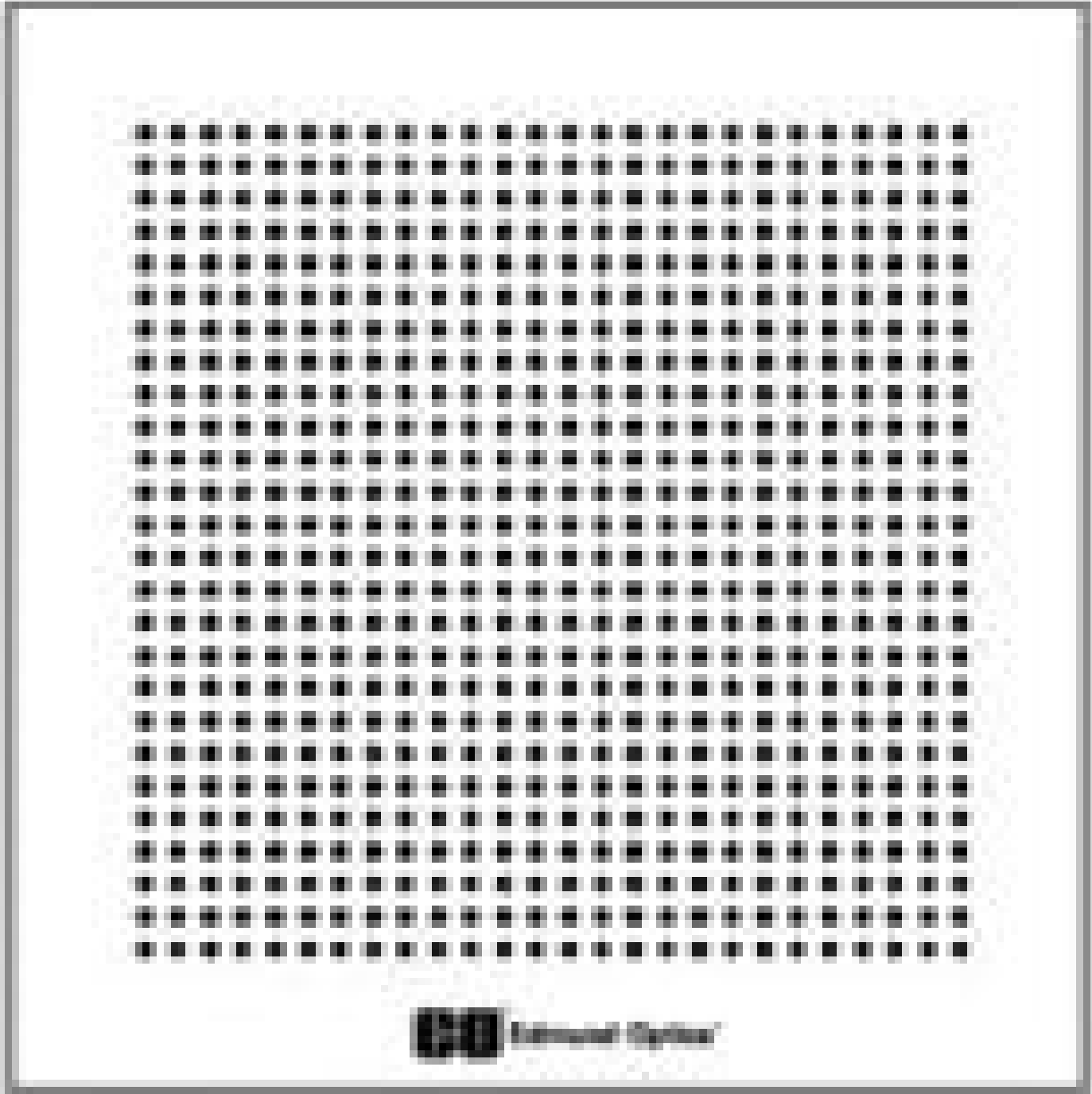

Produkt #63-990

3-4 TAGE



1



€1.683,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€1.683,00

Stk. 5+

€1.599,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Reflective First Surface Chromium
R_{abs} = 50% ±5% @ 550nm

Punktdurchmesser (mm):
0.500

Punktabstand (mm): 1.000
Substrat: White Ivory Soda Lime Glass
Optische Dichte OD: >3.0
Gesamtgenauigkeit (mm): ±0.002
Mustergröße (mm): 100 x 100
Größe (Zoll): 5 x 5
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 3.20
Typ: Chrome on White Ivory Glass
Toleranz Punktdurchmesser (mm): ± 0.002
Toleranz Punktabstand (mm): ± 0.002 Center to Center
NIST-Zertifikat: Serialized NIST Traceable Certificate Included
Flatness (inches): 0.001

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

