


Corning Polarcor™ Glaspolarisationsfilter, 11 x 11 mm, 1550 nm

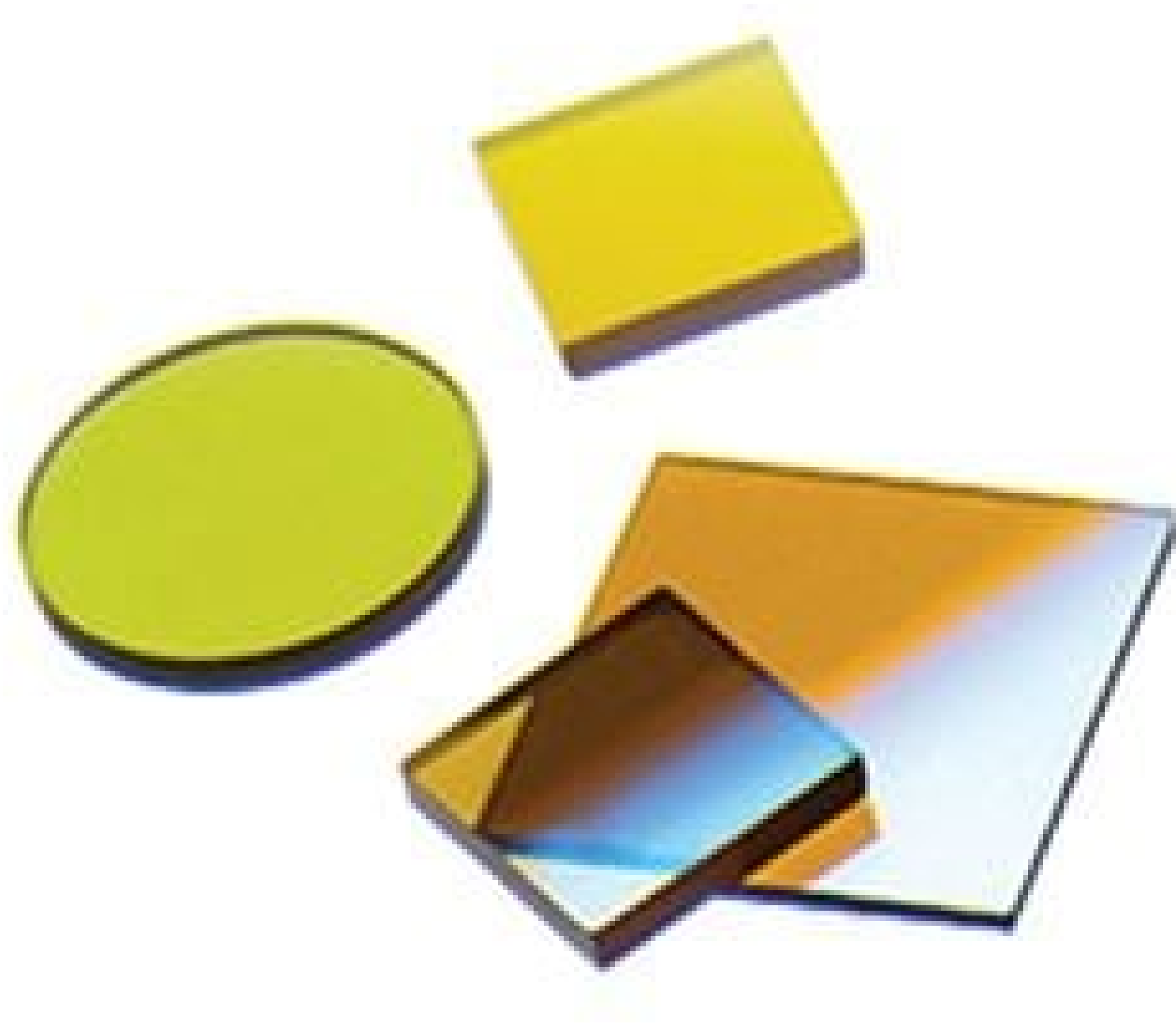

Corning Polarcor™ Glass Polarizers

Produkt #13-623 3-4 TAGE



1



€825,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€825,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 ±5

Beschichtung:
BBAR (1510-1590nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1550

Auslöschungsverhältnis:
>100,000:1

Substrat: Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Länge (mm): 11.00
Min. Transmission (%): >98.5
Größe (mm): 11.0 x 11.0
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 0.50 ±0.05
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R_{avg} <0.25% @ 1510 - 1590nm
Wellenlängenbereich (nm): 1510 - 1590
Breite (mm): 11.00
Einfügungsverlust (dB): <0.06
Brechungsindex n_d: 1.5051
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 6.5
Knoop-Härte (kg/mm²): 480
Elastizitätsmodul (GPa): 58.605
Poisson-Zahl: 0.21
Abbe-Zahl (v_d): 57.6
Dichte (g/cm³): 2.412

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen