


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

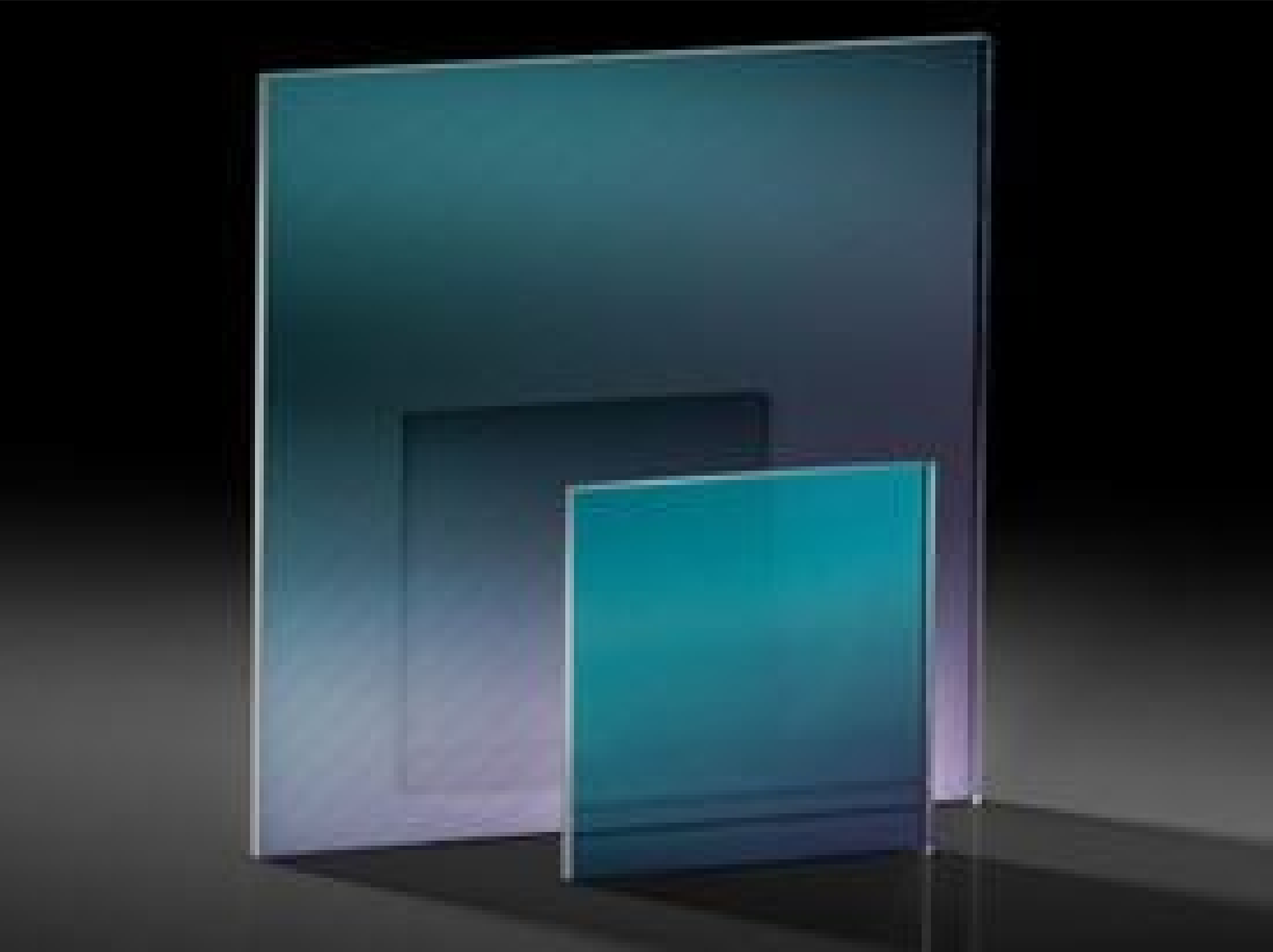

Produkt #56-603 3-4 TAGE



1



€326,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€326,00

Stk. 5+

€310,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:

Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Toleranz Größe (Zoll):

±0.02

Substrat:

Float Glass

Optische Dichte OD:

3.00
Größe (Zoll): 1 x 1
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.50
Typ: English
Parallelität (Bogenminuten): ±60
Toleranz Größe (mm): ± 0.02
Frequenz (lp/Zoll): 3000.00
Parallelität Linie zu Linie (Bogensekunden): ≤2
Parallelität Muster zu Substrat (°): ±1
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen