


TECHSPEC® 2mm D. x 2mm Länge, N-BK7 einseitig konvexe Stablinse

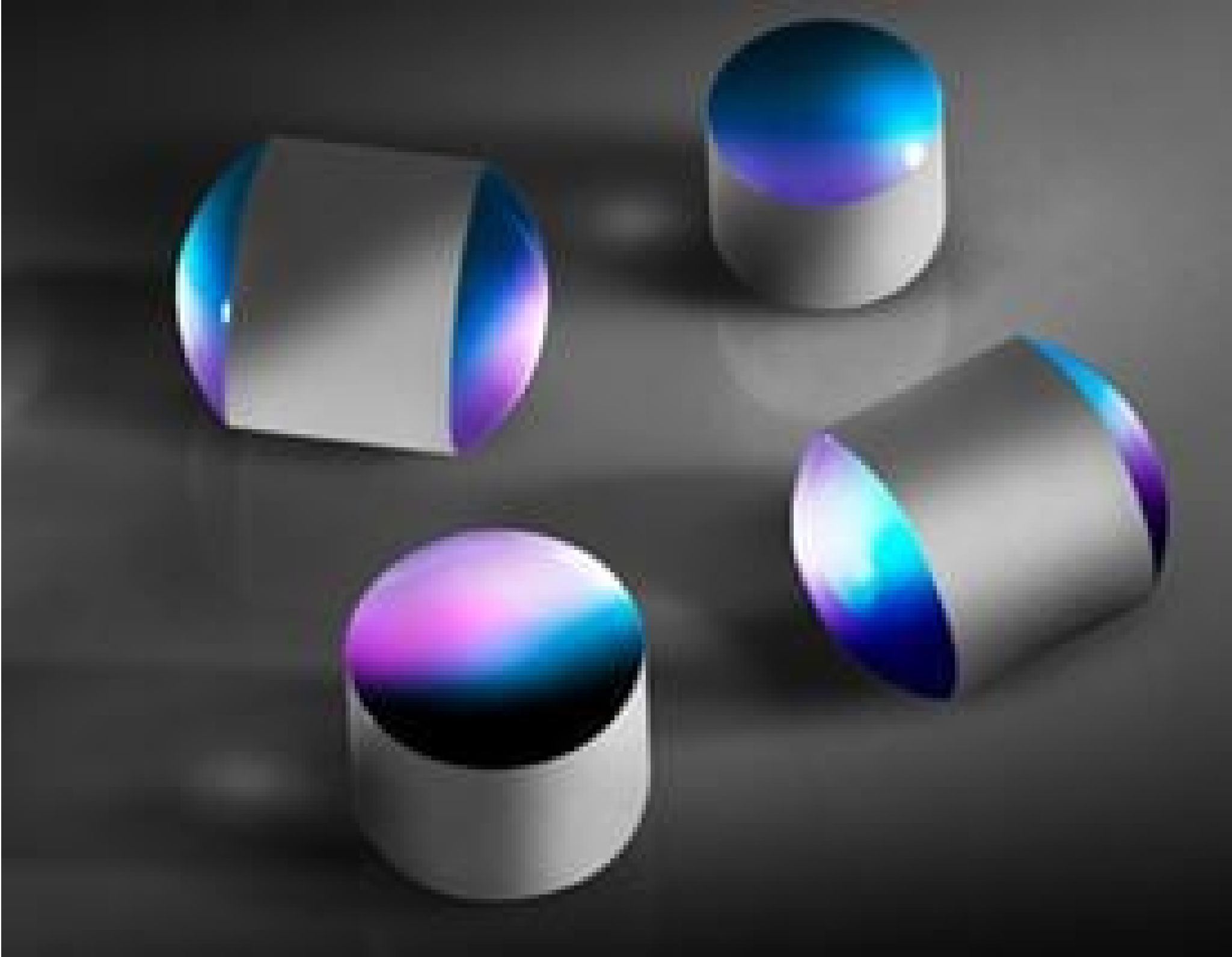

Produkt #46-524 AUSVERKAUF 3-4TAGE

- 1 + **€19,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€19,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm): 2.00
Substrat: ☐ N-BK7
Beschichtung: Uncoated
Typ: Half-Drum Lens

Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Brechungsindex n_d: 1.517
Länge (mm): 2.00
Toleranz Länge (µm): ±30
Radius R (mm): 1.25
Toleranz Radius (µm): +0/-1.5
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Durchmesser (µm): +0/-50

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen