


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

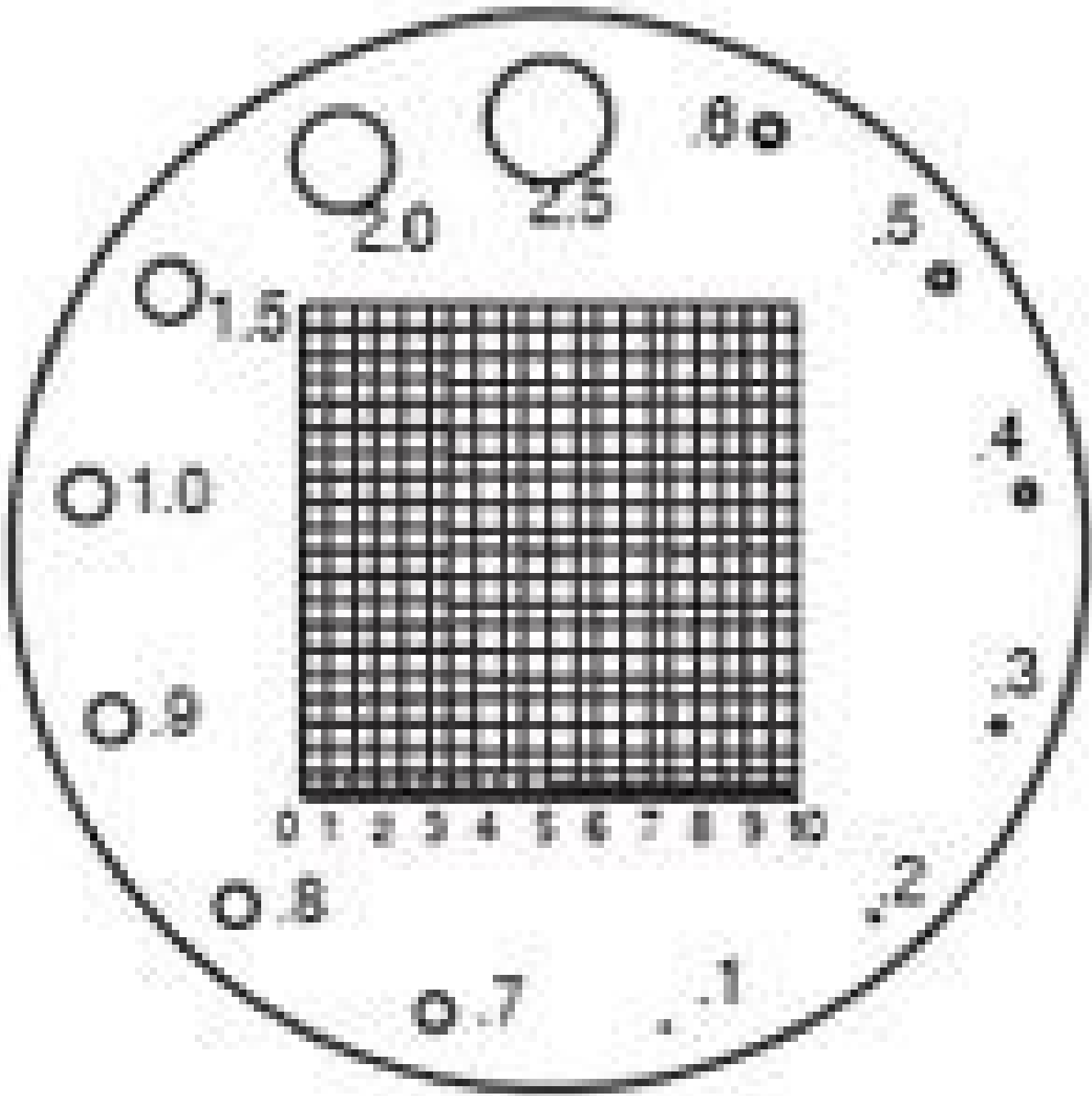

MM Square

Produkt #32-257 3-4 TAGE

-

1

+

 €67,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€67,00

Stk. 5+

€62,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
21.00 ±0.05

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1

Liniendicke (µm):
25.00

Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.28
Toleranz Dicke (mm): ±0.127
Typ: Metric Square
Liniengenauigkeit (µm): ±2
Zentrierung (mm): 0.25
Toleranz Liniendicke (µm): ±13
Oberflächenebenheit (P-V): 3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
