


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT

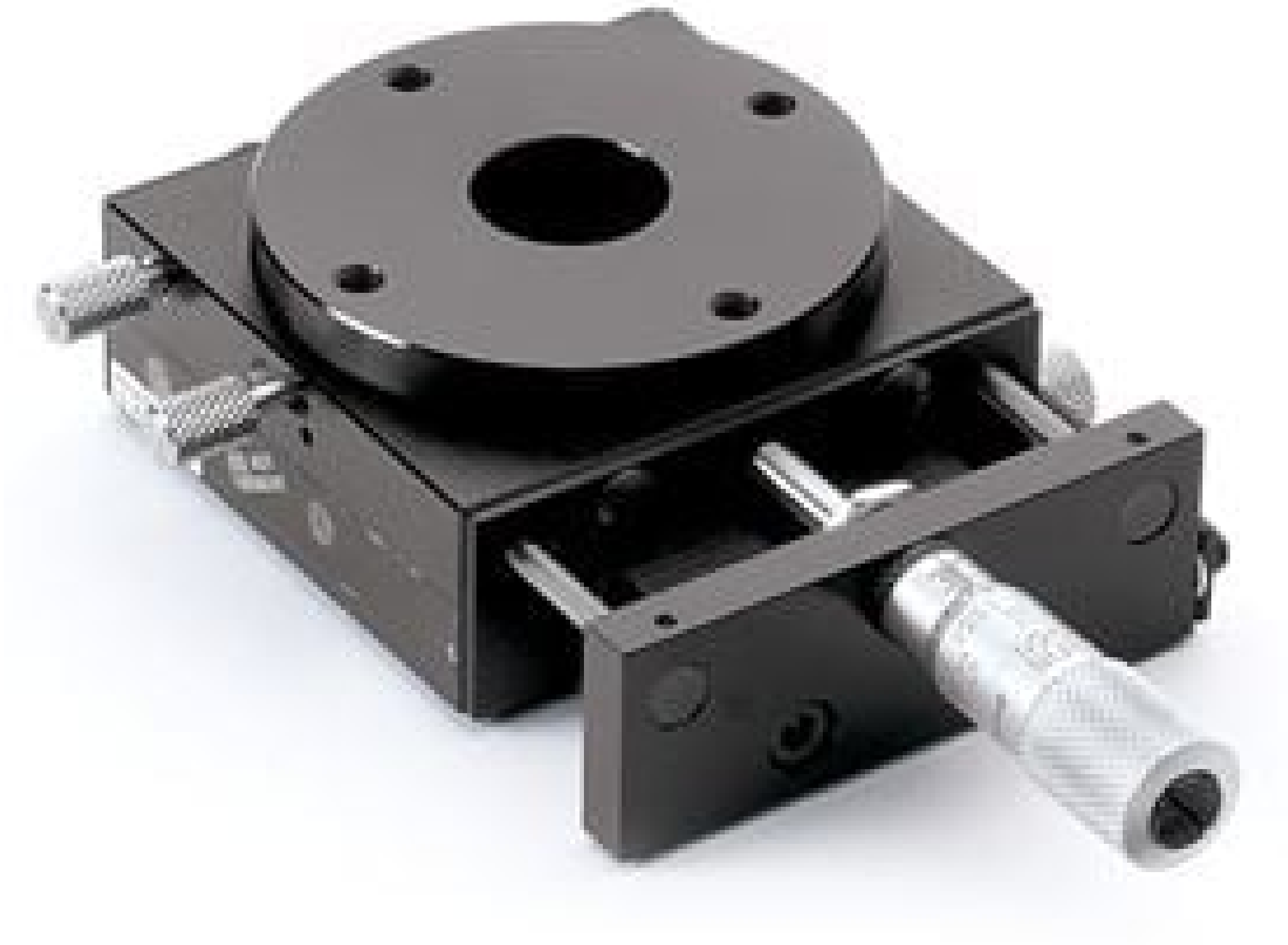

Linear-Rotary Positioning Stage, #38-198

Produkt #38-198 3-4 TAGE



1



€976,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€976,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X) & Rotary

Verstellung:
English Micrometer

Orientierung VerstelleSchraube:
Center Drive

Typ:
English

Bühnengröße (mm):

66.5 x 66.5
Verstellweg (Zoll): 0.5
Verstellweg (°): ±5 (Fine), 360 (Coarse)
Mittiges Loch: 0.75" Dia. Thru
Aufbau: Aluminum Top and Base; Steel Tangent Arm Drive
Skaleneinteilung (Zoll): 0.001
Belastbarkeit, Normal (lbs): 5
Gewinde: (4) 10-32 on 2" Dia. B.C.
Bühnengröße (Zoll): 2.62 x 2.62
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.0001
Gewicht (lbs): 1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen