 



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

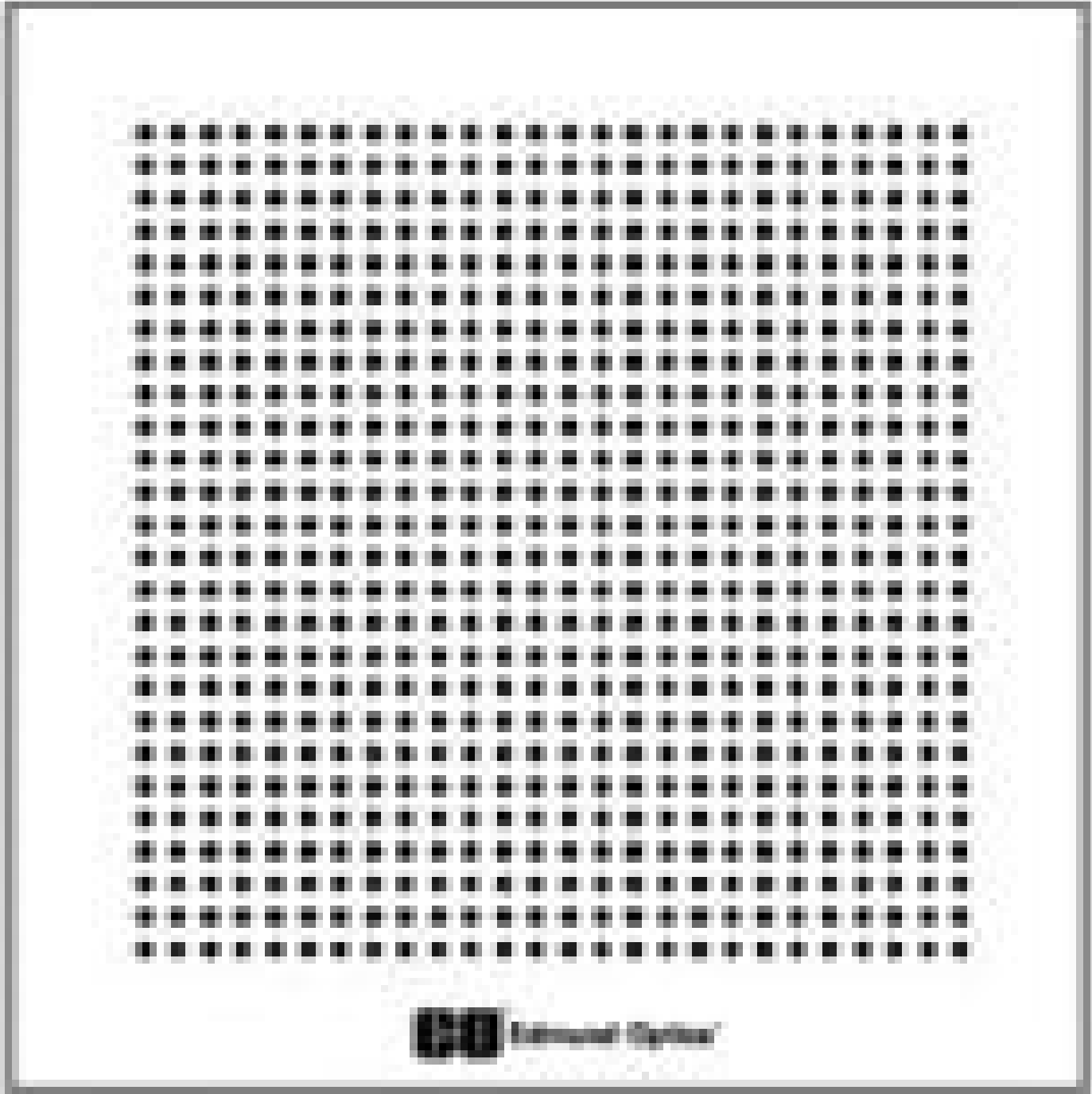

Produkt #62-209

3-4 TAGE



1



€522,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€522,00

Stk. 5+

€496,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Reflective First Surface Chromium
R_{abs} = 50% ±5% @ 550nm

Punktdurchmesser (mm):
0.250

Punktabstand (mm): 1.000
Substrat: Soda Lime Float Glass
Optische Dichte OD: >3.0
Gesamtgenauigkeit (mm): ±0.002
Mustergröße (mm): 25 x 25
Größe (Zoll): 2 x 2
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 1.50
Typ: Chrome on Glass
Toleranz Punktdurchmesser (mm): ± 0.002
Toleranz Punktabstand (mm): ± 0.002 Center to Center
NIST-Zertifikat: Serialized NIST Traceable Certificate Included
Flatness (inches): 0.001

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen