


254 x 304,8 x 1mm, hocheffizientes AR-beschichtetes Fenster

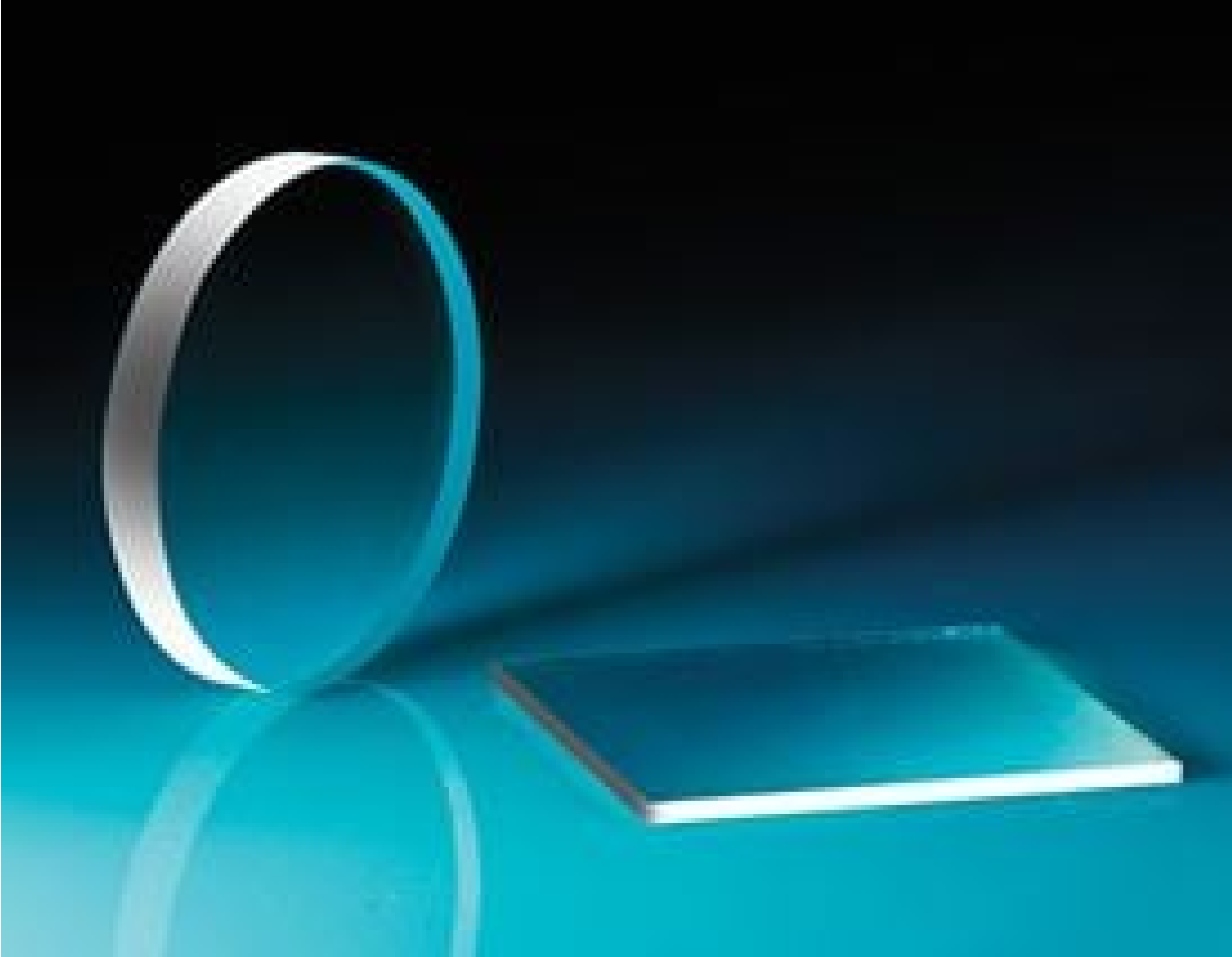

Produkt #63-221 Lagernd

1 €87,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€87,50
Stk. 6+
€70,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
≥90

Freie Apertur CA (mm): 228.6 x 274.32
Größe (mm): 254.00 x 304.80
Dicke (mm): 1.00 ±0.25
Beschichtung: BBAR (425-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm
Kanten: Seamed
Substrat: Float Glass
Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 96.9 Average (typical)
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 700
Länge (mm): 304.80
Breite (mm): 254.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform