


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT

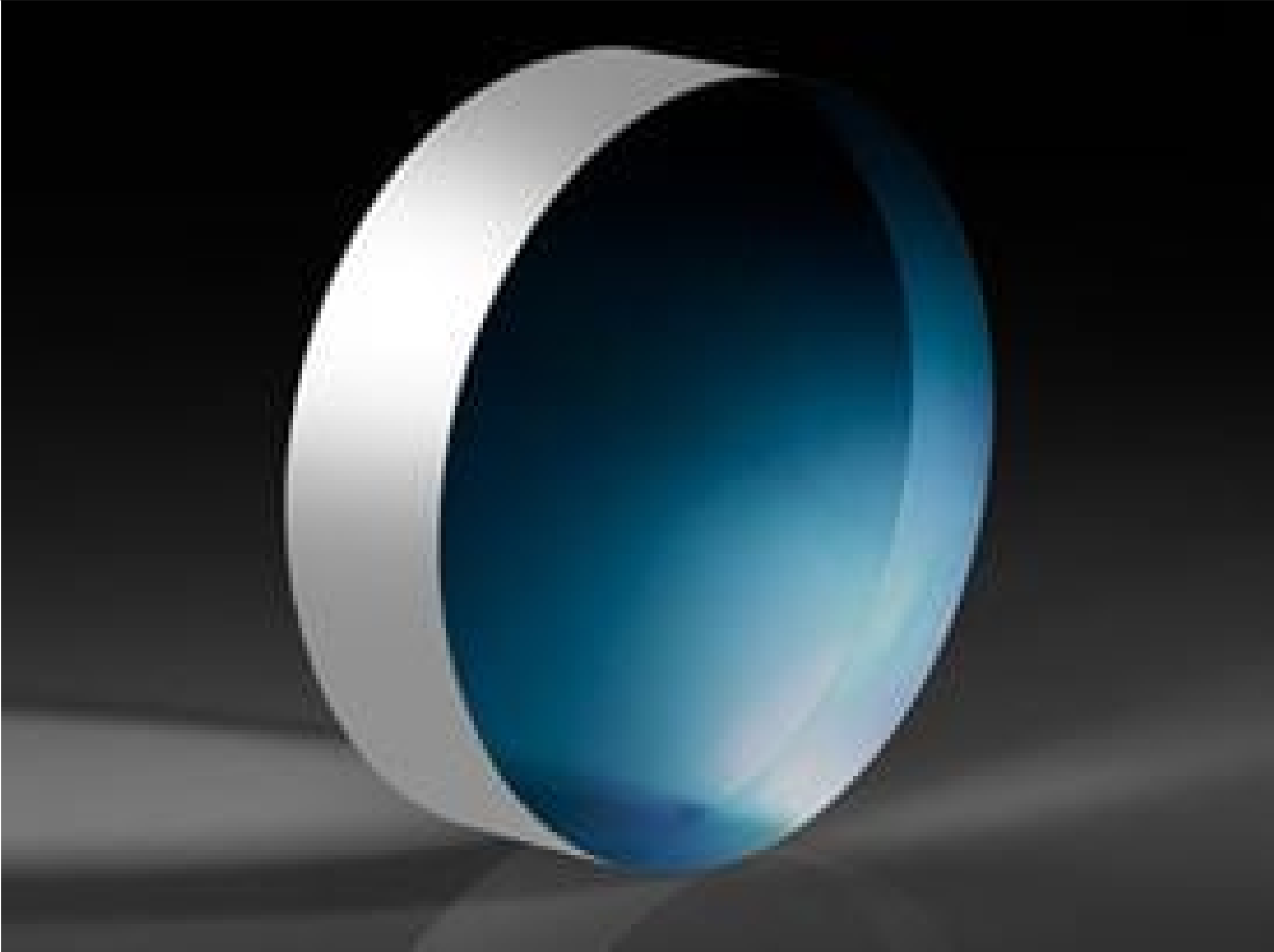

Produkt #15-308 

3-4 TAGE

-

1

+

€70,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€70,00

Stk. 6+

€56,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl ( $v_d$ ):  
67.8

Fase:  
Protective as needed

Freie Apertur (%):  
90

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>22.86                                                                                                   |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>25.40 +0.00/-0.20                                                                                            |
| <b>Dicke (mm):</b><br>2.00 ±0.38                                                                                                         |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                                                                         |
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>0.52 (+5 to +35°C)<br>0.57 (0 to +200°C)<br>0.48 (-100 to +200°C) |
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.20                                                                                                           |
| <b>Kanten:</b><br>Fine Ground                                                                                                            |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.458                                                                                            |
| <b>Knoop-Härte (kg/mm²):</b><br>522                                                                                                      |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br><5                                                                                                |
| <b>Poisson-Zahl:</b><br>0.16                                                                                                             |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                                                                          |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>1λ                                                                                                  |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                                                                     |
| <b>Typ:</b><br>Protective Window                                                                                                         |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>200 - 2200                                                                                           |
| <b>Elastizitätsmodul (GPa):</b><br>73                                                                                                    |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |