


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

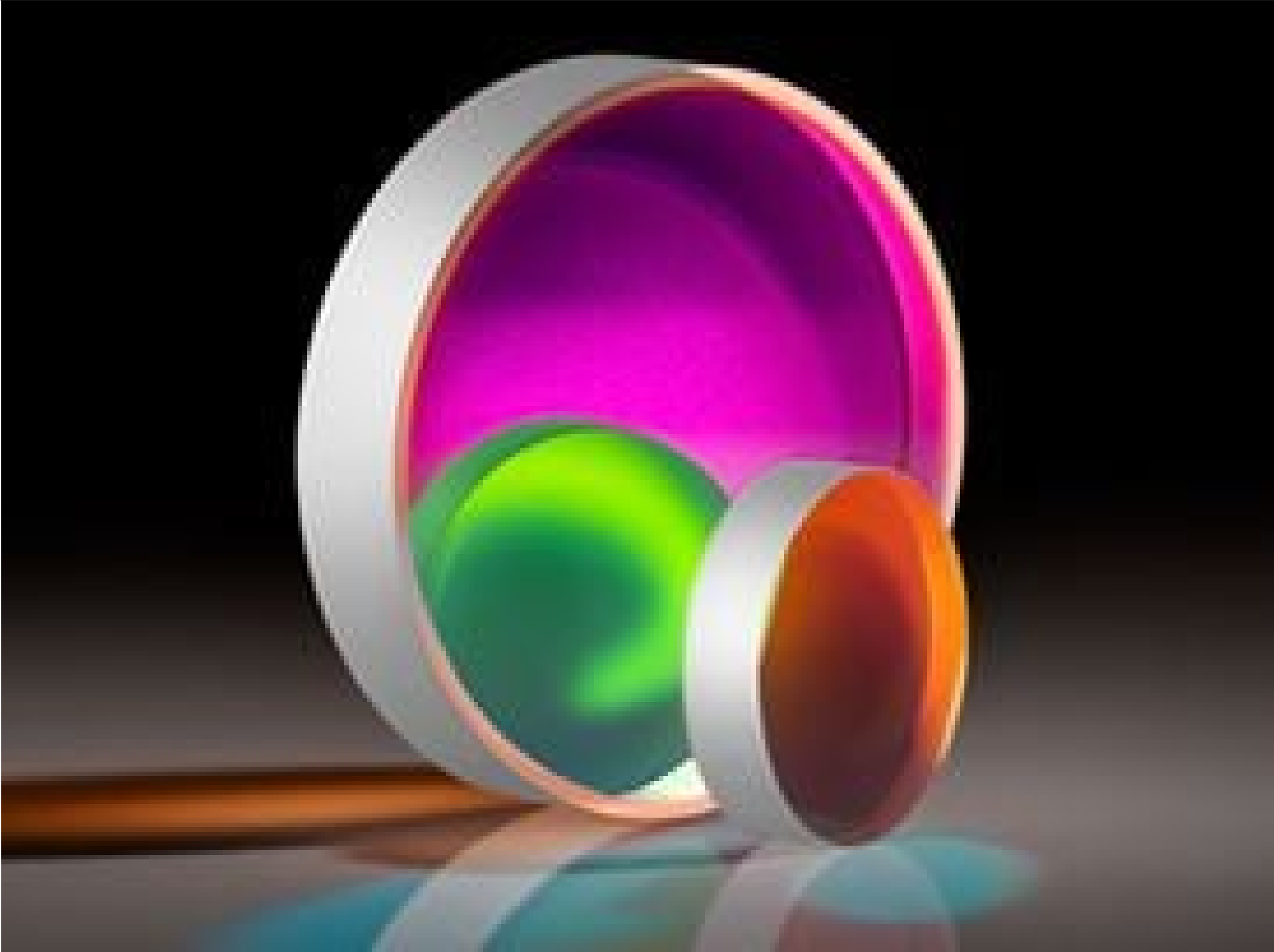

Produkt #11-079 3-4 TAGE



1



€118,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€118,00

Stk. 11+

€105,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
20-10

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 90
Widerstandsfähigkeit : ML-C-675C
Rückseite : Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99
Beschichtungsspezifikation : Rabs >99% @488nm
Oberflächenebenheit (P-V) : λ/10
Art der Beschichtung : Dielectric
Beschichtung : Laser Mirror (488nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 488
Durchmesser (mm) : 25.40 +0.0/-0.1
Dicke (mm) : 6.35 ±0.2
Einfallswinkel (°) : 0
Substrat : ☐ N-BK7

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 223 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen