


TECHSPEC® Kalziumfluoridfenster, unbeschichtet, 25,4 mm Durchmesser

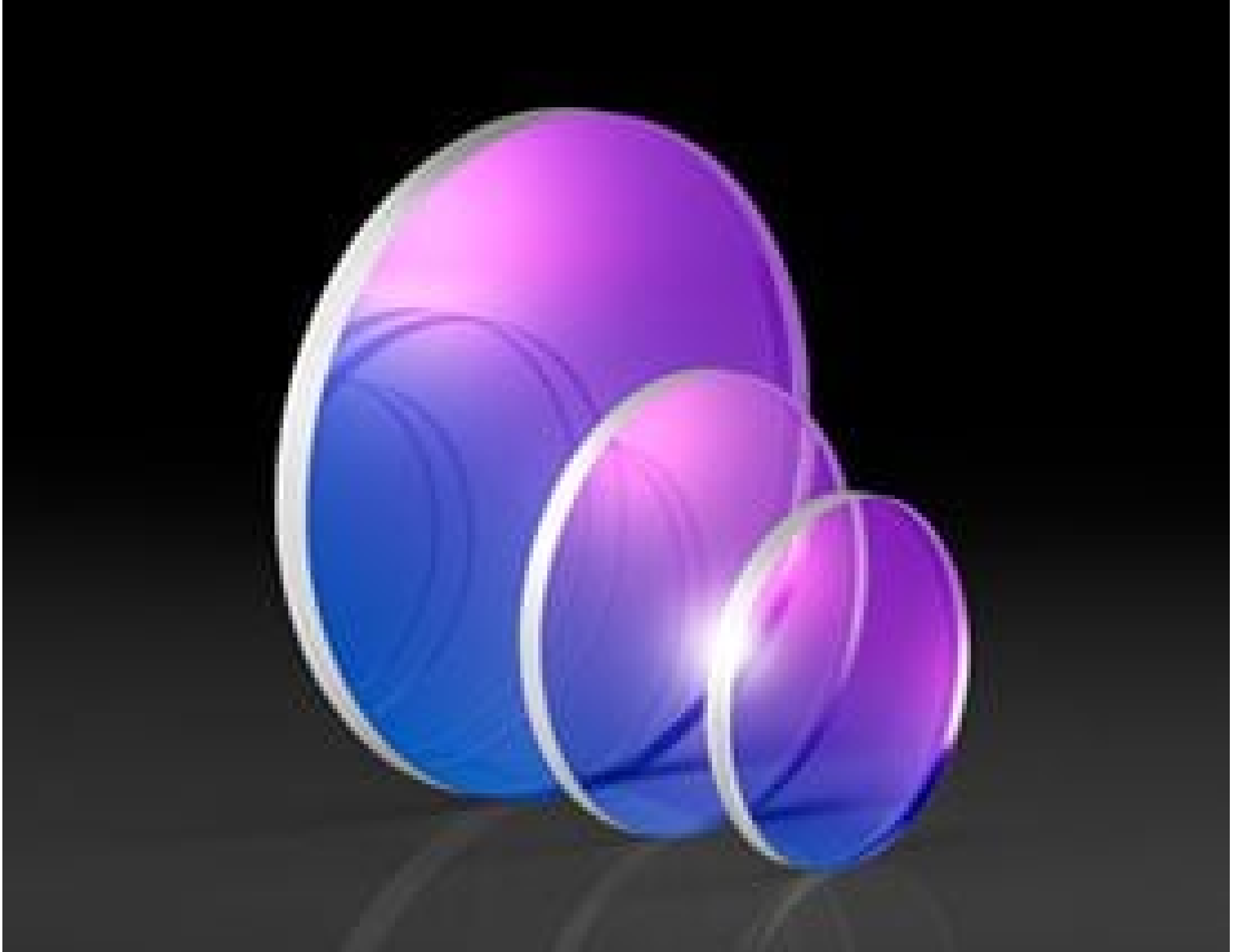

TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF₂) Wndows

Produkt #11-874 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€145,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€145,00

Stk. 11+

€130,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
94.99

Orientierung Achse:
Random

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):
22.86

Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.1

Dicke (mm):
3.00 ±0.1

Beschichtung:
Uncoated

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C):
18.85

Dichte (g/cm³):
3.18

Kanten:
Fine Ground

Brechungsindex n_d:
1.434

Knoop-Härte (kg/mm²):
158.3

Parallelität (Bogenminuten):
<1

Poisson-Zahl:
0.26

Substrat:
Calcium Fluoride (CaF₂) Vacuum UV Grade

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/2

Oberflächenqualität:
40-20

Typ:
Protective Window

Wellenlängenbereich (nm):
200 - 7000

Elastizitätsmodul (GPa):
75.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 219:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)