


TECHSPEC® 25mm D. x 25mm BW, MgF₂ Beschichtung, Azylindrische Linse

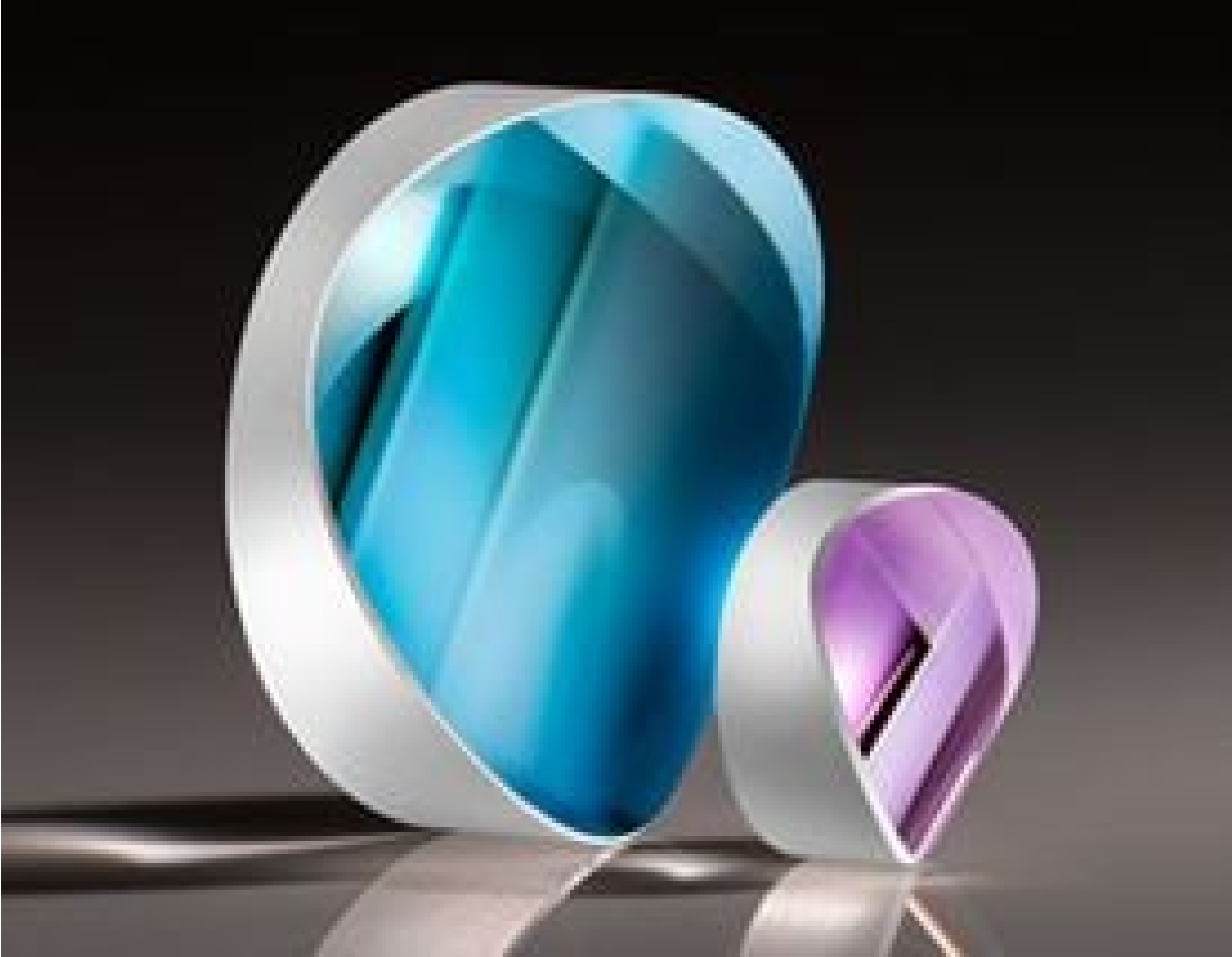

TECHSPEC Azylinder Lenses

Produkt #86-037 3-4 TAGE

1 €855,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€855,00

Stk. 6+

€684,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00

Substrat: ☐
NSF

Blende: 1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Acyliner Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm): 20.2
Mittendicke CT (mm): 8.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur (%): 90.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Randdicke ET (mm): 3.1
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Oberflächengenauigkeit, RMS (µm): 1.0
Oberflächenqualität: 60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform