


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

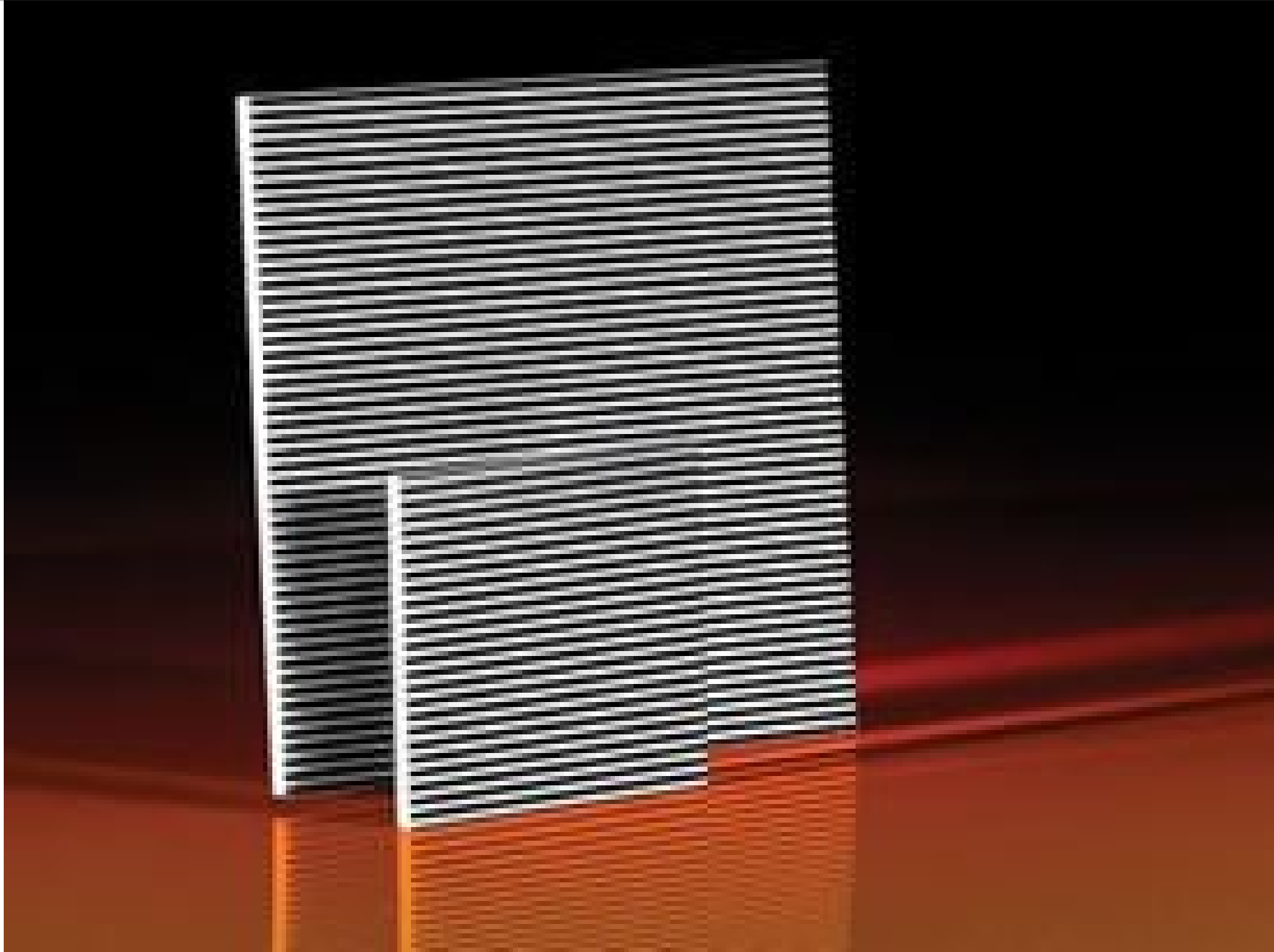

Produkt #59-518 3-4 TAGE

-

1

+

€207,00

+ WARENKORB
Stk. 1-4
€207,00
Stk. 5+
€196,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Toleranz Größe (Zoll): ±0.004
Substrat: Opal Glass
Größe (Zoll): 2 x2
Dicke (mm):

1.52
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: English
Frequenz (lp/Zoll): 25.00
Toleranz Linienbreite (mm): ±0.002
NIST-Zertifikat: No
Freie Apertur (%): 95

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform