


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

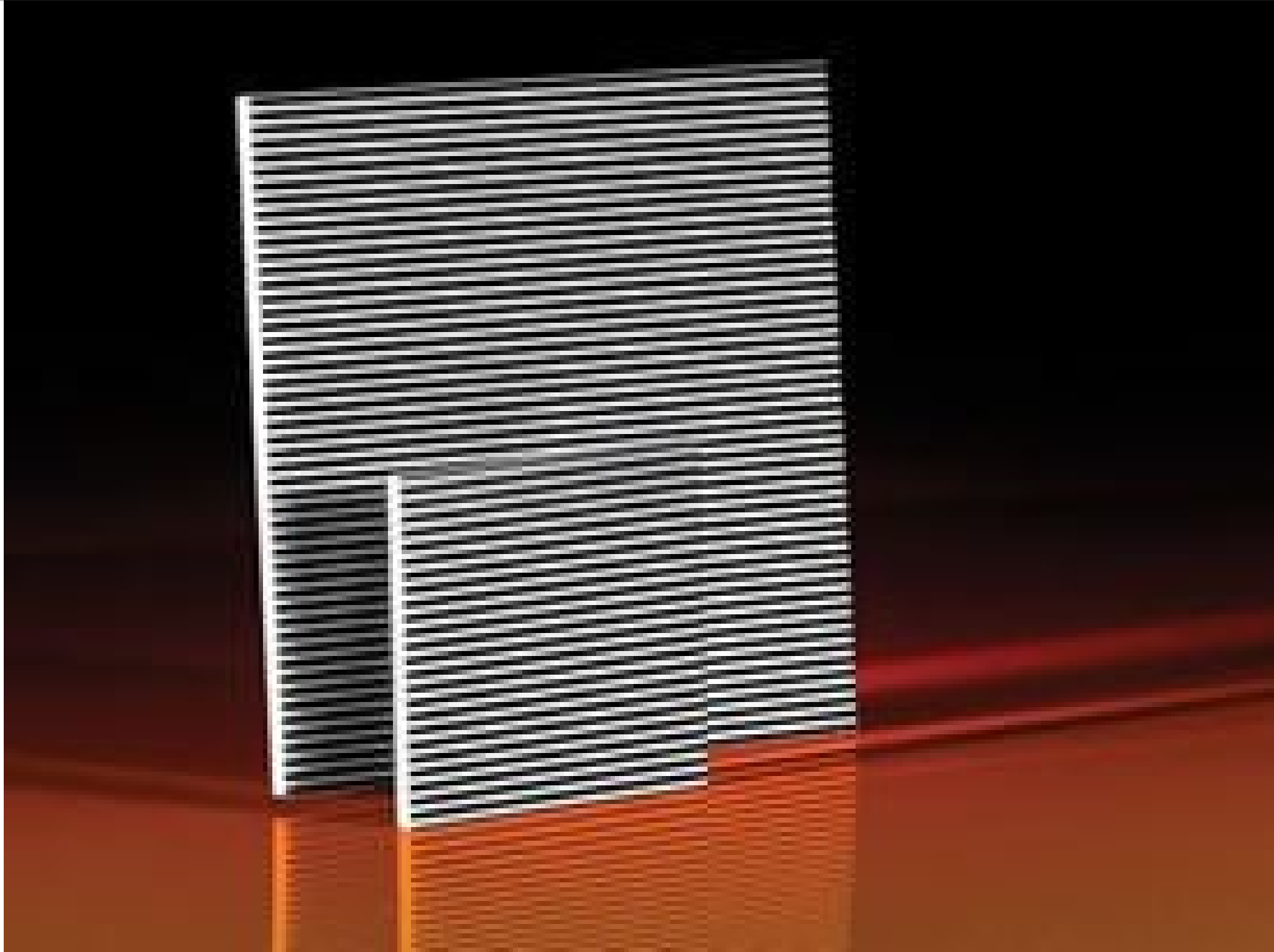

Produkt #59-535 3-4TAGE

-

1

+

€348,00

+ WARENKORB
Stk. 1-4
€348,00
Stk. 5+
€330,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Toleranz Größe (Zoll): ±0.004
Frequenz (lp/mm): 40.00
Substrat: Opal Glass
Größe (Zoll):

2 x2
Dicke (mm): 1.52
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Metric
Toleranz Linienbreite (mm): ±0.001
NIST-Zertifikat: No
Freie Apertur (%): 95

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform