


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

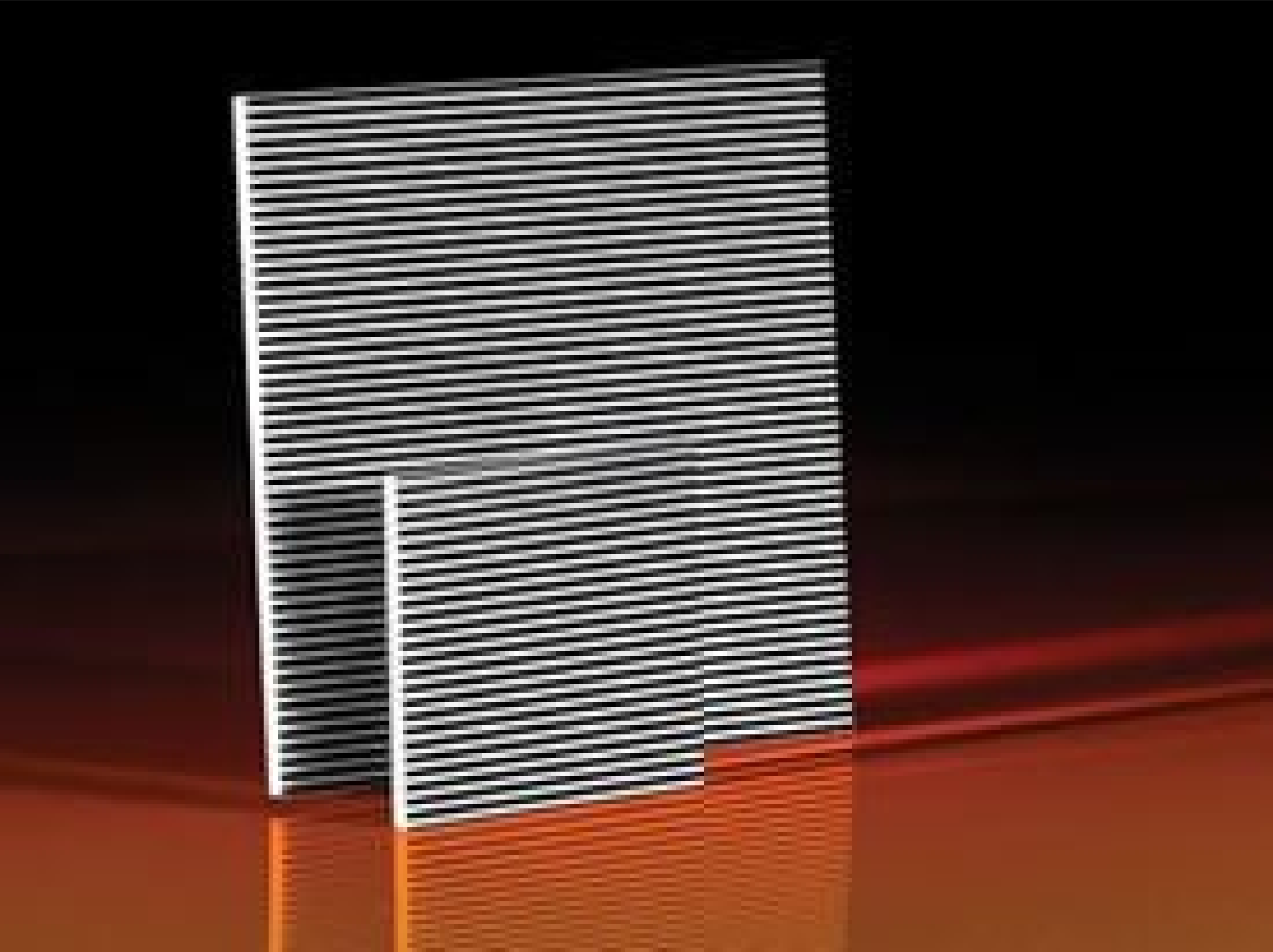

Produkt #59-532 3-4TAGE

-

1

+

 €264,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€264,00

Stk. 5+

€251,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Toleranz Größe (Zoll):
±0.004

Frequenz (lp/mm):
5.00

Substrat:
Opal Glass

Größe (Zoll):

2 x2
Dicke (mm): 1.52
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Metric
Toleranz Linienbreite (mm): ±0.002
NIST-Zertifikat: No
Freie Apertur (%): 95

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform