


TECHSPEC® 30mm D. x 120mm eff. Brennwl., unbeschichtet, plankonvexe Linse

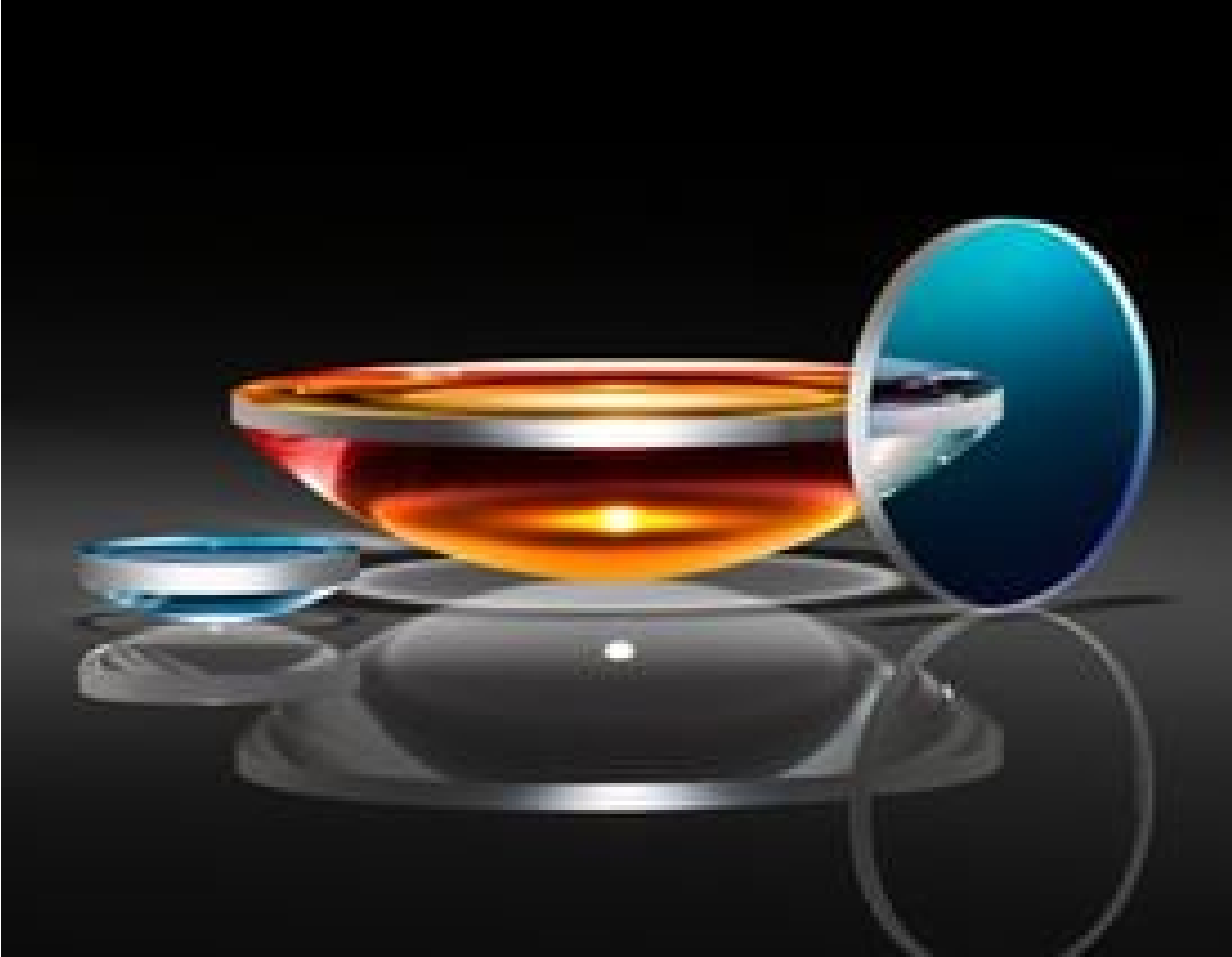

UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #84-285 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€162,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€162,50

Stk. 6+

€130,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
30.00

Effektive Brennweite EFL (mm): 120.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 116.57
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 5.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.92
Radius R₁ (mm): 55.02
Freie Apertur CA (mm): 29
Blende: 4
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen