


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT

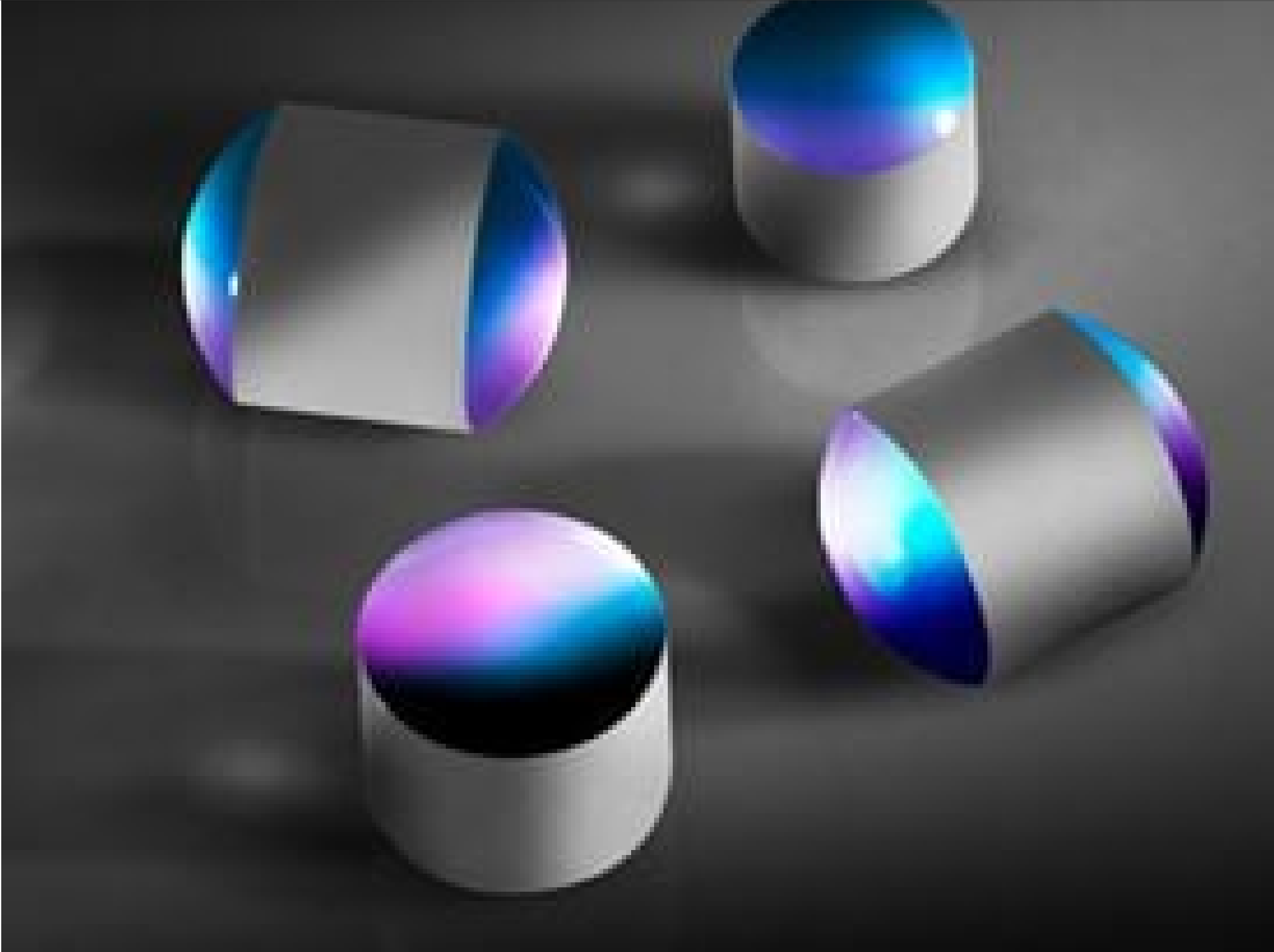

Produkt **#46-530** AUSVERKAUF 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕

€19,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€19,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
3.20

Substrat: ☐
[N-LAS9](#)

Beschichtung:
Uncoated

Typ:
Half-Drum Lens

Wellenlängenbereich (nm): 380 - 2500
Brechungsindex n_d: 1.850
Länge (mm): 3.20
Toleranz Länge (µm): ±30
Radius R (mm): 2.00
Toleranz Radius (µm): +0/-1.5
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Durchmesser (µm): +0/-50

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen