


35-36°C Temperaturbereich, Flüssigkristallbogen mit Kleber

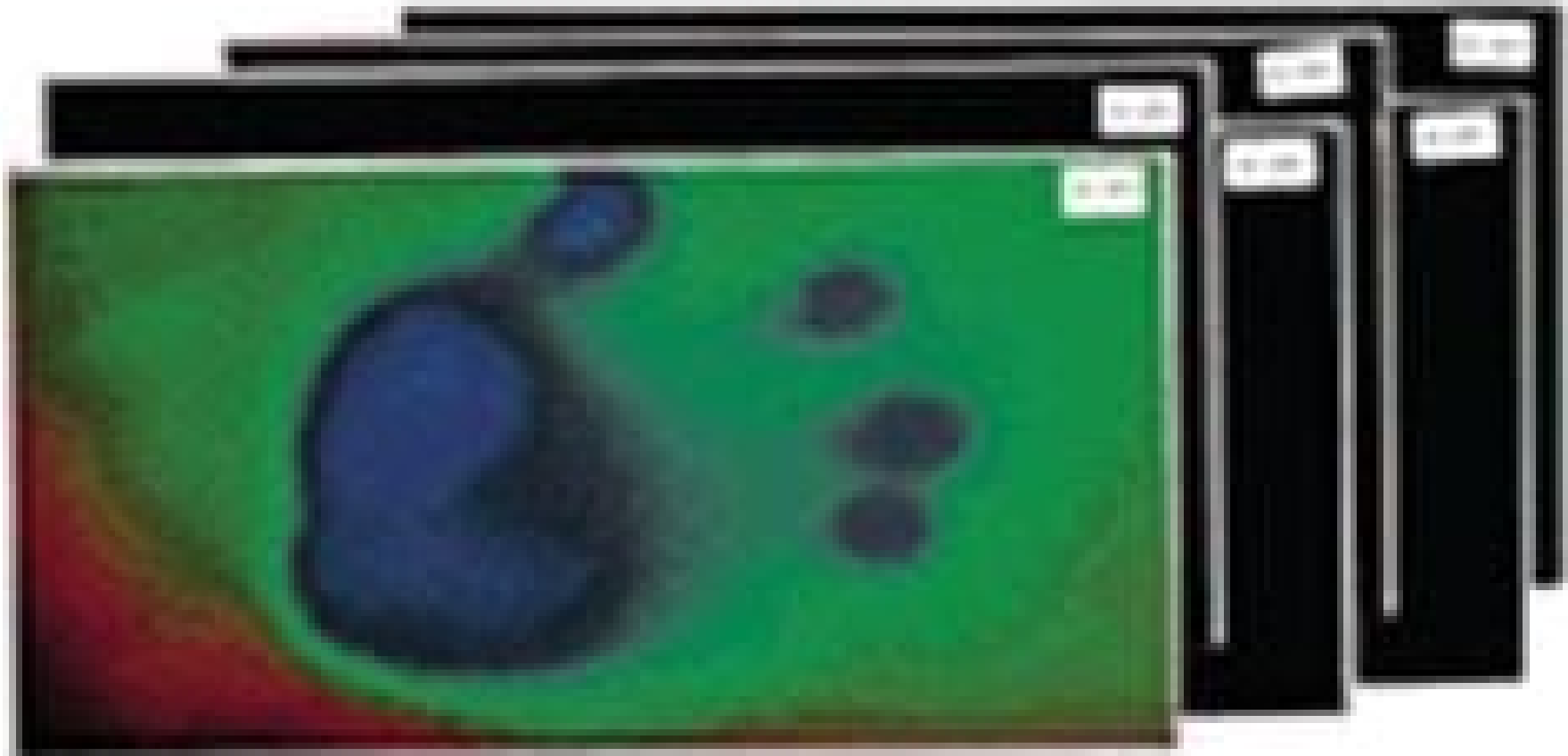

Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets



Produkt #83-905 Lagernd



1



€35,20

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€35,20

Stk. 6+

€31,30

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Betriebstemperatur (°C):
+35 to +36

Breite (Zoll):
12.00

Dicke (Zoll): 0.007
Betriebstemperatur (°F): 95 - 96.8
Länge (Zoll): 12.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
