


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

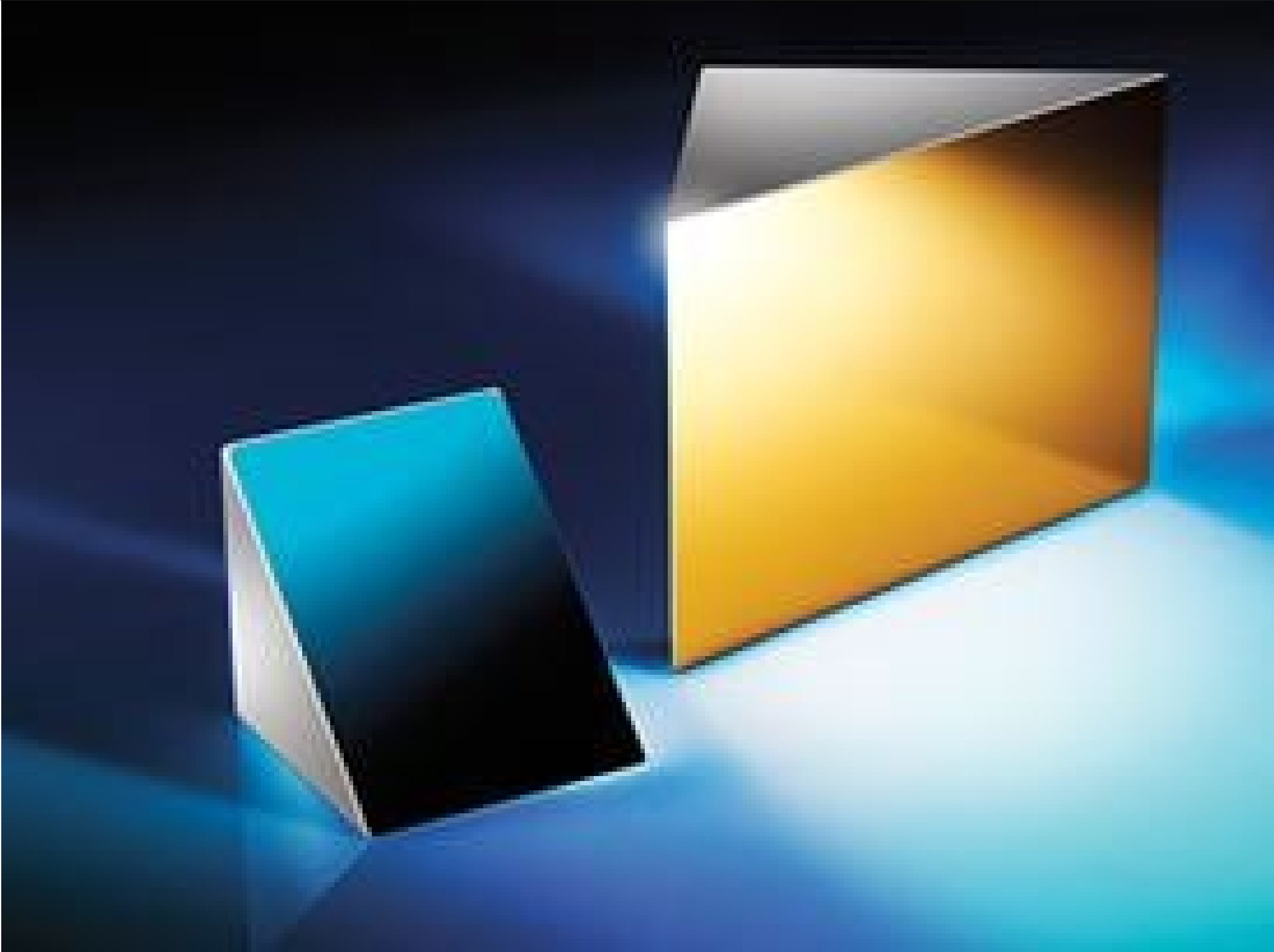

Produkt #49-405

Lagernd

-

 1

+

€80,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€80,00

Stk. 6+

€64,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8

Substrat:
[N-BK7](#)

Oberflächenqualität:
20-10

Länge Katheten (mm): 3.00
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm): 3.82 x 2.70
Länge Hypotenuse (mm): 4.20
Typ: Right Angle Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen