


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

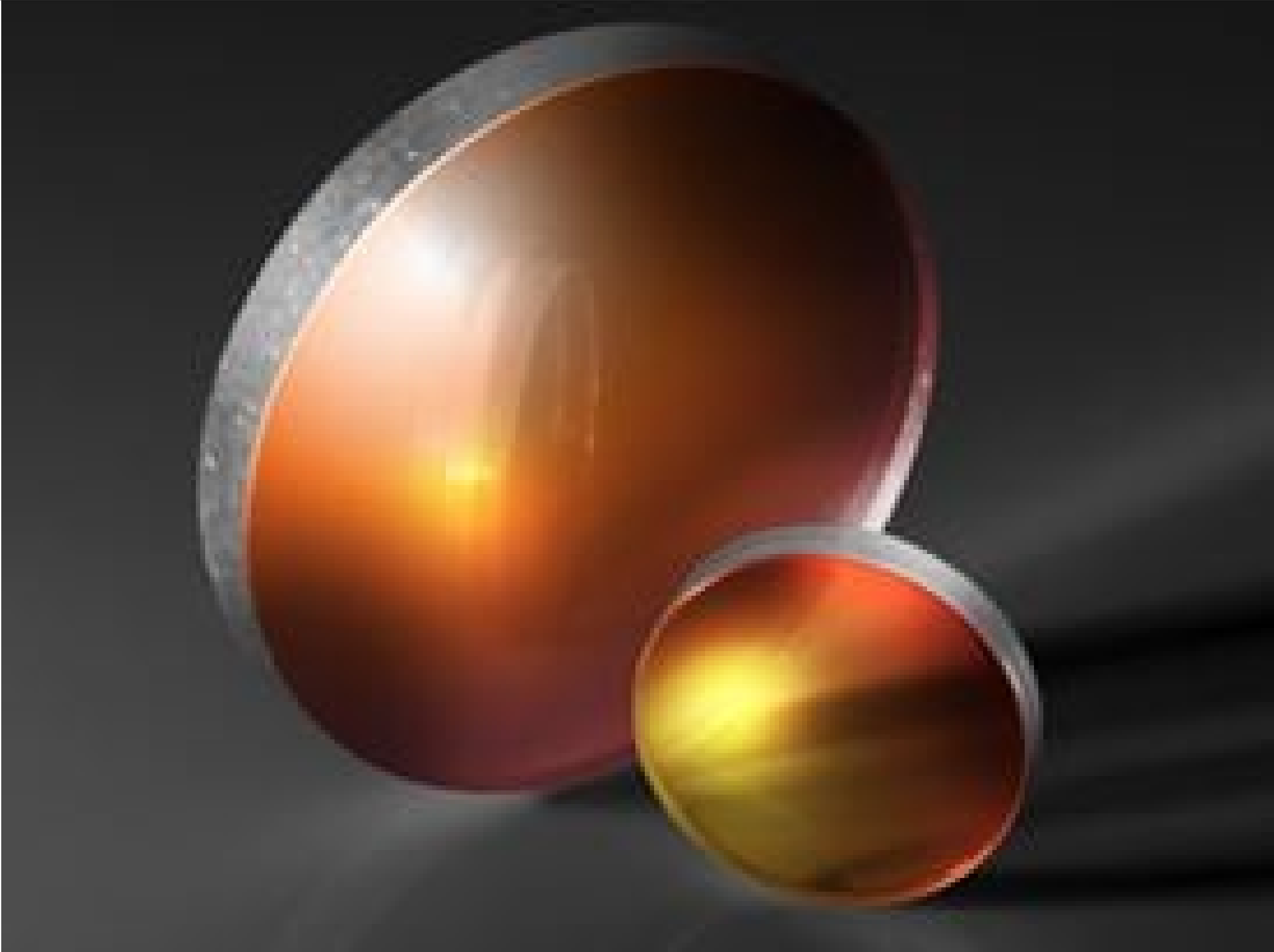

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

Produkt #66-202 3-4 TAGE



1



€477,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€477,50

Stk. 11+

€430,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90.00

Freie Apertur CA (mm):

36.00
Durchmesser (mm): 40.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 4.00 ±0.1
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 6.8
Dichte (g/cm³): 4.08
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 2.371
Knoop-Härte (kg/mm²): 210
Parallelität (Bogenminuten): <1
Poisson-Zahl: 0.27
Substrat: Zinc Sulfide Multispectral
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 12000
Elastizitätsmodul (GPa): 74.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen