


TECHSPEC® 4mm Durchmesser x 5mm Länge, N-BK7 Stablinse

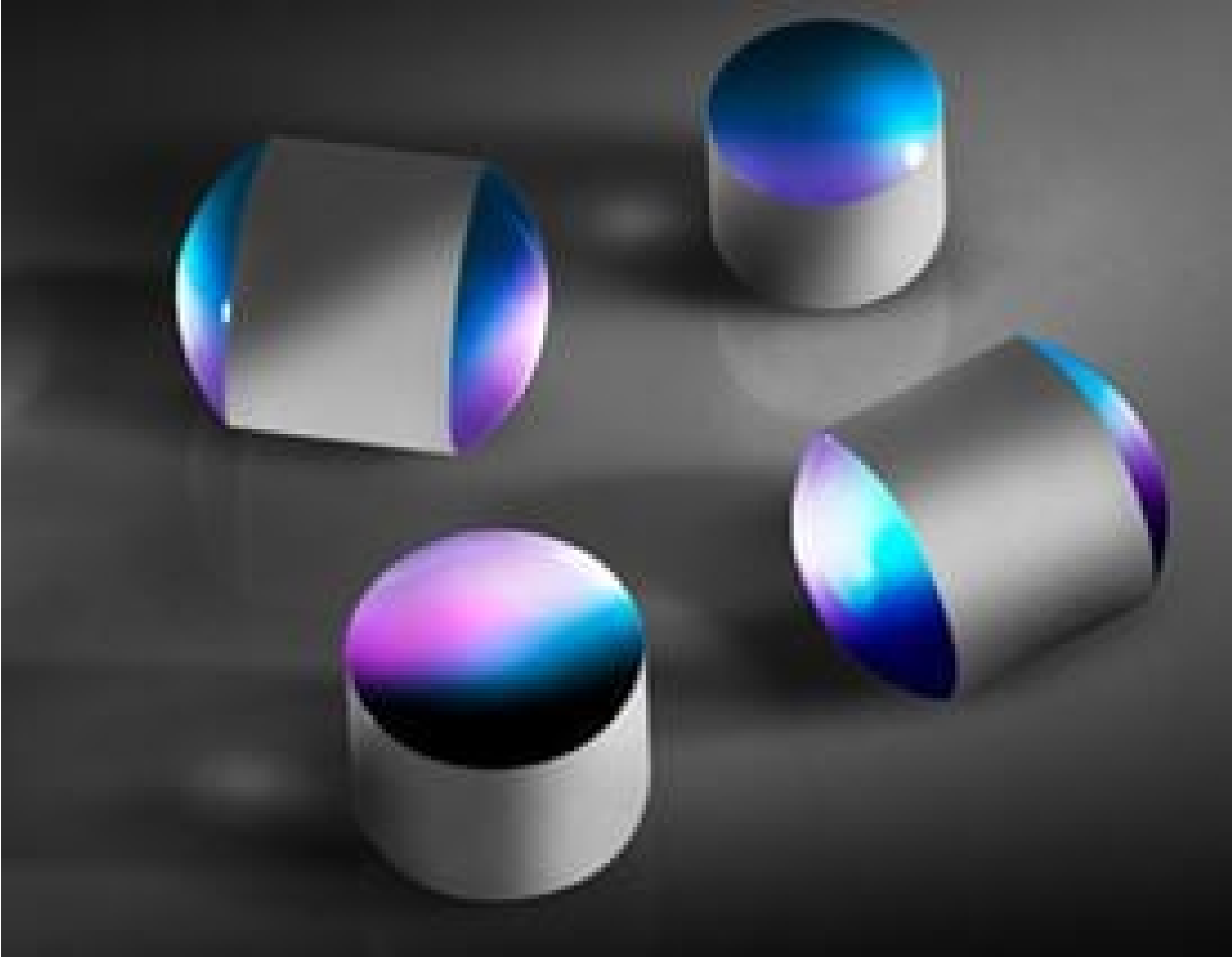

Produkt #45-551 AUSVERKAUF ☐ Lagernd

- 1 + **€19,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€19,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
4.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Beschichtung:
Uncoated

Typ:
Drum Lens

Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Brechungsindex n_d: 1.517
Länge (mm): 5.00
Toleranz Länge (µm): ±3
Radius R (mm): 2.50
Toleranz Radius (µm): +0/-1.5
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Durchmesser (µm): +0/-50

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen