


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

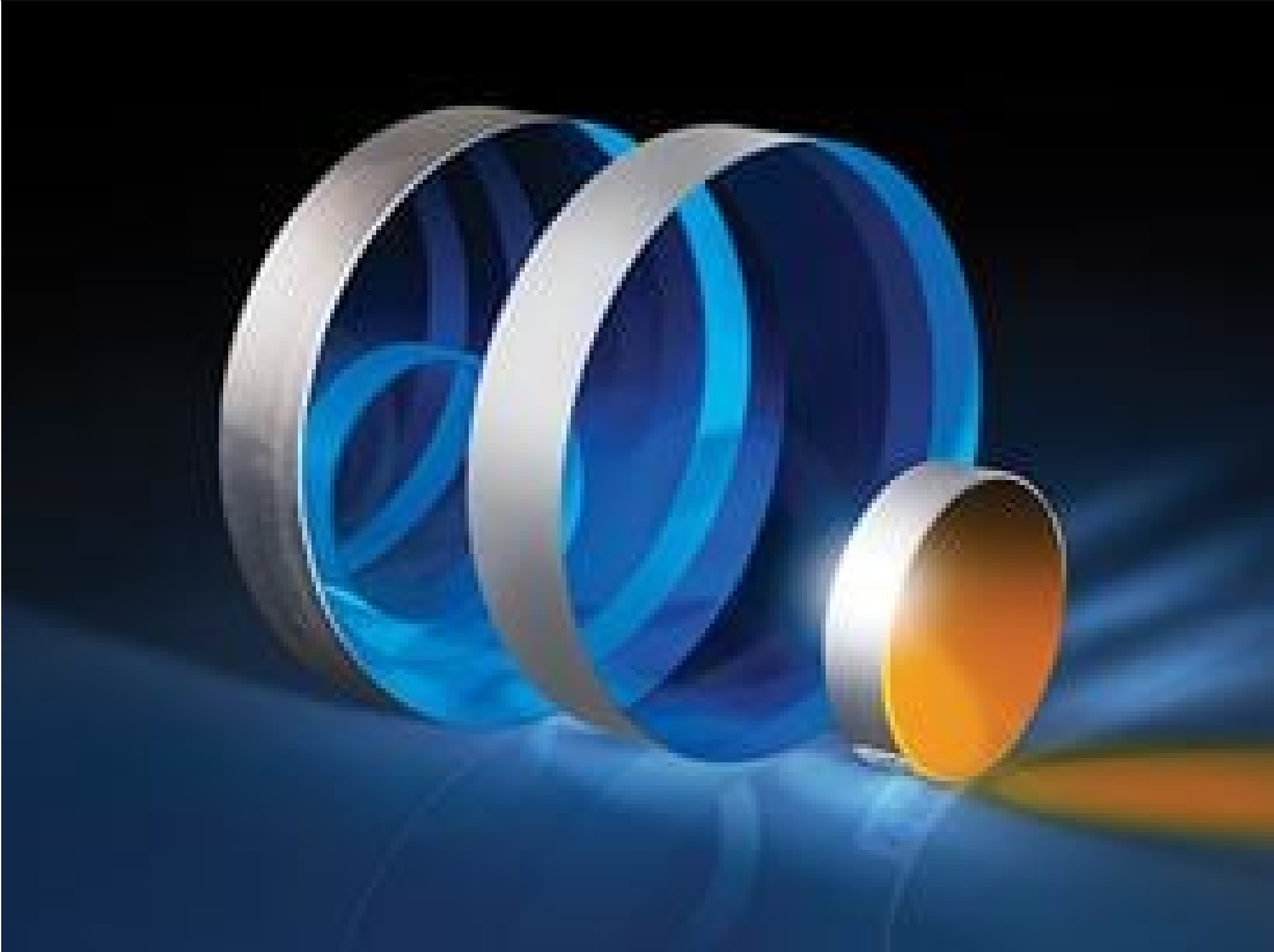

Produkt #31-392-577

KONTAKT



1



€990,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€990,00

Stk. 6+

€891,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 (measured before coating)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 60-40
Durchmesser (mm): 101.60 +0.0/-1.0
Substrat: 
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 91.44
Hinweis: Flatness is specified as Peak to Valley
Dicke (mm): 19.10 ±1.5
Toleranz Dicke (mm): ±1.5
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz:  0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform