


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

▼

SUBMIT

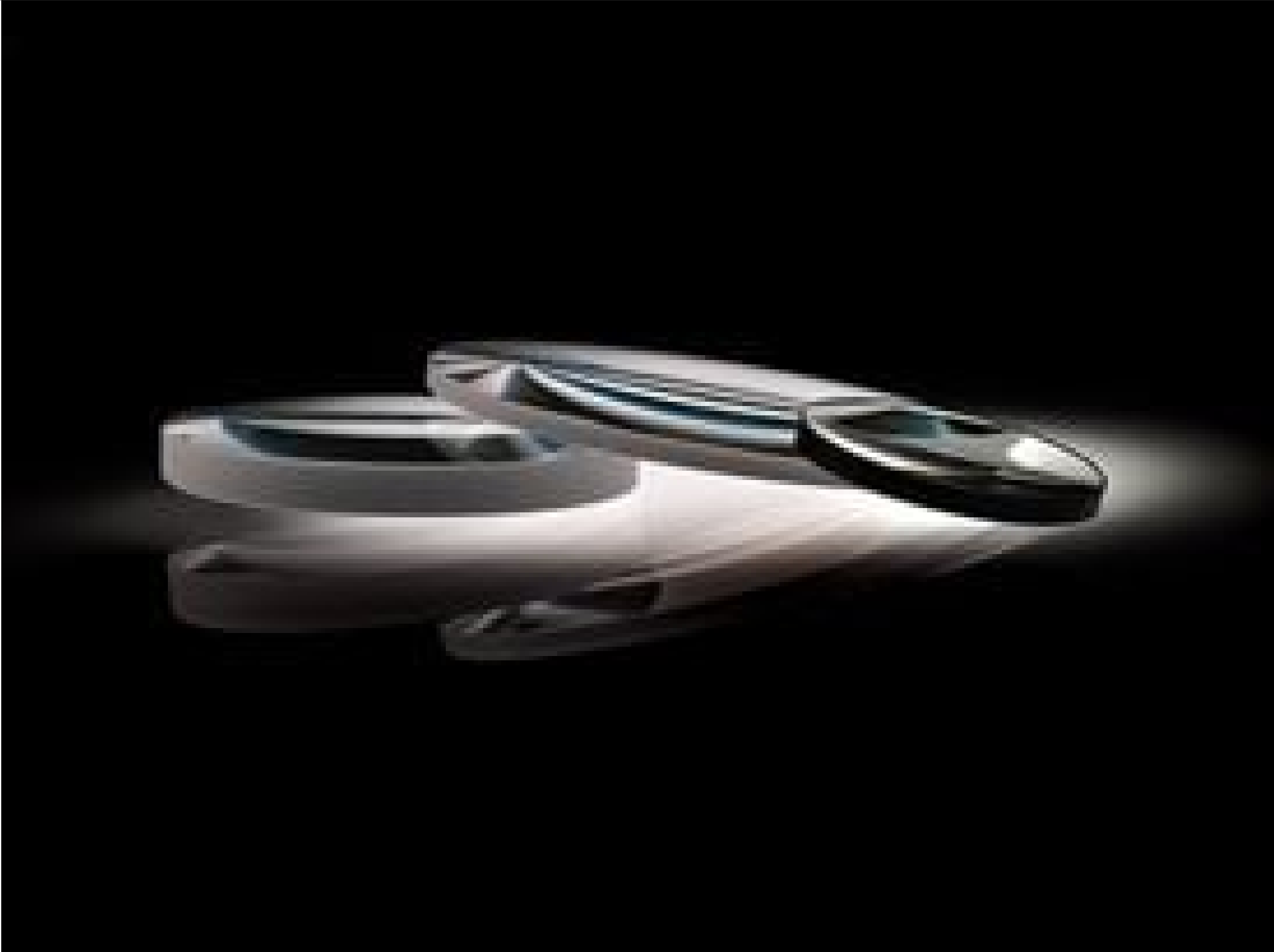

Produkt **#89-201** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€72,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€72,50
Stk. 10+
€65,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 50.00 +0.000/-0.025
Hintere Brennweite BFL (mm): 96.65

Effektive Brennweite EFL (mm): 100.00
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 10.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.76
Radius R₁=R₂ (mm): 101.63
Freie Apertur CA (mm): 49.00
Blende: 2.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform