


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT

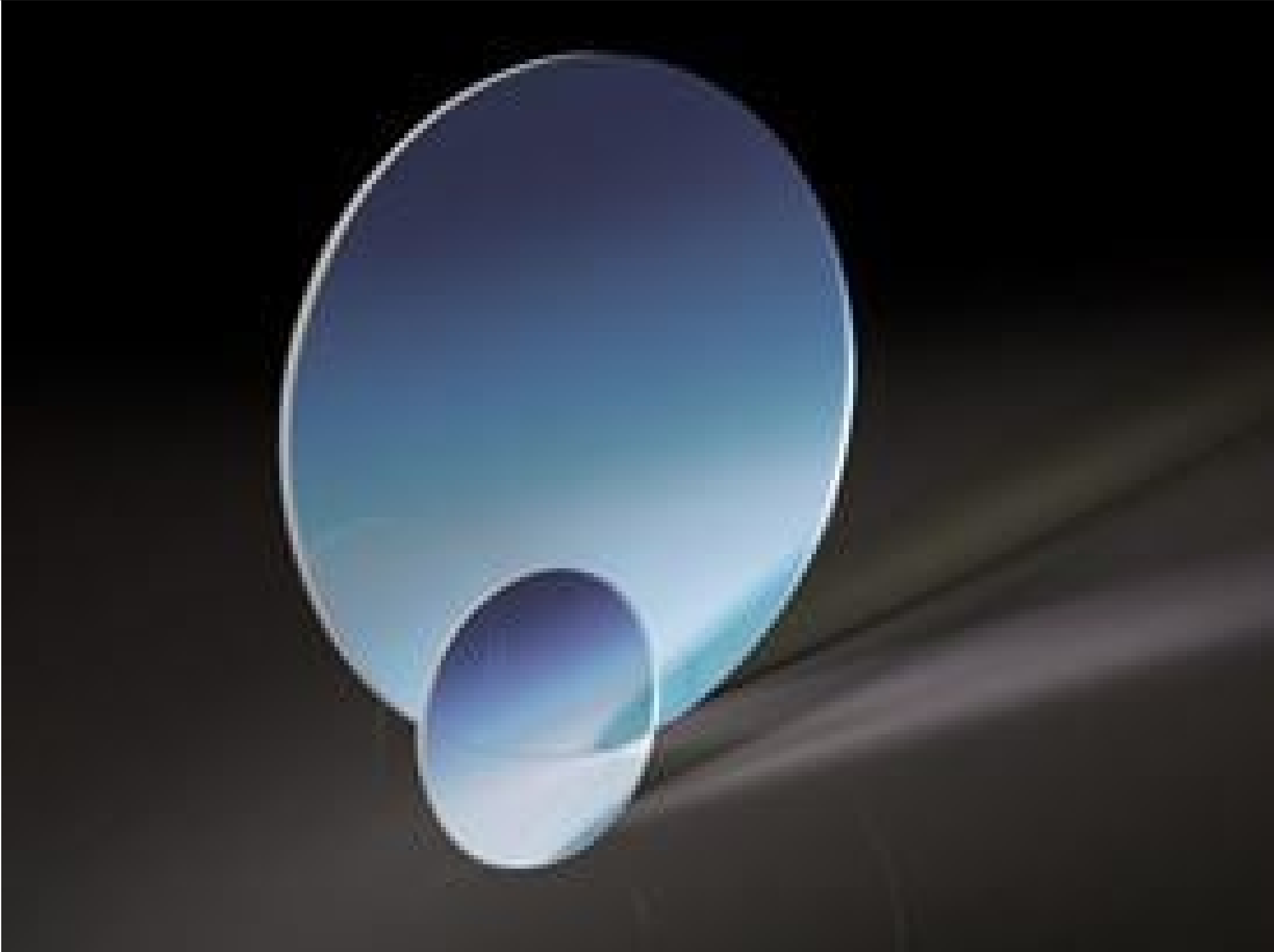

Laser Debris Shields

Produkt #37-667

3-4 TAGE

⊖

1

⊕

€62,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€62,50

Stk. 6+

€53,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
46.75

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
55.00 ±0.1

Substrat: ☐ Fused Quartz
Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 1.50 +0.15/-0.00
Typ: Protective Window
Parallelität (Bogenminuten): <45
Fase: Break Edges
Freie Apertur (%): 85
Transmittierte Wellenfront, P-V: $\lambda/2$ (70% of Dia.)
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Kanten: Fine Ground
Fenstertyp: Glass

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 211: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen