


TECHSPEC® 5mm Doveprisma, unbeschichtet

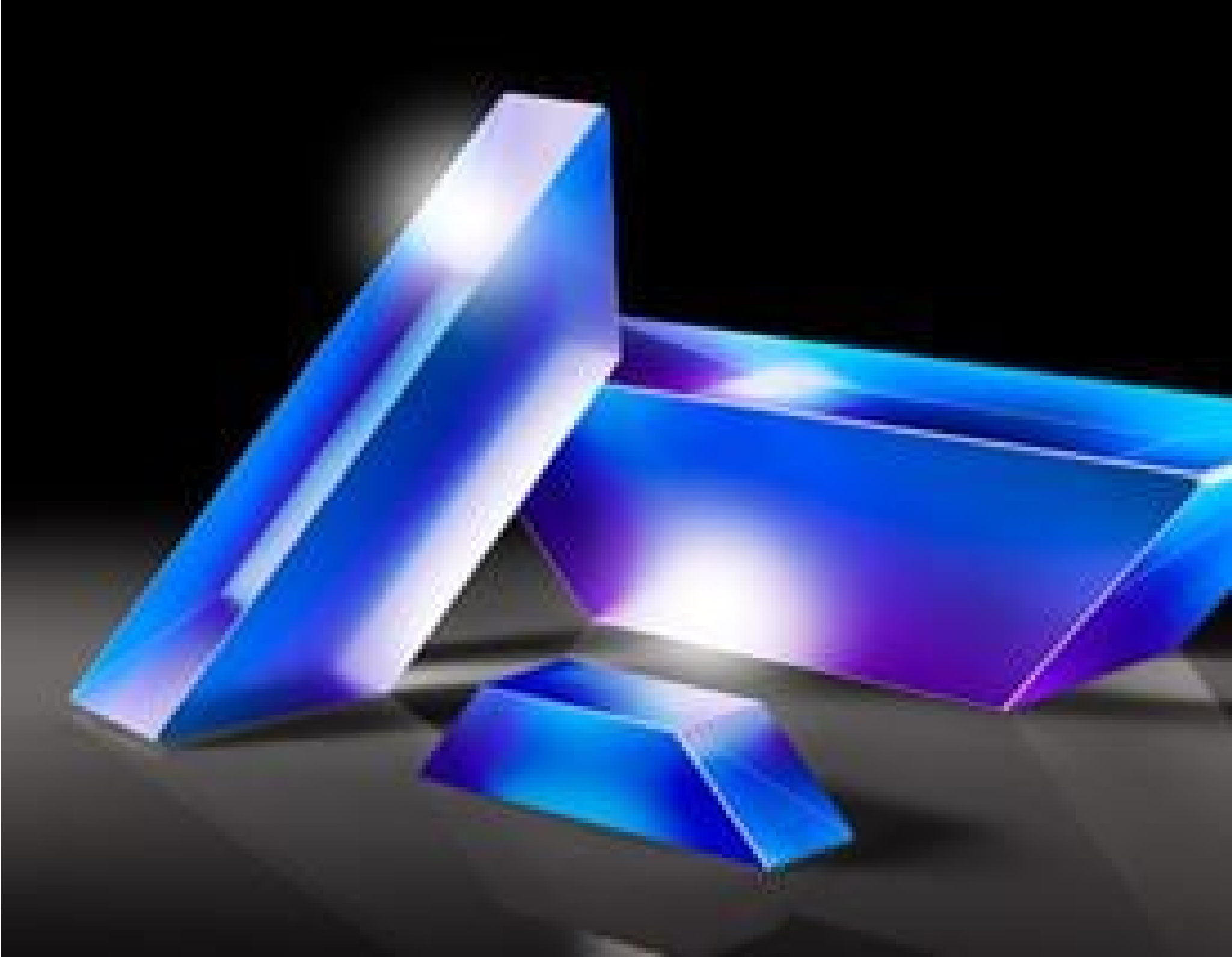

Produkt #32-998 Lagernd

1 €131,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€131,00

Stk. 6+
€117,90

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Höhe (mm):
5.0

Länge (mm): 20.64
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Dove Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.13 Legs, ±0.25 Length
Winkeltoleranz (Bogenminuten): 2.00
Fase: Protective bevel as needed
Bildorientierung: Left-Handed
Strahlablenkung (°): 0
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8 (Entrance and Exit Faces)
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen