


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

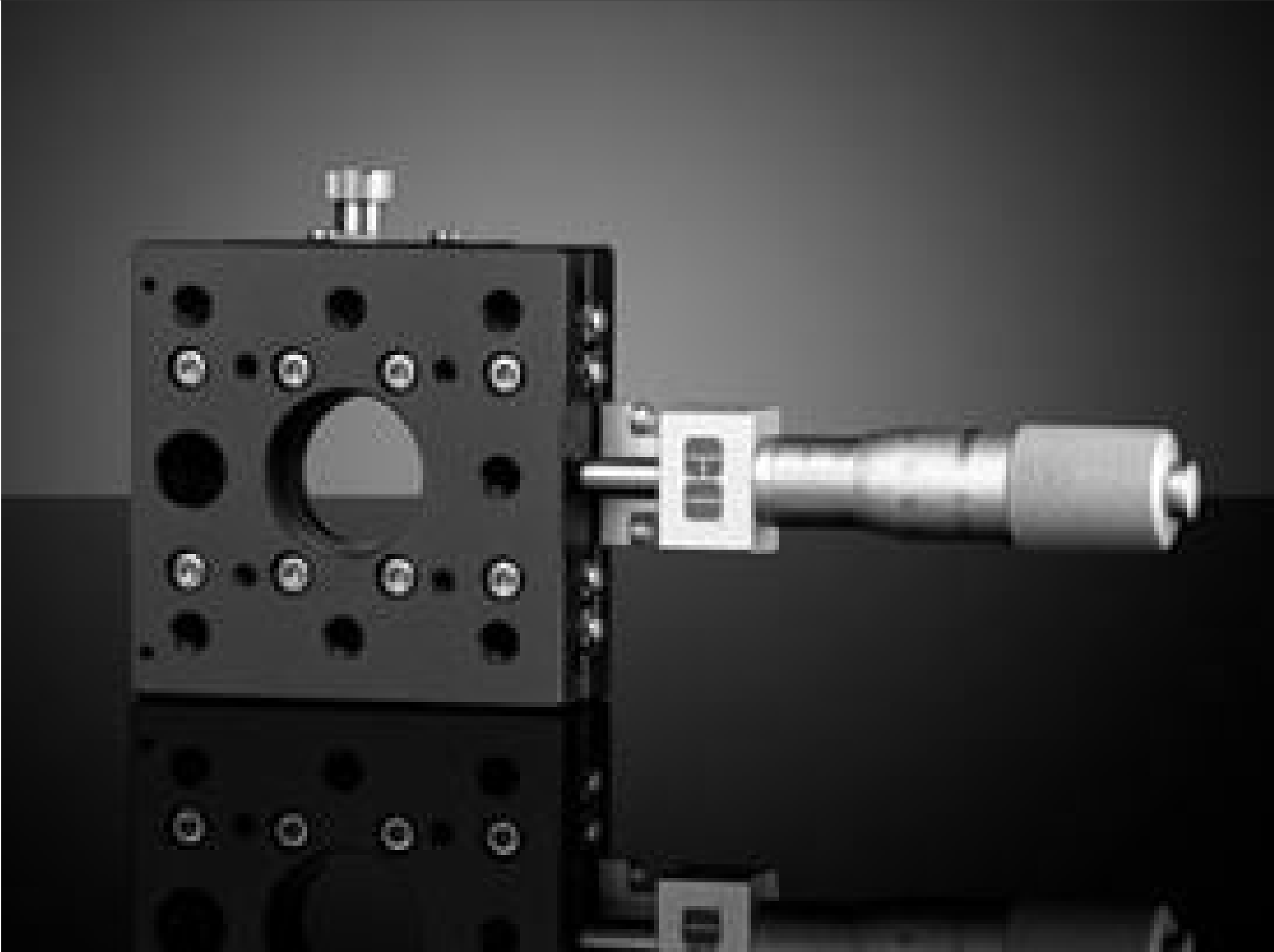

Produkt #66-446

3-4 TAGE

-

1

+

€526,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€526,00

Stk. 3+

€458,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung:
Metric Micrometer

Orientierung Verstellerschraube:

Center Drive
Typ: Metric
Bühnengröße (mm): 70 x 70
Verstellweg (mm): 25
Mittiges Loch: 1" x 32 TPI
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 8
Gewinde: (1) 1" x 32, (7) M6 x 1, (4) M3 x 0.5
Bühnengröße (Zoll): 2.75 x 2.75
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)