


Gerilltes NIR-Gitter, 830 Rillen, 30 mm quadr., 800 nm

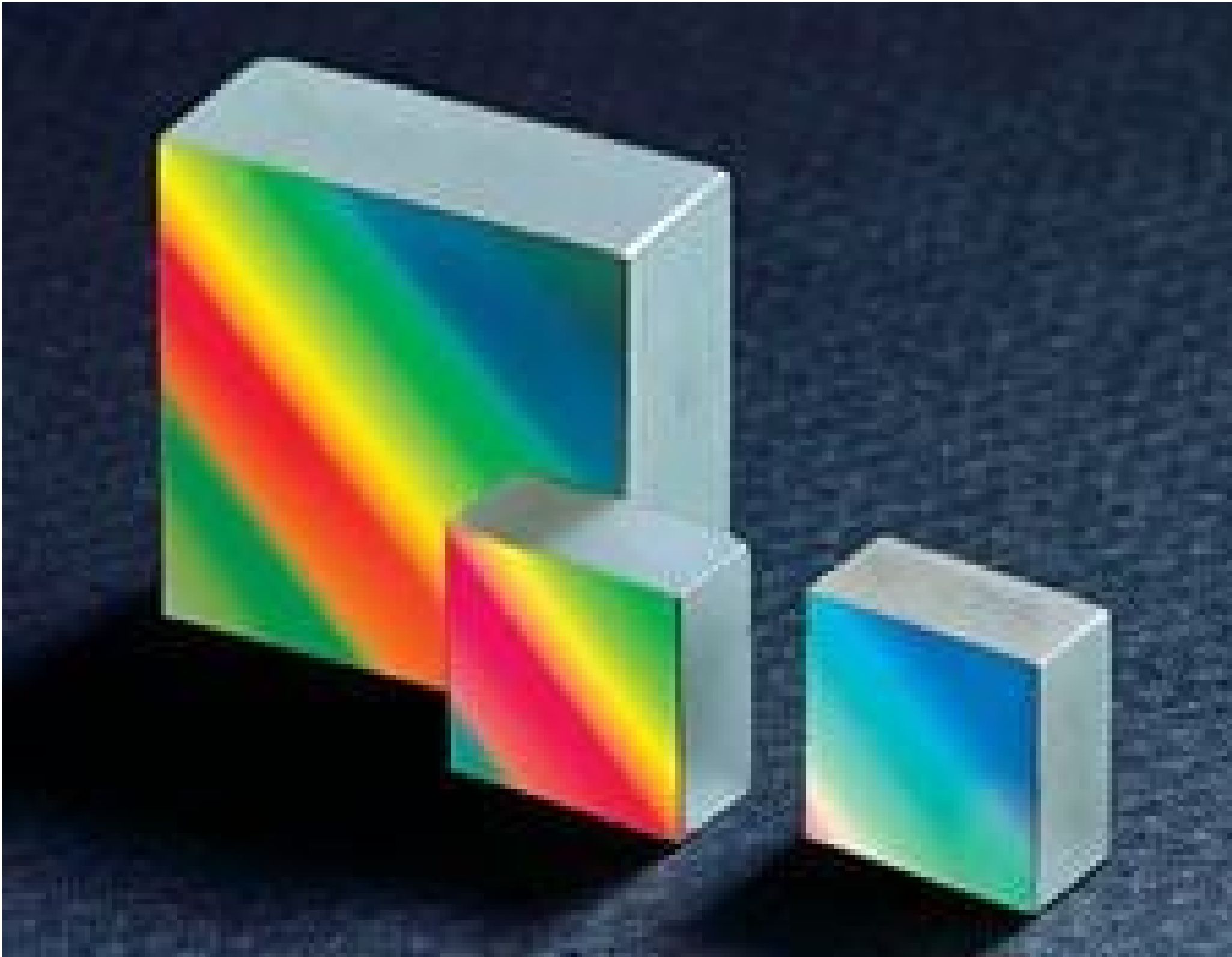

Produkt #55-262 3-4 TAGE

- 1 + **€195,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€195,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
830

Wellenlängenbereich (nm):
700 - 3000

Blaze-Wellenlänge (nm):
800

Blaze-Winkel (°):
19.38

Größe (mm): 30.0 x 30.0 ±0.5
Freie Apertur (%) : 90
Beschichtung: Bare Gold
Aufbau: Ruled Grating
Rillenausrichtung: Parallel to Short Dimension
Länge (mm): 30.00
Substrat: ☐ Float Glass
Dicke (mm): 9.50 ±0.5
Typ: Reflective Diffraction Grating
Breite (mm): 30.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): ±0.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen