


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

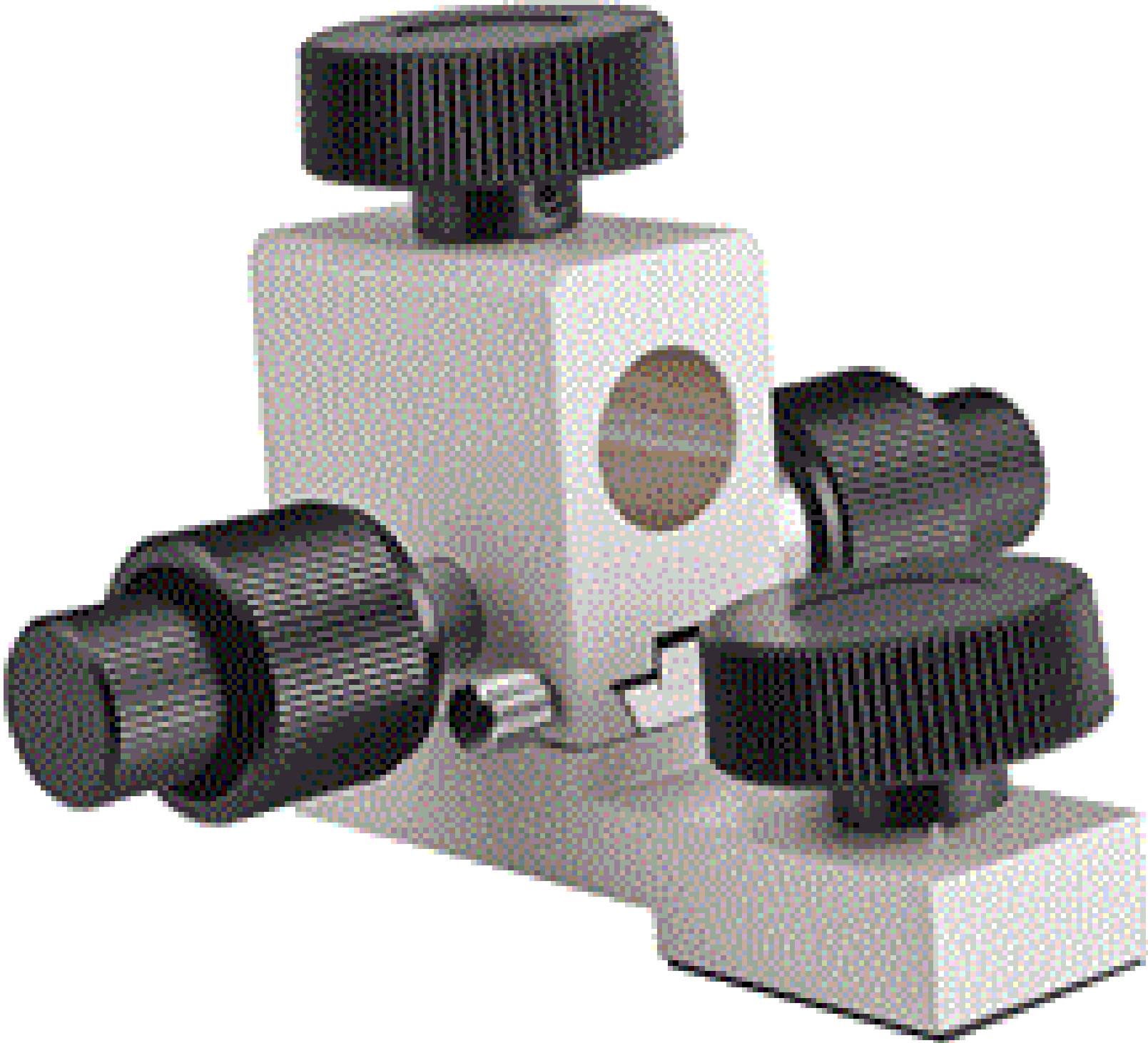

#54-794

Produkt #54-794 3-4 TAGE



1



€476,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€476,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

Rack and Pinion Block: 50 H x30 W x50 L

Verstellweg (mm):

35 (+23/-12) in Y

Typ:

Rack and Pinion Mount

Verstellweg pro Umdrehung (mm):

25.5 coarse, 3.2 fine

Belastbarkeit (kg):

2.00
Hinweis: 1/4-20 Stud
Art der Bewegung: Linear (Y)
Type of Adjustment: Coarse/Fine Movement
Optical Centerline from Post (mm): 51.00
Mounting Post Hole and Thread: 3/4" Diameter Post 1/4-20 Tapped Hole

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen
