


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

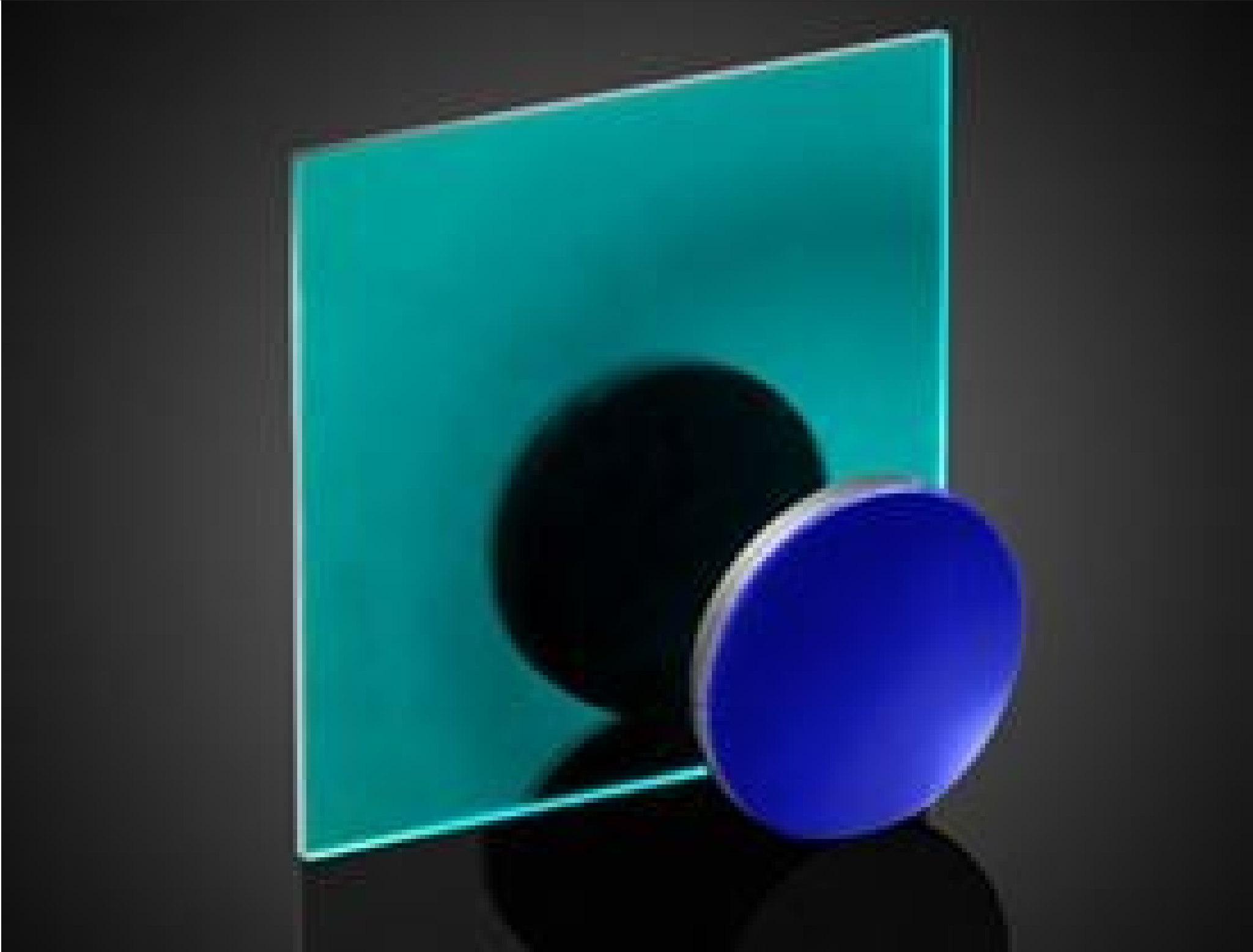

Produkt **#16-374** 3-4 TAGE

[Weitere Bandbreiten](#)



1



€41,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€41,00

Stk. 11+

€37,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
360.00

Dichte (g/cm³): 2.56
Glas-/Filternummer: SCHOTT BG3
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Deep Blue
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 478
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--