 



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

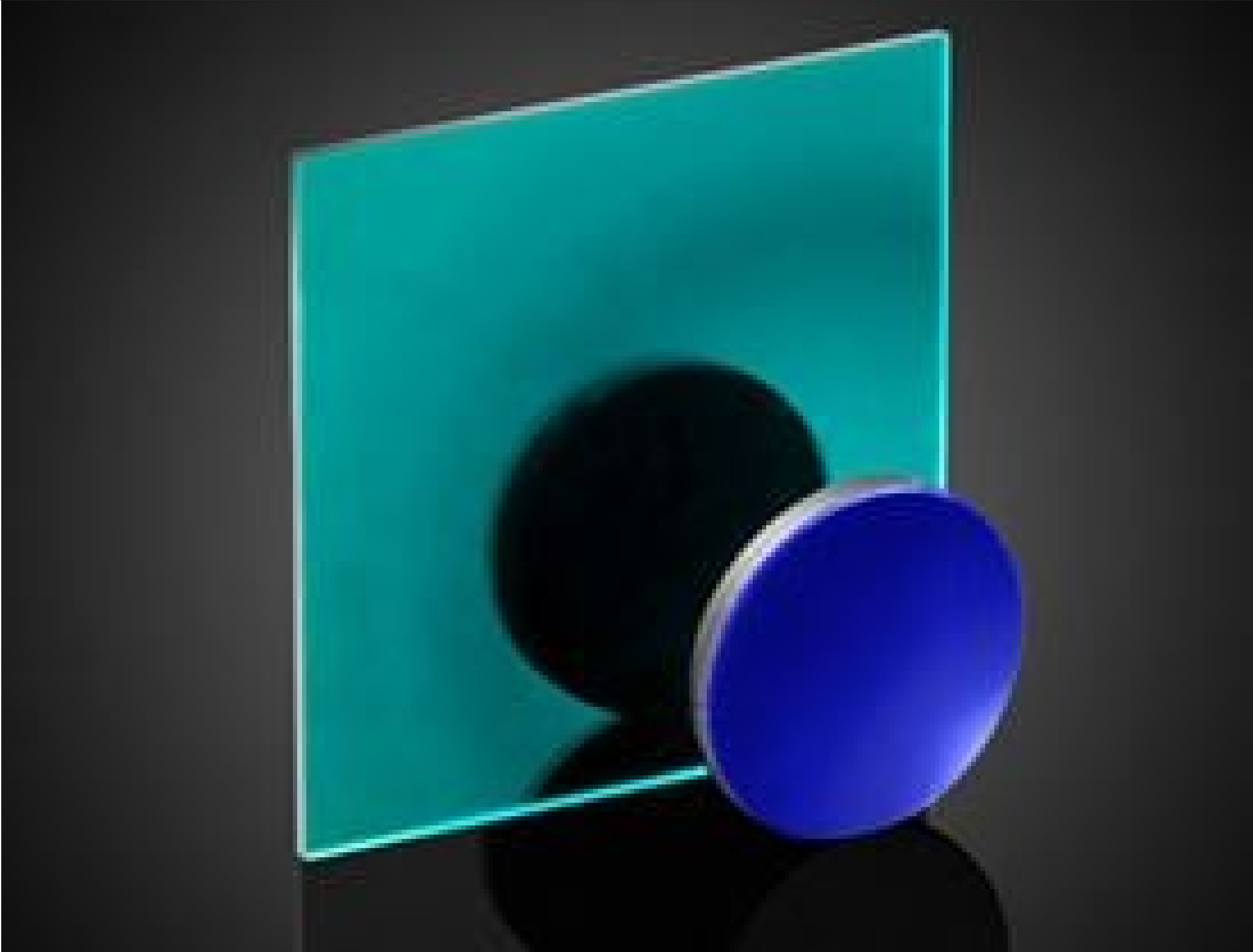

Produkt **#16-376** 3-4TAGE

[Weitere Bandbreiten](#)

-

1

+

€41,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€41,00
Stk. 11+
€37,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
470.00

Dichte (g/cm³): 2.66
Glas-/Filternummer: SCHOTT BG38
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Brechungsindex n_d: 1.53
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 482
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: VS
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--