

 

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

▼

SUBMIT

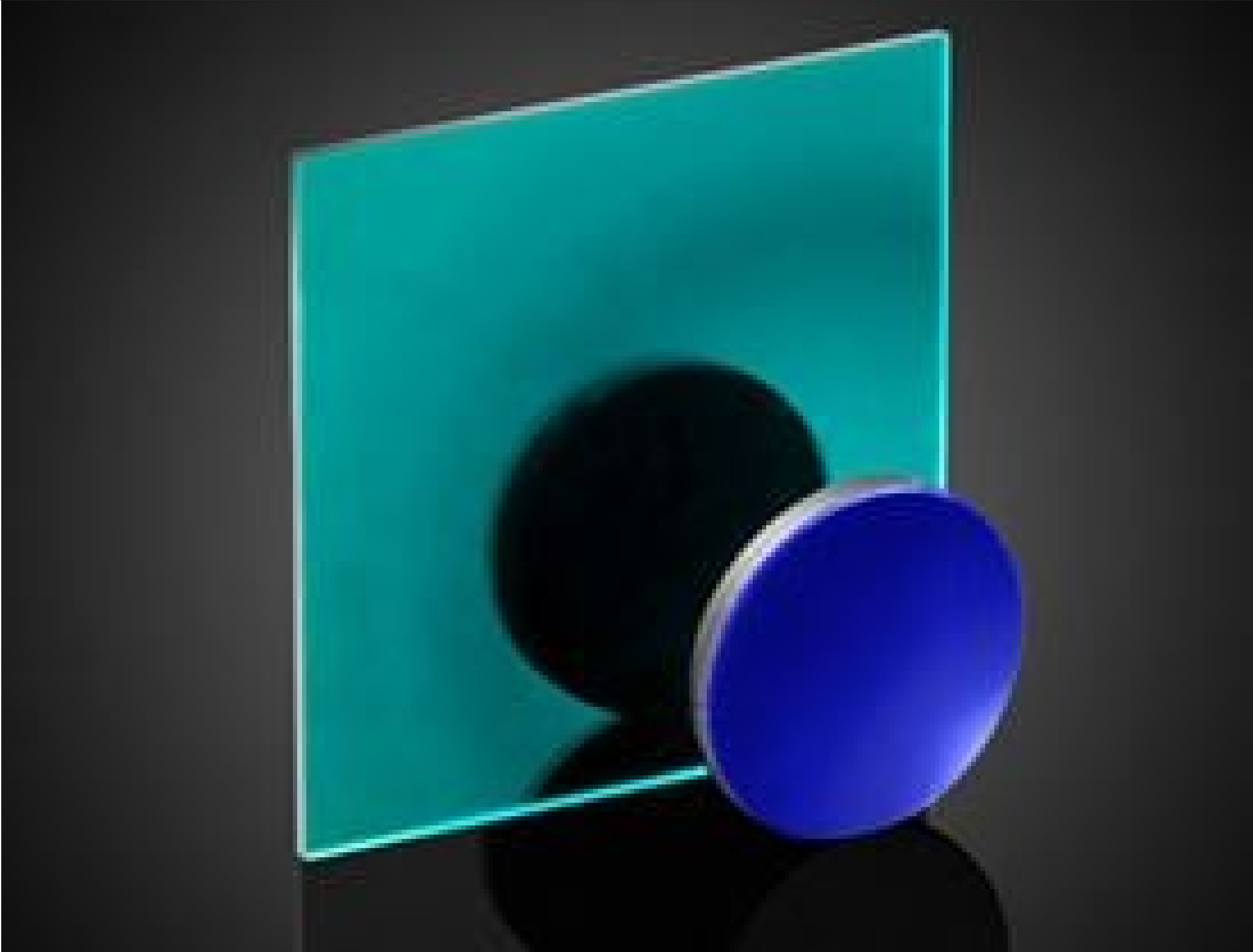

Produkt **#16-398** 3-4TAGE

[□ Weitere Bandbreiten](#)



1



€41,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€41,00
Stk. 11+
€37,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
507.00

Dichte (g/cm³): 2.74
Glas-/Filternummer: SCHOTT BG39
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Brechungsindex n_d: 1.54
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 322
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: VIS
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--