 



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

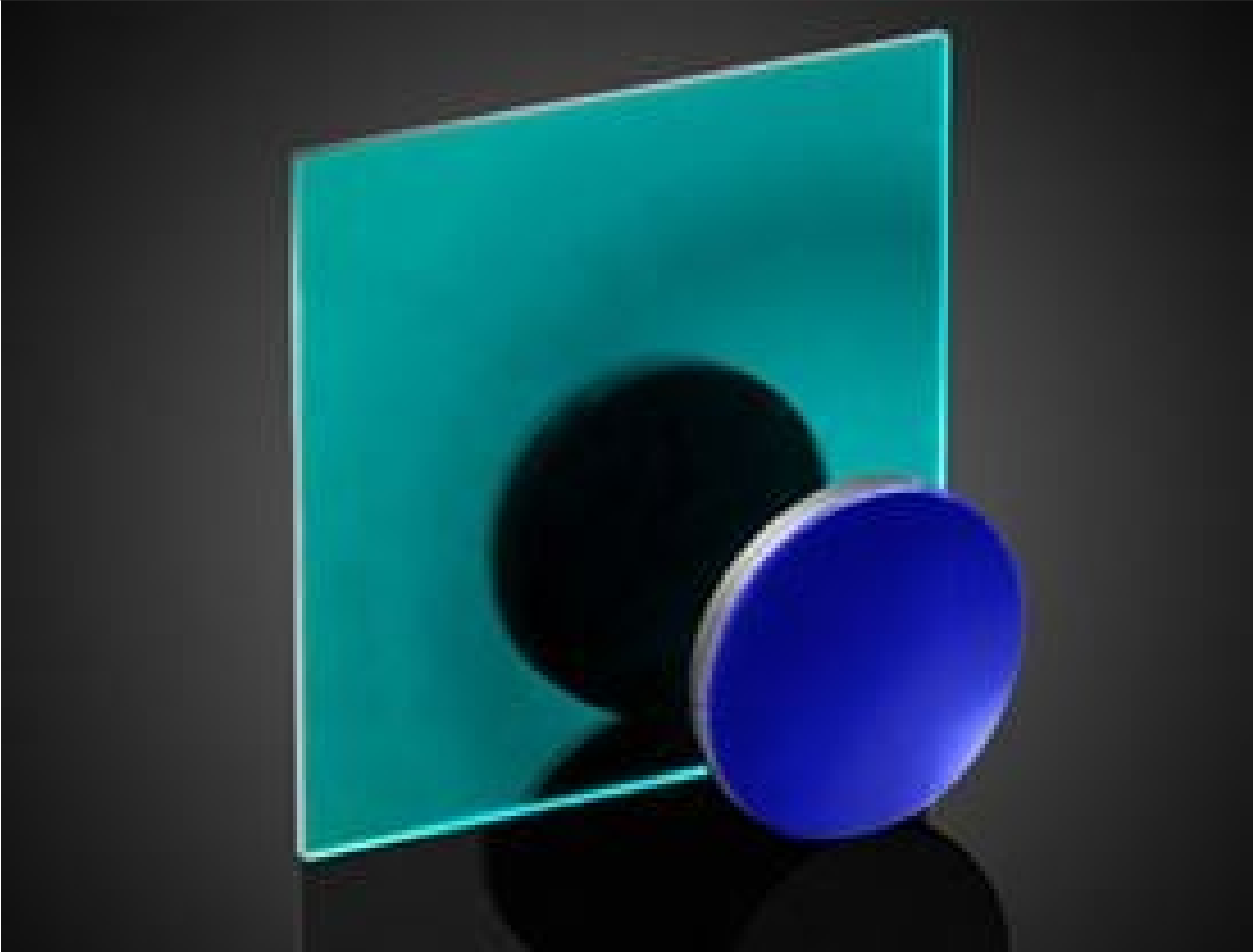

Produkt **#16-400** ☐ Lagernd

☐ [Weitere Bandbreiten](#)

-

1

+

€47,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€47,00
Stk. 11+
€41,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
514.00

Dichte (g/cm³): 2.64
Glas-/Filternummer: SCHOTT BG55
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Brechungsindex n_d: 1.54
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 453
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--