

 

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas VG9, 50 mm quadratisch, 3 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)

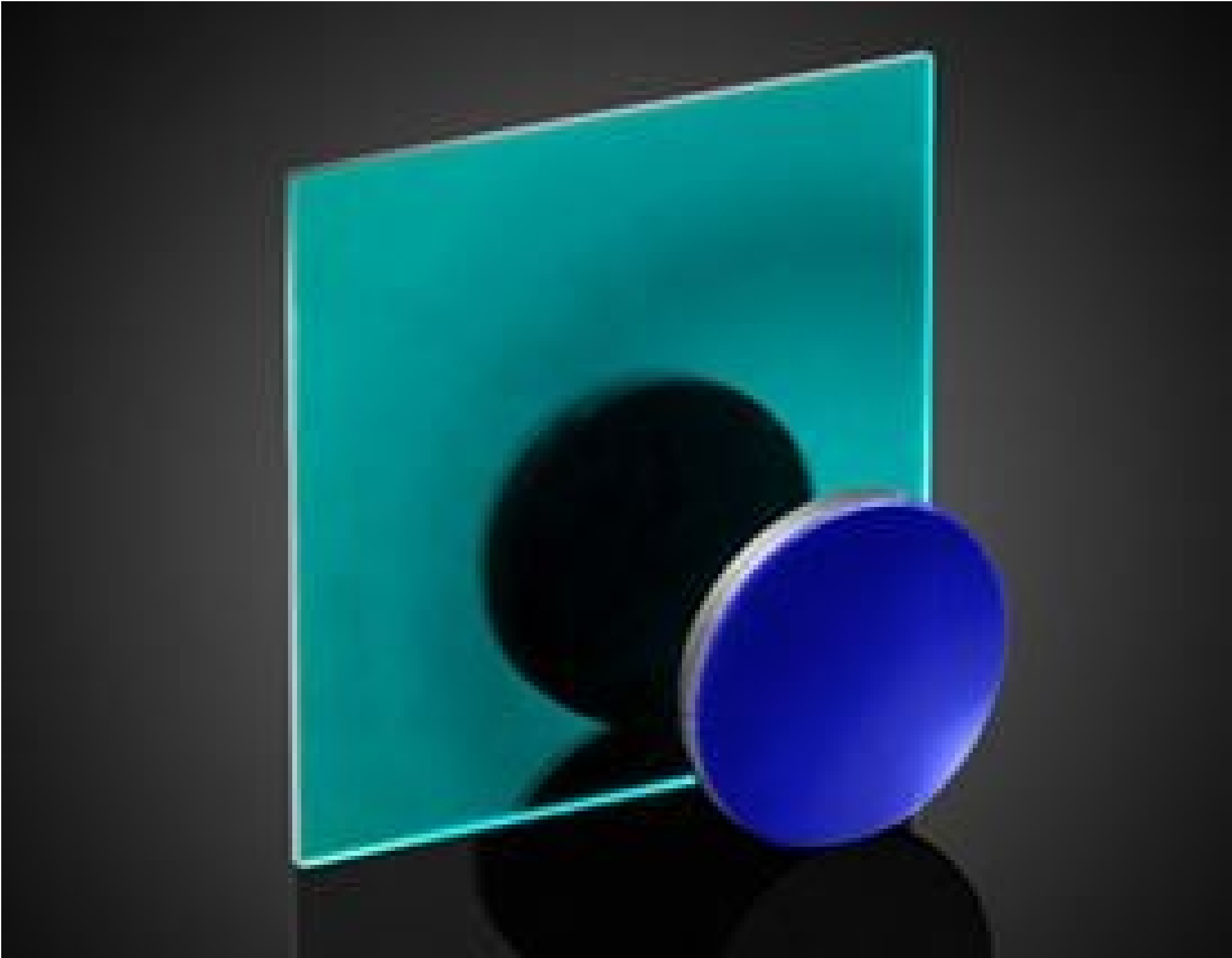

Produkt #14-444 ☐ Lagernd



1



€88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€88,00

Stk. 11+

€78,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

50.0 x 50.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

525.00

Dichte (g/cm³): 2.87
Glas-/Filternummer: SCHOTT VG9
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Green
Brechungsindex n_d: 1.55
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 462
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: VIS
Breite (mm): 50.00
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen