 



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

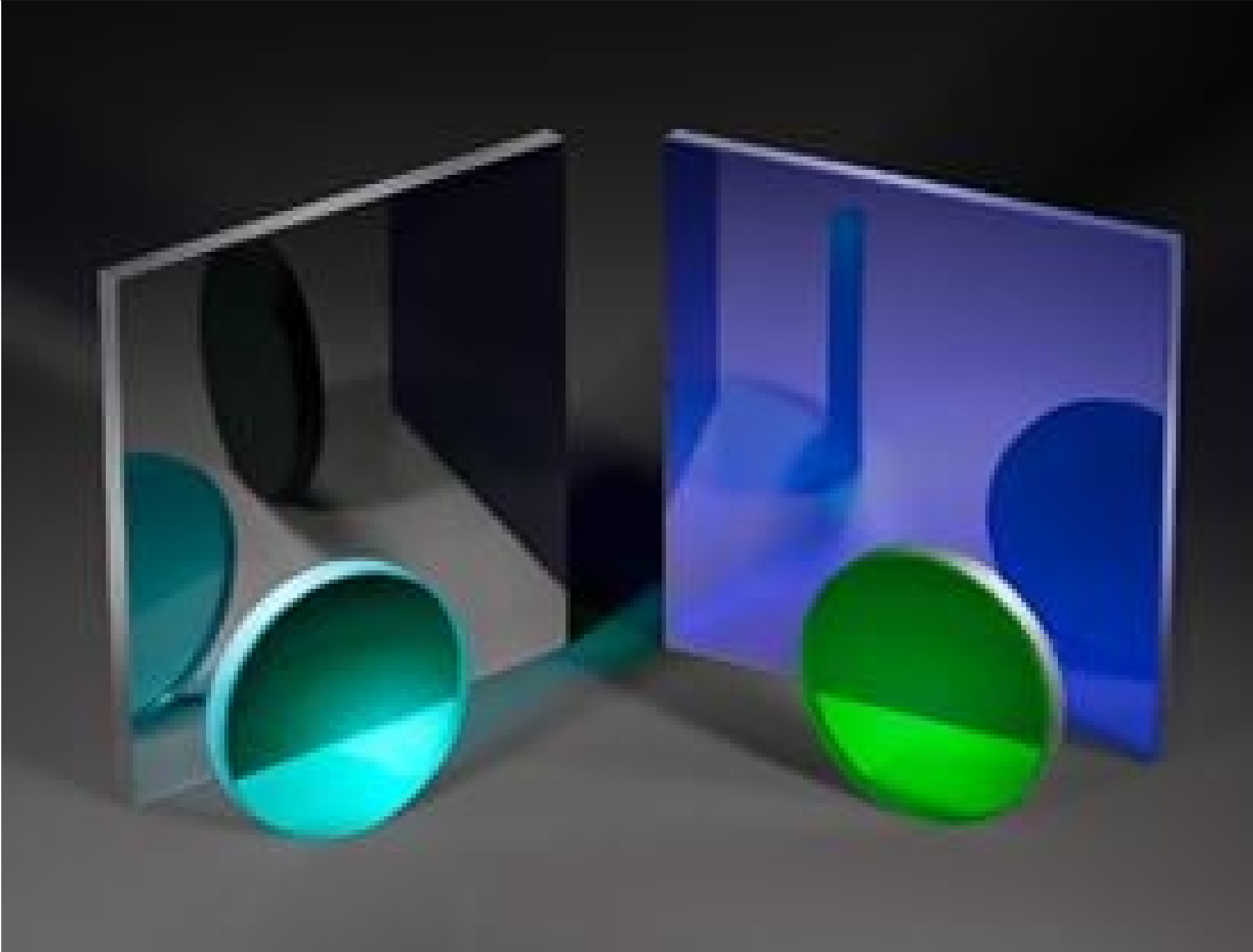

Produkt **#48-640** 3-4TAGE

- 1 +

€108,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€108,00

Stk. 11+

€96,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.8 x 50.8

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

390.00
Dichte (g/cm³): 2.57
Halbwertsbreite FWHM (nm): 125.00
Glas-/Filternummer: Hoya B390
Substrat: ☐ Colored Glass
Länge (mm): 50.80
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Violet
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Breite (mm): 50.80
Parallelität (Bogenminuten): ≤2
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen