 



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

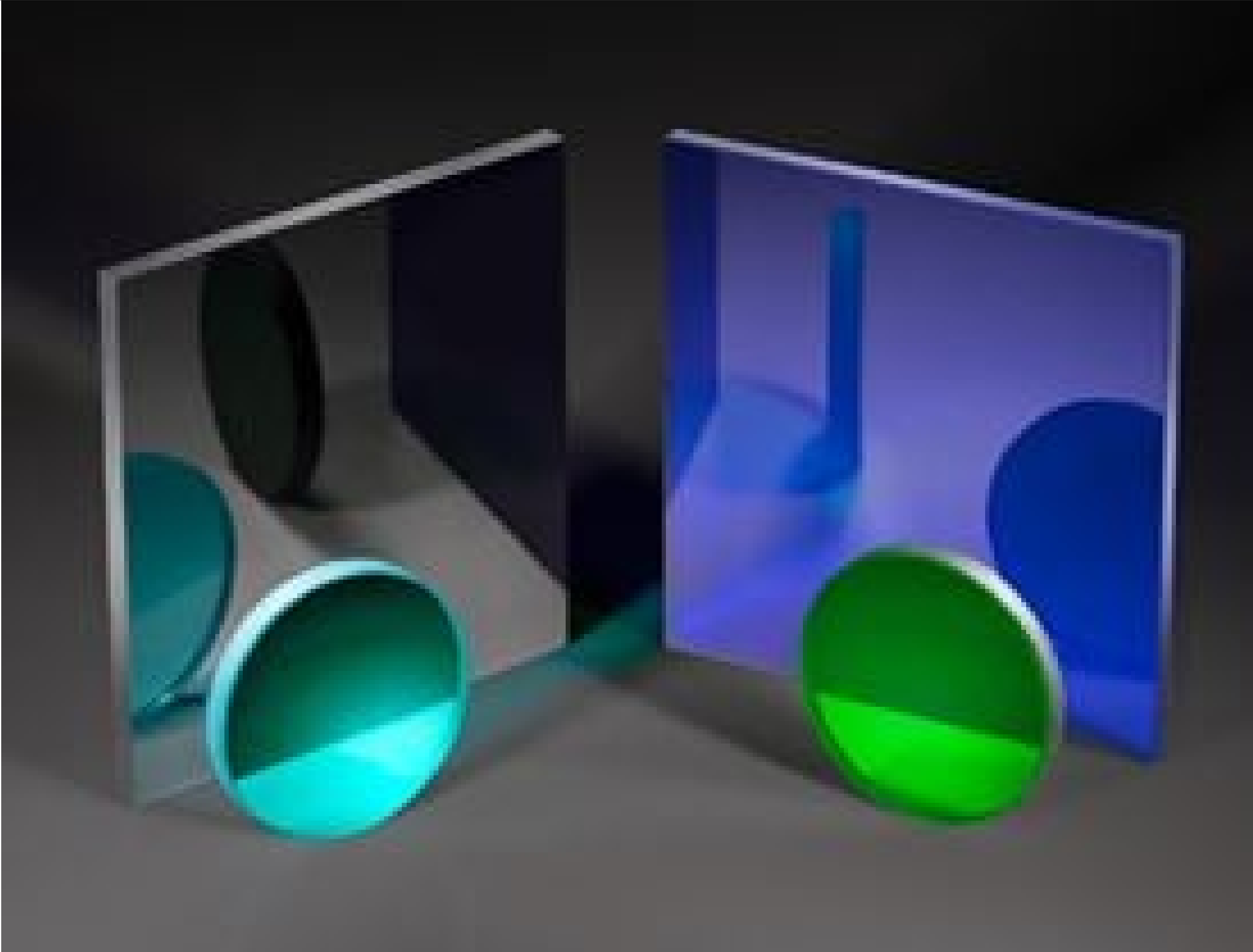

Produkt **#34-445** 3-4TAGE

- 1 +

€63,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€63,00

Stk. 11+

€56,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
25.40

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 460.00                                                     |
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.60                             |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b><br>200.00                |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">Hoya B460</a>    |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Colored Glass |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                           |
| <b>Farbe:</b><br>Blue-Green                                |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                       |
| <b>Dicke (mm):</b><br>2.50                                 |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.2                        |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                             |
| <b>Wellenlänge:</b><br>UV-VIS                              |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br>≤1                  |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>+0/-0.25                    |

Konformität mit Standards

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>                        |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>          |