


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

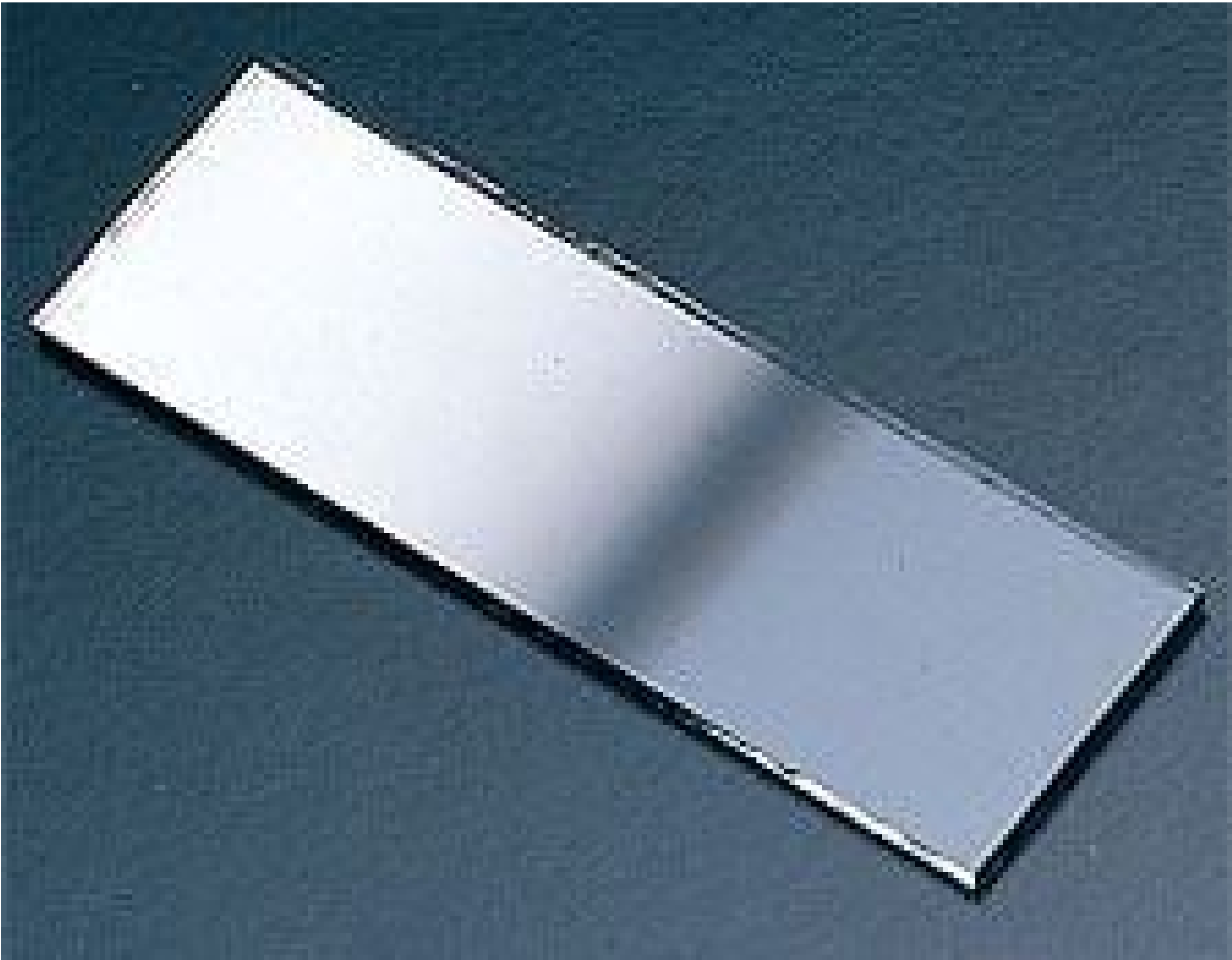

Produkt #64-382 3-4 TAGE



1



€143,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€143,00

Stk. 11+

€128,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

25.4 x 76.2

Einfallswinkel (°):

0.00

Optische Dichte OD:

0.04 - 3.0
Substrat: ☐ Float Glass
Länge (Zoll): 3.00
Länge (mm): 76.20
Beschichtung: Surface 1: Inconel
Dicke (Zoll): 0.063 ±0.01
Dicke (mm): 1.60 ±0.25
Typ: Neutral Density Filter
Breite (Zoll): 1.00
Breite (mm): 25.40
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Aufbau: Plate

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen