


Pixelink PL-D722MU-T, 2/3", 2,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom

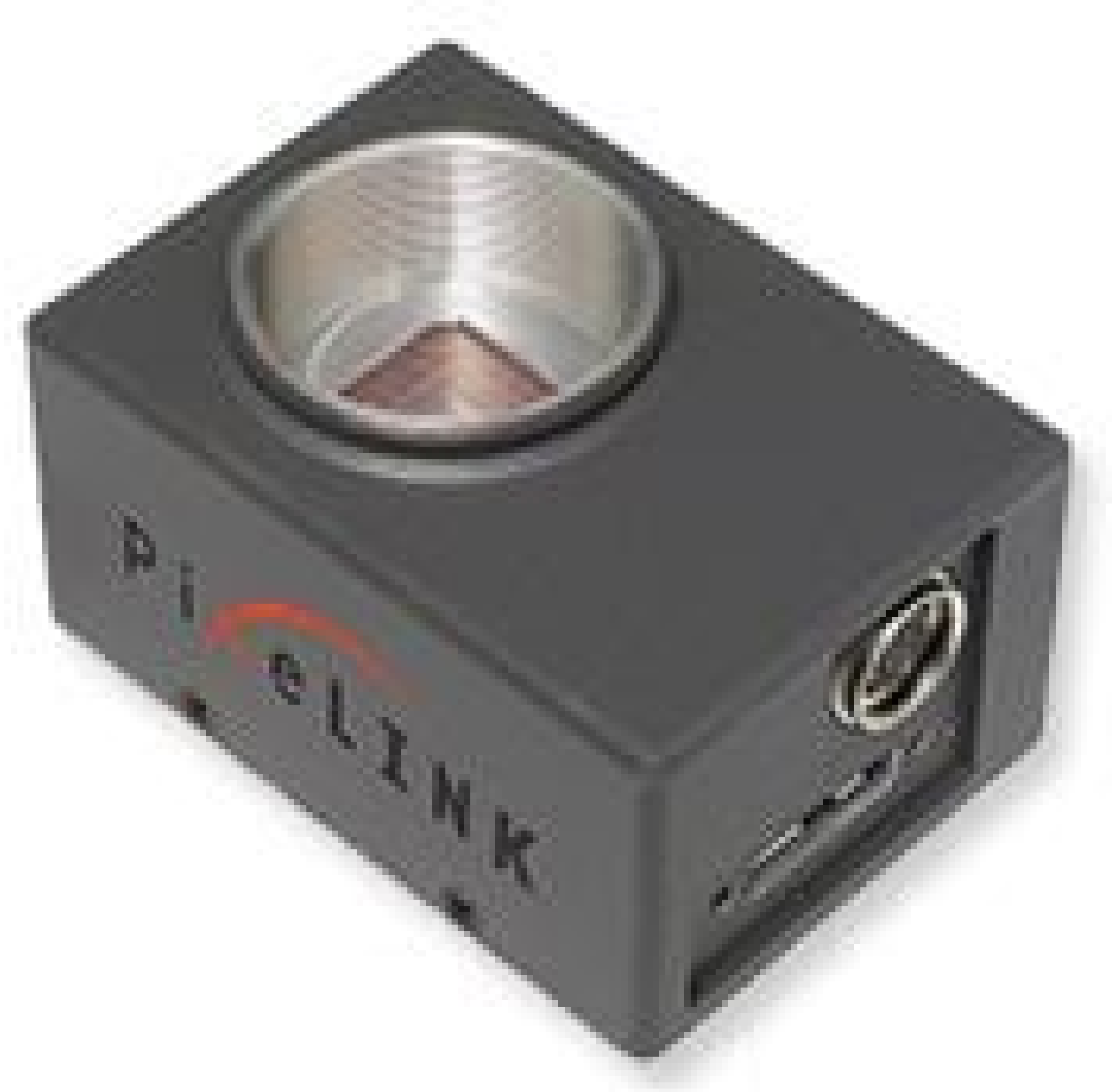

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)



Produkt #89-382 3-4 Tage

Ähnliche Kameras



1



€1.595,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.595,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: Pixelink
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-408
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: PL-D
Modellnummer: PL-D722MJ-T
Sensortyp: ON Semi VITA2000
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 2.30
Pixel (h x v): 1,920 x 1,200
Pixelgröße, h x v (µm): 4.8 x4.8
Sensorfläche, h x v (mm): 9.22 x 5.76
Bildrate (fps): 87.00
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: 1µs - 4.33s
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: 1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 89
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Side Panel
Dynamikbereich (dB): 53
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -45 to +85
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0
Betriebssystem: Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

