 



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

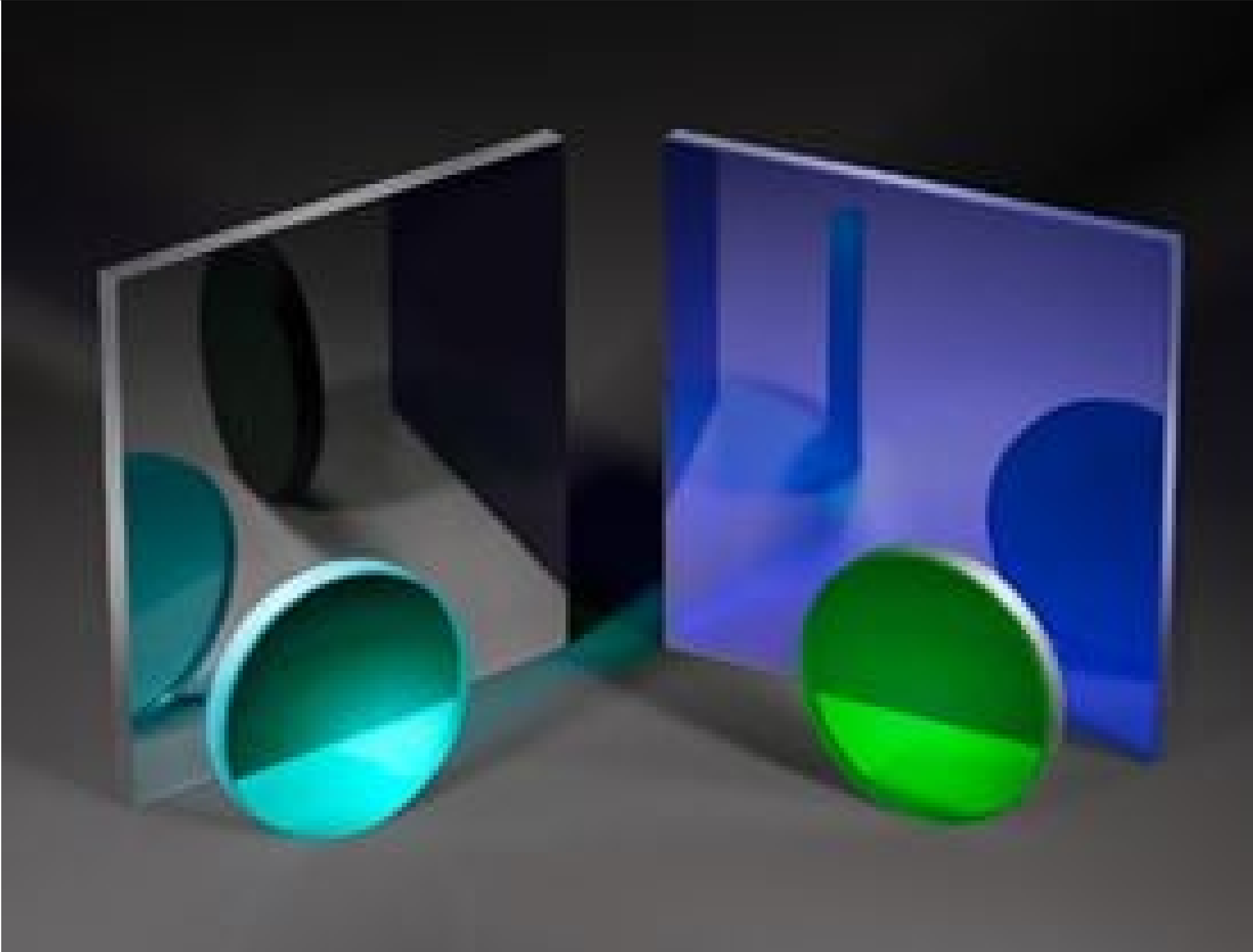

Produkt **#46-082** ☐ Lagernd

☐ [Weitere Bandbreiten](#)



1



€37,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€37,00

Stk. 11+

€33,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00

Zentralwellenlänge ZWL (nm): 830.00
Dichte (g/cm³): 2.75
Halbwertsbreite FWHM (nm): 260.00
Glas-/Filternummer: Hoya RT830
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: IR
Parallelität (Bogenminuten): ≤1
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen