

[Alle Produkte](#) / [Bildverarbeitungsobjektive](#) / [M12-Objektive \(S-Mount-Objektive\)](#)

TECHSPEC® M12-Objektive der grünen Serie



- S-Mount-Objektive für bis zu 1/2" Sensoren
- Bis zu 0,4 Megapixel, 8,3 µm Pixelgröße
- Plattenkameraobjektive optimiert für kurze Arbeitsabstände
- 6 mm bis 25 mm Brennweite

Spezifikationen

Produktdetails

Series:	Green Series	IR-Sperrfilter:	No
Objektivtyp:	Standard Lens		

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:	Fixed
----------------	-------

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):	400 - 700	Arbeitsabstand (mm):	150 - ∞
Beschichtungsspezifikation:	λ/4 MgF ₂ @ 580nm		


Sensor

Pixel Size (µm):	8.30
-------------------------	------

Gewinde & Montage

Filtergewinde:	N/A
-----------------------	-----

Technische Informationen

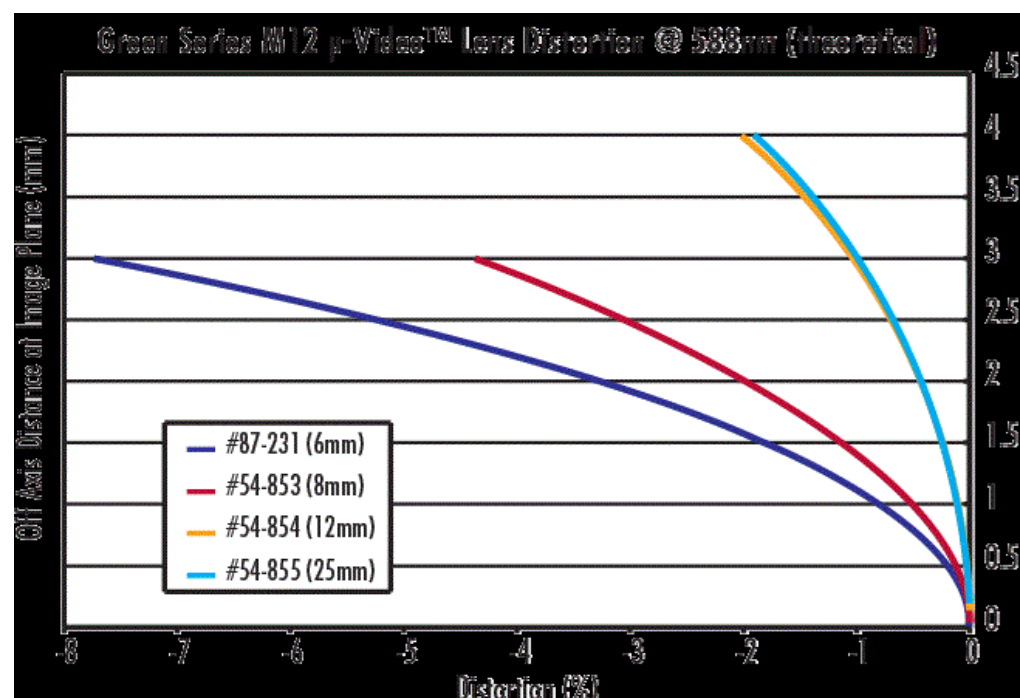

Produkte

BW (mm)	Blende (f/#)	Max. Sensorgröße	WD (mm)	IR- Sperrfilter	Artikelnummer	Preis	Kaufen
6.00	f/1.9	1/3"	150 - ∞	No	#87-231	€87,00	20+ In Stock
6.00	f/4	1/3"	150 - ∞	No	#69-256	€83,00	6 In Stock
6.00	f/5.6	1/3"	150 - ∞	No	#83-934	€83,00	14 In Stock
6.00	f/8	1/3"	150 - ∞	No	#83-945	€83,00	20+ In Stock
8.00	f/1.9	1/3"	150 - ∞	No	#54-853	€87,00	20+ In Stock
12.00	f/2	1/2"	150 - ∞	No	#54-854	€87,00	20+ In Stock
25.00	f/2.1	1/2"	150 - ∞	No	#54-855	€87,00	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com