

[Alle Produkte](#) /
 [Optikkomponenten](#) /
 [Polarisationsoptiken](#) /
 [Lineare Polarisationsfilter](#) /
 [Absorbierende \(dichroitische\) Polarisationsfilter](#) /
 [Laminierte Polarisationsfolien](#)

Lineare Glaspolarisationsfilter



- Polarisierungseffizienz 95%
- Transmission eines einzelnen Filters von 400 bis 700 nm 30%
- Transmission gekreuzter Filter von 400 bis 700 nm 0,15%
- Ebenfalls [gefasst](#) erhältlich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Parallelität (Bogenminuten):	<3	Toleranz Größe (mm):	+0.0/-0.2
Fase:	Protective as needed	Aufbau:	Dichroic Polarizing Film on Glass
Kanten:	Cut		



Optische Eigenschaften

Auslöschungsverhältnis:	100:1		
Substrat:	Polymer Film on B270	Oberflächenqualität:	80-50
Transmission (%):	Single: ~30	Wellenlängenbereich (nm):	400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V):	4 - 6λ	Polarisationseffizienz (%):	95

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):	-15 to +70
---------------------------------	------------

Technische Informationen

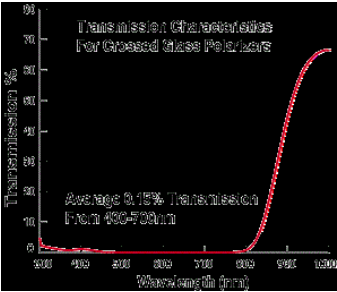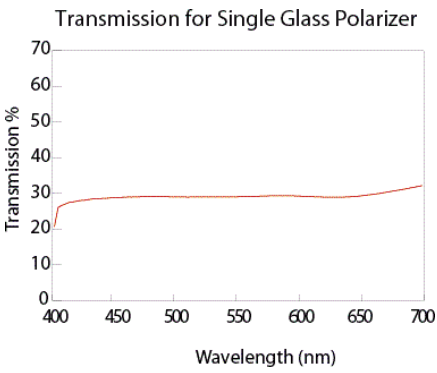

Produkte

Auslöschungsverhältnis	Wellenlängenbereich (nm)	Oberflächenqualität	Durchm. (mm)	Toleranz Größe (mm)	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
100:1	400 - 700	80-50	6.25	+0.0/-0.2	2.00	#43-782	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	9.00	+0.0/-0.2	2.00	#43-783	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	12.50	+0.0/-0.2	2.00	#43-784	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	15.00	+0.0/-0.2	2.00	#54-925	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	20.00	+0.0/-0.2	2.00	#43-785	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	25.00	+0.0/-0.2	2.00	#43-786	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	25.40	+0.0/-0.2	2.00	#54-926	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	35.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-343	€48,41 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	40.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-344	€48,41 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	41.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-345	€48,41 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	44.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-346	€48,41 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	47.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-348	€48,41 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	50.00	+0.0/-0.2	2.40	#43-787	€56,65 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	53.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-350	€56,65 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	56.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-351	€56,65 Mengenrabatte	20+ In Stock
100:1	400 - 700	80-50	70.00	+0.0/-0.2	2.40	#53-353	€81,37 Mengenrabatte	Kontakt

