

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Plankonvexe Linsen \(PCX\)](#) / [Plankonvexe Standardlinsen \(PCX\)](#)

TECHSPEC® Plankonvexe Linsen (PCX) unbeschichtet



- Wellenlängenbereich von 350 - 2200 nm
- Präzise Durchmesser- und Zentrierungstoleranzen sorgen für erleichterte OEM-Integration
- Große Auswahl an Durchmessern, Brennweiten und Beschichtungen
- Verschiedene Antireflexionsbeschichtungen erhältlich: [MgF₂](#), [VIS 0°](#), [VIS-NIR](#), [NIR I](#), [NIR II](#), [VIS-EXT](#) und [YAG-BBAR](#)

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften



Fase:	Protective as needed
-------	----------------------

Optische Eigenschaften

Beschichtung:	Uncoated
---------------	----------

Toleranz Brennweite (%):	±1
--------------------------	----

Technische Informationen

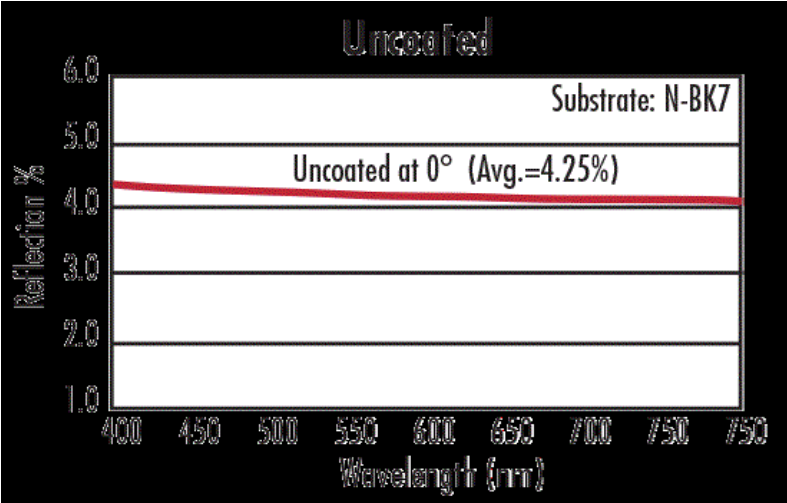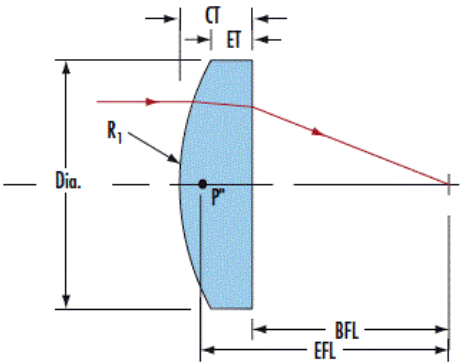

Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Beschichtung	Substrat	Artikelnummer	Preis	Kaufen
1.00	0.60	0.17	Uncoated	N-LASF9	#45-588	€68,50 Mengenrabatte	11 In Stock
1.00	1.00	0.57	Uncoated	N-LASF9	#45-589	€68,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
1.00	1.50	1.07	Uncoated	N-LASF9	#65-252	€68,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
1.00	2.00	1.57	Uncoated	N-LASF9	#65-253	€68,50 Mengenrabatte	5 In Stock
1.50	1.00	0.57	Uncoated	N-LASF9	#43-394	€68,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
1.50	1.50	1.07	Uncoated	N-LASF9	#43-395	€68,50 Mengenrabatte	4 In Stock
1.50	2.00	1.57	Uncoated	N-LASF9	#65-254	€68,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
2.00	1.50	1.07	Uncoated	N-LASF9	#43-396	€67,47 Mengenrabatte	20+ In Stock
2.00	2.00	1.57	Uncoated	N-LASF9	#43-397	€67,47 Mengenrabatte	20+ In Stock
2.00	3.00	2.57	Uncoated	N-LASF9	#65-255	€67,47 Mengenrabatte	20+ In Stock
2.00	4.00	3.57	Uncoated	N-LASF9	#65-256	€67,47 Mengenrabatte	20+ In Stock
2.50	2.00	1.57	Uncoated	N-LASF9	#43-398	€67,47 Mengenrabatte	20+ In Stock
2.50	2.50	2.07	Uncoated	N-LASF9	#43-399	€67,47 Mengenrabatte	20+ In Stock
2.50	3.00	2.57	Uncoated	N-LASF9	#45-590	€67,47 Mengenrabatte	20+ In Stock
2.50	4.00	3.57	Uncoated	N-LASF9	#48-643	€67,47 Mengenrabatte	20+ In Stock
2.50	5.00	4.57	Uncoated	N-LASF9	#48-644	€67,47 Mengenrabatte	11 In Stock
3.00	3.00	1.88	Uncoated	N-SF11	#45-117	€54,59 Mengenrabatte	20+ In Stock
3.00	4.50	3.50	Uncoated	N-LASF44	#45-141	€54,59 Mengenrabatte	20+ In Stock
3.00	6.00	4.81	Uncoated	N-BK7	#32-952	€49,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
3.00	7.50	6.51	Uncoated	N-BK7	#48-645	€49,44 Mengenrabatte	20+ In Stock

3.00	9.00	8.01	Uncoated	N-BK7	#32-954	€49,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
3.00	12.00	11.29	Uncoated	N-BK7	#45-272	€49,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
3.00	15.00	14.22	Uncoated	N-BK7	#45-425	€49,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
4.00	4.00	3.06	Uncoated	N-LASF44	#45-223	€49,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
4.00	6.00	4.51	Uncoated	N-BK7	#45-427	€49,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
4.00	8.00	7.17	Uncoated	N-BAF10	#45-225	€45,06 Mengenrabatte	20+ In Stock
4.00	10.00	8.92	Uncoated	N-BK7	#45-429	€45,06 Mengenrabatte	20+ In Stock
4.00	12.00	11.00	Uncoated	N-BK7	#45-431	€45,06 Mengenrabatte	14 In Stock
4.50	4.50	3.05	Uncoated	N-LASF44	#45-143	€49,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
4.50	9.00	7.41	Uncoated	N-BK7	#45-147	€45,06 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	5.00	3.96	Uncoated	N-LASF44	#45-227	€37,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	7.50	6.43	Uncoated	N-SF11	#48-652	€36,82 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	10.00	8.91	Uncoated	N-BK7	#45-229	€36,82 Mengenrabatte	Kontakt
5.00	12.00	10.83	Uncoated	N-BK7	#45-433	€36,82 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	15.00	13.94	Uncoated	N-BK7	#45-356	€36,82 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	20.00	19.02	Uncoated	N-BK7	#49-873	€36,82 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	25.00	23.95	Uncoated	N-BK7	#87-911	€36,82 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	30.00	28.95	Uncoated	N-BK7	#87-912	€36,82 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	6.00	4.60	Uncoated	N-SF11	#45-077	€28,84 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	7.50	6.10	Uncoated	N-SF11	#49-874	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	9.00	7.95	Uncoated	N-SF5	#32-469	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock

6.00	10.00	8.82	Uncoated	N-BK7	#37-775	€28,33 Mengenrabatte	Kontakt
6.00	12.00	10.94	Uncoated	N-BK7	#32-471	€27,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	15.00	13.68	Uncoated	N-BK7	#45-079	€27,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	18.00	17.07	Uncoated	N-BK7	#32-473	€27,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	20.00	19.04	Uncoated	N-BK7	#37-776	€27,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	21.00	20.06	Uncoated	N-BK7	#45-231	€27,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	24.00	23.01	Uncoated	N-BK7	#32-956	€27,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	25.00	24.04	Uncoated	N-BK7	#37-777	€27,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	30.00	29.14	Uncoated	N-BK7	#45-119	€27,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	36.00	34.95	Uncoated	N-BK7	#32-848	€27,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	48.00	46.95	Uncoated	N-BK7	#45-233	€27,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	60.00	58.95	Uncoated	N-BK7	#67-146	€27,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	72.00	70.97	Uncoated	N-BK7	#32-850	€27,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
7.00	7.00	5.50	Uncoated	N-SF11	#28-946	€28,84 Mengenrabatte	1 In Stock
7.00	10.00	8.10	Uncoated	N-BK7	#28-947	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
7.00	12.00	10.30	Uncoated	N-BK7	#28-948	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
8.00	8.00	6.40	Uncoated	N-SF11	#28-952	€28,84 Mengenrabatte	20+ In Stock
8.00	10.00	7.60	Uncoated	N-BK7	#28-953	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
8.00	12.00	10.00	Uncoated	N-BK7	#28-954	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	9.00	7.32	Uncoated	N-SF11	#45-081	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	10.00	8.49	Uncoated	N-SF11	#37-778	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	12.00	10.60	Uncoated	N-SF11	#49-875	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock

9.00	13.50	11.94	Uncoated	N-SF5	#32-009	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	15.00	13.02	Uncoated	N-BK7	#49-876	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	18.00	16.41	Uncoated	N-BK7	#32-008	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	20.00	18.55	Uncoated	N-BK7	#37-779	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	22.00	20.73	Uncoated	N-BK7	#45-235	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	25.00	23.68	Uncoated	N-BK7	#37-780	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	27.00	25.34	Uncoated	N-BK7	#32-958	€28,33 Mengenrabatte	Kontakt
9.00	36.00	34.48	Uncoated	N-BK7	#45-121	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	45.00	43.98	Uncoated	N-BK7	#45-358	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	54.00	52.69	Uncoated	N-BK7	#67-147	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	72.00	70.68	Uncoated	N-BK7	#67-148	€28,33 Mengenrabatte	5 In Stock
9.00	90.00	88.68	Uncoated	N-BK7	#67-149	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	10.00	8.18	Uncoated	N-SF11	#63-471	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	12.50	10.99	Uncoated	N-SF11	#37-781	€29,36 Mengenrabatte	Kontakt
10.00	15.00	13.32	Uncoated	N-SF11	#63-472	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	17.50	15.66	Uncoated	N-BK7	#37-782	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	20.00	18.03	Uncoated	N-BK7	#63-473	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	25.00	23.02	Uncoated	N-BK7	#63-474	€28,33 Mengenrabatte	11 In Stock
10.00	30.00	28.01	Uncoated	N-BK7	#63-475	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	40.00	38.02	Uncoated	N-BK7	#63-476	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	50.00	48.02	Uncoated	N-BK7	#63-477	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	75.00	73.02	Uncoated	N-BK7	#63-478	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock

10.00	100.00	98.02	Uncoated	N-BK7	#63-479	€28,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	12.00	9.76	Uncoated	N-SF11	#45-083	€31,42 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	15.00	12.03	Uncoated	N-BK7	#45-302	€31,42 Mengenrabatte	2 In Stock
12.00	18.00	16.22	Uncoated	N-SF5	#32-006	€31,42 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	20.00	17.69	Uncoated	N-BK7	#49-877	€31,42 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	24.00	22.15	Uncoated	N-BK7	#32-011	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	25.00	23.22	Uncoated	N-BK7	#37-783	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	30.00	28.02	Uncoated	N-BK7	#45-085	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	36.00	34.02	Uncoated	N-BK7	#33-352	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	42.00	40.22	Uncoated	N-BK7	#45-123	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	48.00	46.36	Uncoated	N-BK7	#32-852	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	50.00	48.75	Uncoated	N-BK7	#37-784	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	54.00	52.02	Uncoated	N-BK7	#45-304	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	60.00	58.37	Uncoated	N-BK7	#32-854	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	72.00	70.42	Uncoated	N-BK7	#45-125	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	84.00	82.39	Uncoated	N-BK7	#32-856	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	100.00	98.35	Uncoated	N-BK7	#45-274	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	12.50	10.40	Uncoated	N-SF11	#37-785	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	15.00	13.26	Uncoated	N-SF11	#37-786	€30,39 Mengenrabatte	8 In Stock
12.50	17.50	15.00	Uncoated	N-BK7	#37-787	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	20.00	17.69	Uncoated	N-BK7	#37-788	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	25.00	22.96	Uncoated	N-BK7	#37-789	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock

12.50	30.00	28.22	Uncoated	N-BK7	#37-790	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	35.00	33.42	Uncoated	N-BK7	#37-791	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	40.00	38.55	Uncoated	N-BK7	#37-792	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	45.00	43.68	Uncoated	N-BK7	#37-793	€29,36 Mengenrabatte	13 In Stock
12.50	50.00	48.68	Uncoated	N-BK7	#37-796	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	75.00	73.88	Uncoated	N-BK7	#37-798	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	100.00	98.95	Uncoated	N-BK7	#37-800	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	12.70	10.46	Uncoated	N-SF11	#49-839	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	15.00	11.53	Uncoated	N-BK7	#49-840	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	19.10	16.46	Uncoated	N-BK7	#49-841	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	20.00	17.49	Uncoated	N-BK7	#37-801	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	25.40	23.43	Uncoated	N-BK7	#49-842	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	30.00	28.22	Uncoated	N-BK7	#37-802	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	31.80	29.81	Uncoated	N-BK7	#49-843	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	38.10	36.12	Uncoated	N-BK7	#49-844	€29,36 Mengenrabatte	12 In Stock
12.70	40.00	38.48	Uncoated	N-BK7	#37-803	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	44.50	42.69	Uncoated	N-BK7	#49-845	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	50.80	49.15	Uncoated	N-BK7	#49-846	€29,36 Mengenrabatte	1 In Stock
12.70	100.00	98.88	Uncoated	N-BK7	#37-804	€29,36 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	15.00	11.71	Uncoated	N-SF5	#45-093	€31,42 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	18.00	15.61	Uncoated	N-SF5	#49-878	€31,42 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	20.00	17.74	Uncoated	N-SF5	#63-480	€31,42 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	22.50	20.50	Uncoated	N-SF5	#32-004	€31,42 Mengenrabatte	20+ In Stock

15.00	25.00	22.50	Uncoated	N-BK7	#37-806	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	30.00	27.90	Uncoated	N-BK7	#32-003	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	40.00	38.02	Uncoated	N-BK7	#45-095	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	45.00	43.35	Uncoated	N-BK7	#49-879	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	50.00	48.35	Uncoated	N-BK7	#37-808	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	60.00	58.65	Uncoated	N-BK7	#45-435	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	75.00	73.79	Uncoated	N-BK7	#45-360	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	100.00	98.02	Uncoated	N-BK7	#45-259	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock

[#14-374 Ausverkauf](#)



Ausverkauf

Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!

15.00	200.00	197.89	Uncoated	N-BK7		€21,58	20+ In Stock
15.00	250.00	248.02	Uncoated	N-BK7	#14-382	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	18.00	15.20	Uncoated	N-SF11	#48-423	€31,93 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	22.50	20.26	Uncoated	N-SF11	#49-880	€31,42 Mengenrabatte	20+ In Stock

18.00	27.00	24.73	Uncoated	N-SF5	#32-001	€31,42 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	36.00	33.65	Uncoated	N-BK7	#32-000	€29,87 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	54.00	52.02	Uncoated	N-BK7	#45-306	€29,87 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	72.00	70.05	Uncoated	N-BK7	#32-859	€29,87 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	20.00	17.59	Uncoated	N-SF11	#37-810	€31,42 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	25.00	21.51	Uncoated	N-BK7	#37-811	€31,42 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	30.00	27.10	Uncoated	N-BK7	#37-812	€29,87 Mengenrabatte	4 In Stock
18.00	50.00	48.09	Uncoated	N-BK7	#37-813	€29,87 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	20.00	17.42	Uncoated	N-SF11	#45-237	€32,45 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	25.00	22.76	Uncoated	N-SF11	#49-881	€31,93 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	30.00	27.30	Uncoated	N-BAF10	#45-239	€31,93 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	35.00	32.04	Uncoated	N-BK7	#49-882	€31,93 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	40.00	36.77	Uncoated	N-BK7	#32-960	€30,39 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	50.00	47.87	Uncoated	N-BK7	#45-362	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	60.00	57.03	Uncoated	N-BK7	#32-962	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	70.00	68.03	Uncoated	N-BK7	#32-936	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	80.00	78.45	Uncoated	N-BK7	#45-439	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	100.00	97.13	Uncoated	N-BK7	#32-475	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	150.00	148.02	Uncoated	N-BK7	#45-276	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	25.00	20.22	Uncoated	N-SF5	#45-097	€32,45 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	30.00	24.69	Uncoated	N-BK7	#45-364	€32,45 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	35.00	30.42	Uncoated	N-BK7	#45-145	€32,45 Mengenrabatte	20+ In Stock

25.00	40.00	36.31	Uncoated	N-BK7	#45-278	€32,45 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	50.00	46.75	Uncoated	N-BK7	#32-477	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	60.00	56.90	Uncoated	N-BK7	#45-127	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	75.00	72.00	Uncoated	N-BK7	#32-479	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	85.00	82.17	Uncoated	N-BK7	#45-366	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	100.00	97.17	Uncoated	N-BK7	#32-481	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	125.00	122.70	Uncoated	N-BK7	#32-861	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	150.00	147.81	Uncoated	N-BK7	#32-863	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	175.00	172.85	Uncoated	N-BK7	#32-865	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	200.00	197.89	Uncoated	N-BK7	#33-358	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	250.00	248.02	Uncoated	N-BK7	#67-150	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	300.00	298.02	Uncoated	N-BK7	#67-151	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	400.00	397.89	Uncoated	N-BK7	#33-364	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	500.00	497.89	Uncoated	N-BK7	#45-280	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	750.00	747.89	Uncoated	N-BK7	#45-282	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	25.40	21.48	Uncoated	N-SF11	#49-847	€32,45 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	38.10	33.48	Uncoated	N-BK7	#49-848	€32,45 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	50.80	47.50	Uncoated	N-BK7	#49-849	€30,39 Mengenrabatte	Kontakt
25.40	63.50	60.37	Uncoated	N-BK7	#49-850	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	76.20	73.56	Uncoated	N-BK7	#49-851	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	88.90	86.26	Uncoated	N-BK7	#49-852	€30,39 Mengenrabatte	Kontakt
25.40	101.60	98.97	Uncoated	N-BK7	#49-853	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock

25.40	35.00	30.46	Uncoated	N-BK7	#37-814	€32,45 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	40.00	36.11	Uncoated	N-BK7	#37-815	€32,45 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	75.00	72.69	Uncoated	N-BK7	#37-816	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	100.00	98.02	Uncoated	N-BK7	#37-817	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	125.00	123.02	Uncoated	N-BK7	#37-818	€30,39 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	150.00	148.02	Uncoated	N-BK7	#37-821	€30,39 Mengenrabatte	Kontakt
30.00	30.00	26.13	Uncoated	N-SF11	#48-653	€40,43 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	40.00	37.20	Uncoated	N-SF11	#67-152	€38,88 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	50.00	46.17	Uncoated	N-SF5	#32-483	€38,88 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	60.00	56.03	Uncoated	N-BK7	#45-241	€37,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	75.00	70.95	Uncoated	N-BK7	#32-485	€37,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	100.00	96.01	Uncoated	N-BK7	#32-487	€37,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	120.00	116.04	Uncoated	N-BK7	#45-243	€37,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
35.00	35.00	30.52	Uncoated	N-SF11	#37-824	€41,97 Mengenrabatte	20+ In Stock
35.00	50.00	44.40	Uncoated	N-BK7	#37-825	€40,43 Mengenrabatte	20+ In Stock
35.00	100.00	97.03	Uncoated	N-BK7	#37-828	€40,43 Mengenrabatte	20+ In Stock
35.00	70.00	66.04	Uncoated	N-BK7	#37-827	€40,43 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	40.00	35.13	Uncoated	N-SF11	#48-654	€44,55 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	60.00	53.90	Uncoated	N-BK7	#45-149	€44,55 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	80.00	74.73	Uncoated	N-BK7	#33-382	€43,52 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	100.00	95.39	Uncoated	N-BK7	#33-370	€43,52 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	200.00	196.7	Uncoated	N-BK7	#33-376	€43,52 Mengenrabatte	20+ In Stock

40.00	300.00	296.70	Uncoated	N-BK7	#45-284	€43,52 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	400.00	396.70	Uncoated	N-BK7	#45-286	€43,52 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	50.00	43.28	Uncoated	N-SF11	#32-970	€49,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	75.00	67.75	Uncoated	N-BK7	#45-245	€47,90 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	100.00	93.41	Uncoated	N-BK7	#32-972	€45,06 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	125.00	118.39	Uncoated	N-BK7	#45-247	€45,06 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	150.00	144.07	Uncoated	N-BK7	#32-974	€45,06 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	175.00	169.05	Uncoated	N-BK7	#45-249	€45,06 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	200.00	196.66	Uncoated	N-BK7	#45-151	€45,06 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	250.00	246.74	Uncoated	N-BK7	#45-153	€45,06 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	500.00	496.70	Uncoated	N-BK7	#45-288	€45,06 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.80	50.80	44.08	Uncoated	N-SF11	#29-094	€49,96 Mengenrabatte	3 In Stock
50.80	76.20	68.95	Uncoated	N-BK7	#29-095	€47,90 Mengenrabatte	20+ In Stock
75.00	75.00	53.49	Uncoated	N-BK7	#45-367	€81,37 Mengenrabatte	20+ In Stock
75.00	100.00	87.57	Uncoated	N-BK7	#71-834	€78,80 Mengenrabatte	Kontakt
75.00	125.00	115.99	Uncoated	N-BK7	#71-835	€78,80 Mengenrabatte	20+ In Stock
75.00	150.00	142.45	Uncoated	N-BK7	#45-369	€78,80 Mengenrabatte	16 In Stock
75.00	175.00	168.68	Uncoated	N-BK7	#71-836	€78,80 Mengenrabatte	20+ In Stock
75.00	200.00	194.24	Uncoated	N-BK7	#45-371	€78,80 Mengenrabatte	20+ In Stock
75.00	250.00	244.73	Uncoated	N-BK7	#63-482	€78,80 Mengenrabatte	20+ In Stock
75.00	300.00	294.4	Uncoated	N-BK7	#71-837	€78,80 Mengenrabatte	6 In Stock
75.00	400.00	394.4	Uncoated	N-BK7	#71-838	€78,80 Mengenrabatte	5 In Stock

75.00	500.00	494.73	Uncoated	N-BK7	#63-483	€78,80 Mengenrabatte	Kontakt
75.00	750.00	745.35	Uncoated	N-BK7	#71-839	€78,80 Mengenrabatte	9 In Stock
100.00	150.00	136.82	Uncoated	N-BK7	#70-952	€225,57 Mengenrabatte	14 In Stock
100.00	200.00	190.77	Uncoated	N-BK7	#17-899	€210,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
100.00	300.00	293.41	Uncoated	N-BK7	#70-953	€194,67 Mengenrabatte	14 In Stock
100.00	400.00	393.41	Uncoated	N-BK7	#70-954	€184,37 Mengenrabatte	4 In Stock
125.00	250.00	238.13	Uncoated	N-BK7	#70-955	€315,18 Mengenrabatte	9 In Stock
 Edmund optics worldwide				N-BK7	#70-956	€447,02 Mengenrabatte	5 In Stock
	150.00	300.00	285.50	Uncoated	N-BK7	#17-915	€415,09 Mengenrabatte
Copyright 2023 Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK							
Telefonnr.: 1-800-363-1992 : www.edmundoptics.com							
200.00	400.00	391.54	Uncoated	N-BK7	#17-931	€787,95 Mengenrabatte	20+ In Stock