

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Achromate](#)

TECHSPEC® Achromate mit MgF₂-Beschichtung



- Für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt
- Weniger als 1,75% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 700 nm
- Achromate mit [VIS-0°](#)- und [VIS-NIR](#)-Beschichtung ebenfalls erhältlich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:	Protective as needed
-------	----------------------

Optische Eigenschaften



Designwellenlänge Brennweite (nm):	587.6
---------------------------------------	-------

Beschichtung:	MgF ₂ (400-700nm)
---------------	------------------------------

Power (P-V) @ 632,8 nm:	1.5λ
-------------------------	------

Wellenlängenbereich (nm):	400 - 700
---------------------------	-----------

Technische Informationen

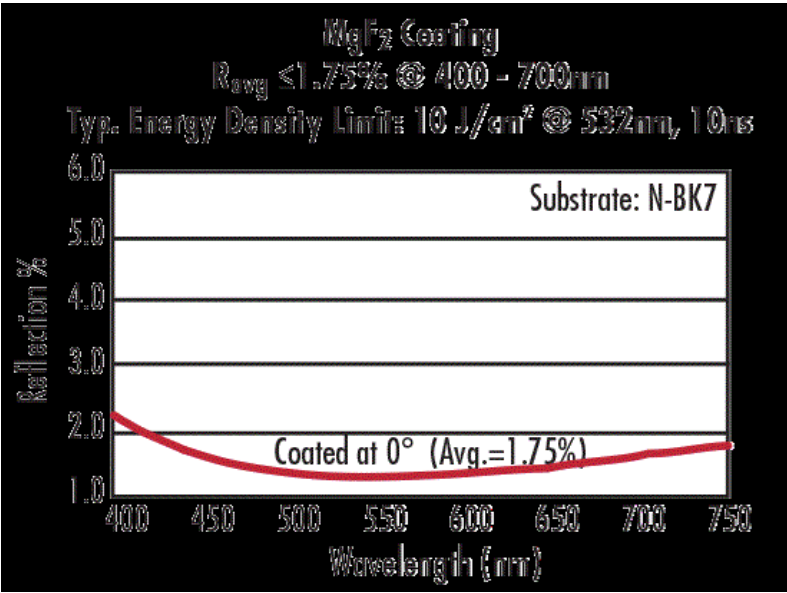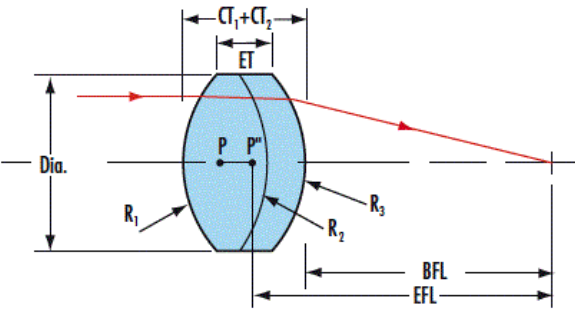

Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Substrat	Beschichtung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
1.00	1.50	0.92	N-PSK53A / N-LASF9	MgF ₂ (400-700nm)	#65-564	€243,08 Mengenrabatte	20+ In Stock
1.00	3.00	2.48	N-PSK53A / N-LASF9	MgF ₂ (400-700nm)	#65-566	€243,08 Mengenrabatte	20+ In Stock
2.00	3.00	1.89	N-PSK53A / N-LASF9	MgF ₂ (400-700nm)	#65-567	€243,08 Mengenrabatte	20+ In Stock
2.00	4.00	2.92	N-PSK53A / N-LASF9	MgF ₂ (400-700nm)	#65-568	€243,08 Mengenrabatte	Kontakt
#83-338 Ausverkauf							
 Ausverkauf Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!							
2.00	9.00	8.00	N-PSK53A / N-LASF9	MgF ₂ (400-700nm)		€199,77	2 In Stock
3.00	12.00	10.77	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-262	€114,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
3.00	4.50	2.99	N-LAK22 / N-SF6	MgF ₂ (400-700nm)	#47-721	€114,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
3.00	6.00	4.33	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-089	€114,33 Mengenrabatte	20+ In Stock

3.00	9.00	7.79	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-090	€114,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
4.00	6.00	3.92	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#63-690	€100,94 Mengenrabatte	20+ In Stock
4.00	10.00	8.40	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#63-691	€100,94 Mengenrabatte	20+ In Stock
4.00	12.00	10.70	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#63-692	€100,94 Mengenrabatte	14 In Stock
4.00	8.00	6.69	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-205	€100,94 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	10.00	8.56	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-206	€75,71 Mengenrabatte	1 In Stock
5.00	12.50	10.89	N-SSK8 / N-SF56	MgF ₂ (400-700nm)	#49-923	€75,71 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	15.00	13.64	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-207	€75,71 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	20.00	18.60	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-408	€75,71 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	7.50	5.01	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-407	€75,71 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.25	7.50	4.45	N-BAF10 / N-SF57	MgF ₂ (400-700nm)	#49-924	€66,44 Mengenrabatte	5 In Stock
6.25	10.00	7.83	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-208	€66,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.25	12.50	10.36	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-299	€66,44 Mengenrabatte	Kontakt
6.25	15.00	12.73	N-SSK8 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-301	€66,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.25	17.50	15.46	N-SSK8 / N-SF56	MgF ₂ (400-700nm)	#49-925	€66,44 Mengenrabatte	5 In Stock
6.25	20.00	18.23	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-303	€66,44 Mengenrabatte	16 In Stock
6.25	25.00	23.45	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-305	€66,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.25	30.00	28.43	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-135	€66,44 Mengenrabatte	Kontakt
6.25	35.00	33.59	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-307	€66,44 Mengenrabatte	17 In Stock
6.25	40.00	38.46	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-173	€66,44 Mengenrabatte	20+ In Stock

6.25	50.00	48.61	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-263	€66,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.25	60.00	58.46	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-345	€66,44 Mengenrabatte	Kontakt
9.00	9.00	4.92	N-BASF64 / N-SF66	MgF ₂ (400-700nm)	#65-549	€95,79 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	12.00	8.33	N-BAF10 / N-SF57	MgF ₂ (400-700nm)	#45-346	€70,56 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	15.00	12.08	N-BAF10 / N-SF6	MgF ₂ (400-700nm)	#49-926	€70,56 Mengenrabatte	4 In Stock
9.00	18.00	14.91	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-091	€70,56 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	22.50	20.21	N-SSK8 / N-SF56	MgF ₂ (400-700nm)	#49-927	€70,56 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	27.00	24.22	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-092	€70,56 Mengenrabatte	5 In Stock
9.00	36.00	34.17	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-264	€70,56 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	40.00	37.54	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-818	€70,56 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	45.00	42.97	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-347	€70,56 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	60.00	57.59	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-819	€70,56 Mengenrabatte	1 In Stock
9.00	75.00	72.35	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-820	€70,56 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	15.00	10.66	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#63-693	€72,62 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	20.00	17.25	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#63-694	€72,62 Mengenrabatte	14 In Stock
10.00	25.00	22.60	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#63-695	€72,62 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	30.00	27.47	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#63-696	€72,62 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	40.00	37.79	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#63-697	€72,62 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	50.00	47.45	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#63-698	€72,62 Mengenrabatte	Kontakt
10.00	100.00	98.16	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#63-699	€72,62 Mengenrabatte	5 In Stock

12.50	12.50	7.23	N-BASF64 / N-SF66	MgF ₂ (400-700nm)	#65-550	€114,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	14.00	9.92	N-BAF10 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-209	€80,34 Mengenrabatte	4 In Stock
12.50	15.00	10.82	N-LAK22 / N-SF6	MgF ₂ (400-700nm)	#63-700	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	17.50	13.59	N-BAF10 / N-SF57	MgF ₂ (400-700nm)	#49-928	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	20.00	16.45	S-BAH11 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-309	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	25.00	21.47	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-311	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	30.00	26.12	N-SSK8 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-313	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	35.00	32.50	N-SK11 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-210	€80,34 Mengenrabatte	5 In Stock
12.50	40.00	37.54	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-315	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	45.00	42.52	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-136	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	50.00	47.61	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-317	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	60.00	57.59	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-137	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	75.00	72.35	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-882	€80,34 Mengenrabatte	13 In Stock
12.50	80.00	78.40	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-409	€80,34 Mengenrabatte	14 In Stock
12.50	90.00	88.47	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-410	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	100.00	97.92	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-265	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	15.00	10.56	N-BAF10 / N-SF57	MgF ₂ (400-700nm)	#49-758	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	19.10	15.38	N-BAF10 / N-SF6	MgF ₂ (400-700nm)	#49-759	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	25.40	22.45	N-SSK8 / N-SF56	MgF ₂ (400-700nm)	#49-760	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	31.75	28.83	N-SSK8 / N-SF56	MgF ₂ (400-700nm)	#49-761	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock

12.70	38.10	35.57	N-SSK8 / N-SF56	MgF ₂ (400-700nm)	#49-762	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	44.45	41.98	N-BAK1 / N-SF8	MgF ₂ (400-700nm)	#49-763	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.70	50.80	48.86	N-BAK1 / N-SF15	MgF ₂ (400-700nm)	#49-764	€80,34 Mengenrabatte	1 In Stock
12.70	125.00	121.95	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#83-415	€80,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	15.00	8.57	N-BASF64 / N-SF66	MgF ₂ (400-700nm)	#65-551	€125,66 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	20.00	15.34	N-BAF10 / N-SF57	MgF ₂ (400-700nm)	#49-929	€96,82 Mengenrabatte	13 In Stock
15.00	25.00	20.98	S-BAH11 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-174	€96,82 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	30.00	25.78	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-720	€96,82 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	40.00	35.63	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-103	€96,82 Mengenrabatte	5 In Stock
15.00	50.00	46.17	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-138	€96,82 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	60.00	57.48	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#49-930	€96,82 Mengenrabatte	8 In Stock
15.00	75.00	70.78	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-139	€96,82 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	125.00	121.95	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-266	€97,85 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	22.50	16.39	N-BAF10 / N-SF57	MgF ₂ (400-700nm)	#49-931	€97,85 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	27.00	21.74	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-412	€97,85 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	30.00	24.97	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-348	€97,85 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	35.00	30.72	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-413	€97,85 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	40.00	35.63	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-104	€97,85 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	50.00	45.24	N-SSK8 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-913	€97,85 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	60.00	56.79	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-349	€97,85 Mengenrabatte	20+ In Stock

18.00	75.00	72.15	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-350	€97,85 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	80.00	76.52	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-915	€97,85 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	20.00	11.73	N-BASF64 / N-SF66	MgF ₂ (400-700nm)	#65-552	€139,05 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	25.00	18.71	N-BAF10 / N-SF6	MgF ₂ (400-700nm)	#49-932	€99,91 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	30.00	24.70	S-BAH11 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-175	€99,91 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	35.00	29.90	S-BAH11 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-351	€99,91 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	40.00	34.40	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-722	€99,91 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	50.00	46.93	N-SSK8 / N-SF56	MgF ₂ (400-700nm)	#49-933	€99,91 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	60.00	56.51	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-267	€99,91 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	80.00	77.26	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#49-934	€99,91 Mengenrabatte	14 In Stock
25.00	25.00	14.85	N-BASF64 / N-SF66	MgF ₂ (400-700nm)	#65-553	€165,83 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	30.00	22.23	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-211	€114,33 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	35.00	27.55	S-BAH11 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-319	€114,33 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	40.00	33.26	S-BAH11 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-321	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	45.00	39.28	N-SK11 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-212	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	50.00	43.53	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-323	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	60.00	52.23	N-SSK8 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-724	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	75.00	70.39	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-325	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	85.00	81.21	N-SK11 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-213	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock

25.00	100.00	95.92	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-327	€112,27 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	125.00	120.89	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-492	€112,27 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	150.00	146.10	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-494	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	160.00	157.87	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#67-328	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	175.00	170.84	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-884	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	200.00	194.14	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-917	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	225.00	222.69	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-214	€112,27 Mengenrabatte	6 In Stock
25.00	250.00	246.63	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-919	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	275.00	271.60	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-414	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	300.00	297.73	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-215	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	400.00	397.84	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-216	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	500.00	497.57	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-268	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	750.00	746.47	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#67-329	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	38.10	30.77	N-BAF10 / N-SF6	MgF ₂ (400-700nm)	#49-765	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	50.80	44.90	N-SSK8 / N-SF56	MgF ₂ (400-700nm)	#49-766	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	63.50	57.67	N-SSK8 / N-SF56	MgF ₂ (400-700nm)	#49-767	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	76.20	71.14	N-SSK8 / N-SF56	MgF ₂ (400-700nm)	#49-768	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	88.90	83.96	N-BAK1 / N-SF8	MgF ₂ (400-700nm)	#49-769	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	101.60	97.72	N-BAK1 / N-SF15	MgF ₂ (400-700nm)	#49-770	€112,27 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	40.00	31.14	N-BAF10 / N-SF57	MgF ₂ (400-700nm)	#33-917	€133,90 Mengenrabatte	20+ In Stock

30.00	100.00	94.54	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-500	€133,90 Mengenrabatte	13 In Stock
30.00	125.00	121.37	N-SK11 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-217	€133,90 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	150.00	144.63	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-502	€133,90 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	200.00	196.57	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-415	€133,90 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	300.00	296.85	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-269	€133,90 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	50.00	42.57	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-496	€133,90 Mengenrabatte	5 In Stock
30.00	60.00	52.50	N-SSK8 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-140	€133,90 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	75.00	67.44	N-SSK8 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-498	€133,90 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	50.00	34.46	N-SK11 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#89-681	€166,86 Mengenrabatte	6 In Stock
40.00	60.00	50.29	N-SK11 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-218	€166,86 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	80.00	70.75	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-105	€166,86 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	100.00	91.24	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#63-701	€166,86 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	120.00	111.00	N-SSK8 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-921	€166,86 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	160.00	154.10	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-923	€166,86 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	200.00	194.14	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-925	€166,86 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	250.00	244.32	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-935	€166,86 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	300.00	293.63	N-BAK4 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-178	€166,86 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	400.00	394.33	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#32-927	€166,86 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	450.00	445.69	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-352	€166,86 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	500.00	495.60	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-270	€166,86 Mengenrabatte	20+ In Stock

40.00	750.00	744.37	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#67-330	€166,86 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	75.00	61.17	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#49-291	€183,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	100.00	89.94	N-BAF10 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-353	€179,22 Mengenrabatte	14 In Stock
50.00	150.00	143.17	N-BAK4 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#32-886	€179,22 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	200.00	194.45	N-BAK4 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-179	€179,22 Mengenrabatte	2 In Stock
50.00	250.00	243.41	N-BAK4 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-180	€179,22 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	300.00	292.91	N-BAK4 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-181	€179,22 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	350.00	344.32	N-BAK4 / N-SF10	MgF ₂ (400-700nm)	#45-354	€179,22 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	500.00	494.50	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-271	€179,22 Mengenrabatte	20+ In Stock
75.00	100.00	78.32	N-BAF10 / N-SF57	MgF ₂ (400-700nm)	#33-918	€313,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
75.00	150.00	126.46	N-BAK1 / N-SF8	MgF ₂ (400-700nm)	#33-919	€313,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
75.00	200.00	187.69	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-417	€313,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
75.00	300.00	290.62	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-418	€313,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
75.00	400.00	392.10	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#45-419	€313,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
100.00	200.00	162.39	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#22-582	€1.096,95 Mengenrabatte	Kontakt
100.00	400.00	372.86	N-BK7 / N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#22-584	€1.096,95 Mengenrabatte	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com