


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Spezialspiegel](#)

Kaltlichtspiegel

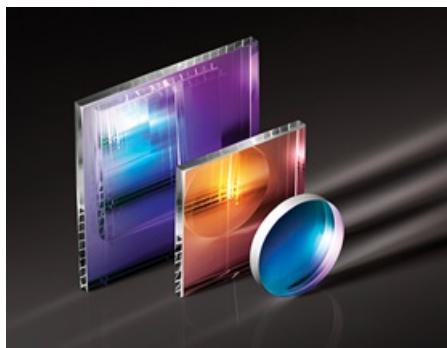



- Einfallwinkel 0° und 45° erhältlich
- Reflektiert 90% des sichtbaren Lichtes
- Lässt 80% des NIR- und IR-Spektrums durch

Spezifikationen

Optische Eigenschaften

Substrat:	<u>BOROFLOAT®</u>	Oberflächenqualität:	80-50
Wellenlängenbereich (nm):	425 - 1200	Oberflächenebenheit (P-V):	4 - 6λ
Art der Beschichtung:	Dielectric		

Technische Informationen

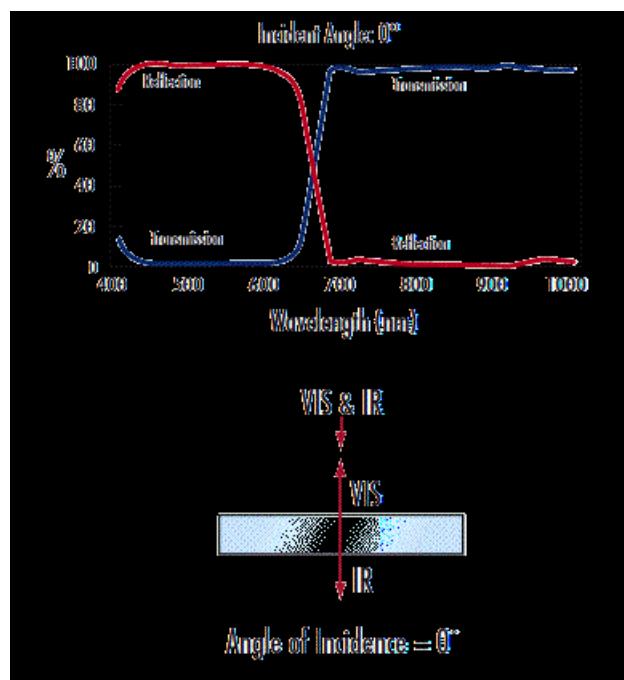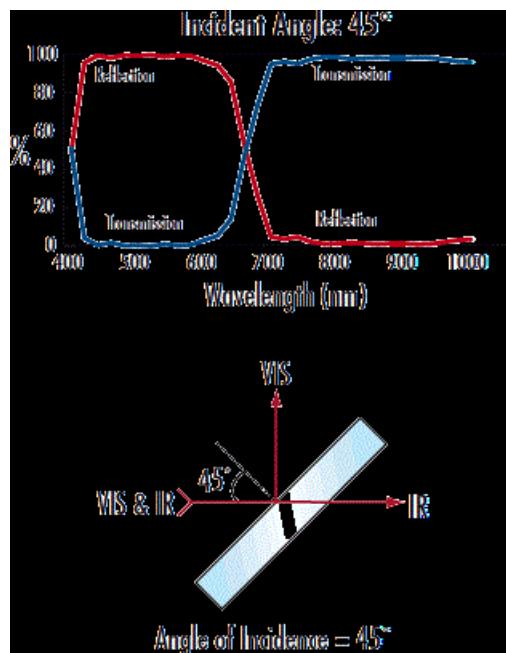

Produkte

AOI (°)	Durchm. (mm)	Größe (mm)	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kauf
#62-634 Ausverkauf						
45.00	-	12.5 x 12.5	1.10		€11,28	20+ In Stock

Ausverkauf

Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!

[#43-844 Ausverkauf](#)



Ausverkauf

Die Verfügbarkeit
der Produkte ist
begrenzt, deshalb
greifen Sie schnell
zu bevor sie
vergriffen sind. Wir
bitten um Ihr
Verständnis, dass
reduzierte Artikel
vom Umtausch
leider
ausgeschlossen
sind. Bis zu 80 %
Rabatt auf
ausgewählte
Produkte. Kein
Gutscheincode
erforderlich!

0.00	25.00	-	3.30	€14,37	20+ In Stock
------	-------	---	------	--------	--------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com