


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Achromate](#)

TECHSPEC® Achromatische Steinheiltripletts

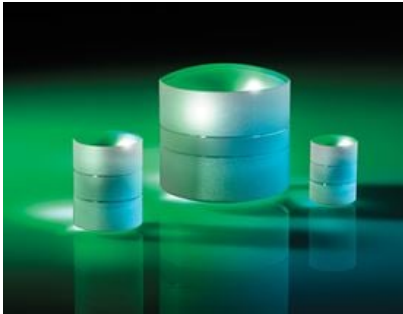

- Entwickelt für Konjugationsverhältnisse von 1:1
- Ideal für Relaisysteme
- [Achromatische Hastingtripletts](#) ebenfalls erhältlich

Spezifikationen



Physikalische und mechanische Eigenschaften

Zentrierung (Bogenminuten):	<3	Fase:	Protective as needed
--------------------------------	----	-------	----------------------

Optische Eigenschaften

Toleranz Brennweite (%):	±1	Designwellenlänge Brennweite (nm):	587.6
Oberflächenqualität:	40-20	Blende:	2.00
Numerische Apertur NA:	0.25	Beschichtung:	MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:	R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm	Power (P-V) @ 632,8 nm:	1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:	λ/4	Wellenlängenbereich (nm):	400 - 700

Technische Informationen

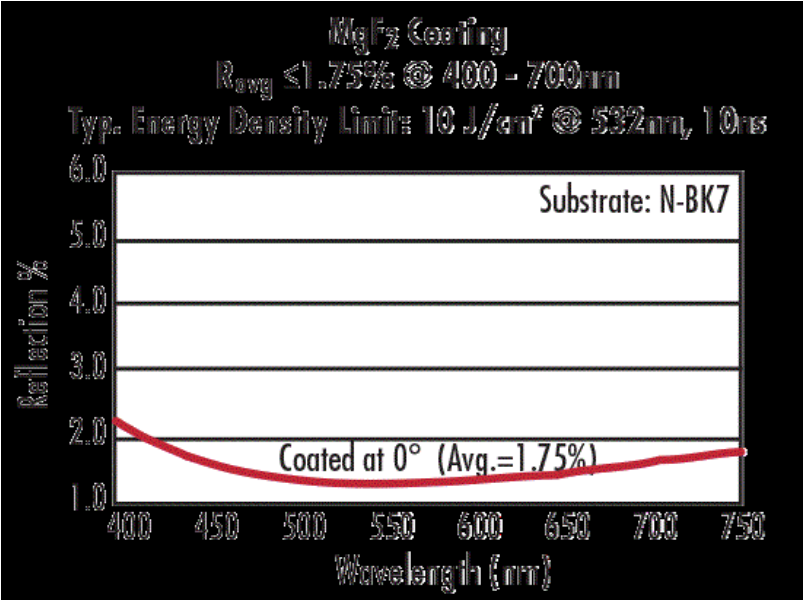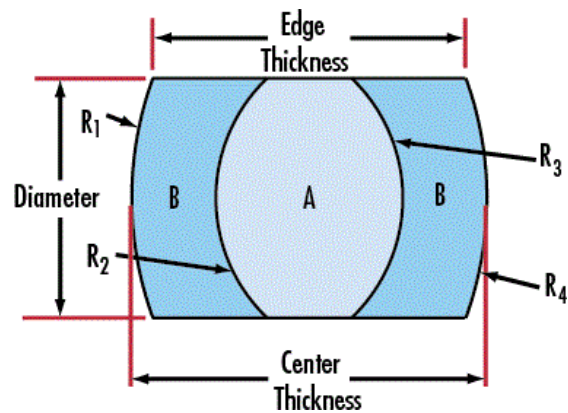

Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	CT (mm)	Substrat	Beschichtung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
6.25	12.50	8.94	9.00	N-BASF64 / N-BK7 / N-BASF64	MgF ₂ (400-700nm)	#47-673	€124,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	18.00	12.85	12.96	N-BASF64 / N-BK7 / N-BASF64	MgF ₂ (400-700nm)	#47-674	€124,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	25.00	17.82	18.00	N-BASF64 / N-BK7 / N-BASF64	MgF ₂ (400-700nm)	#47-675	€138,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	50.00	40.60	25.80	N-LASF45 / N-BK7 / N-LASF45	MgF ₂ (400-700nm)	#67-422	€151,00 Mengenrabatte	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com