

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Strahlteiler](#) / [Strahlteilerplatten](#)

Polka-Dot-Strahlteiler für UV-NIR



- Verschiedene Teilungsverhältnisse verfügbar
- Winkelunabhängig

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Abstand Mitte-Mitte (mm):	0.15	Freie Apertur (%):	90
Aufbau:	Polka-Dot	Toleranz Größe (mm):	+0.0/-0.5
Dicke (mm):	1.50 ±0.1		


Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):	0 - 45		
Beschichtung:	Square Aluminum (AlMgF ₂) Apertures	Min. Apertur (mm):	2.00
Toleranz Reflexion/Transmission (%):	±5 @ 45°	Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:	80-50	Wellenlängenbereich (nm):	250 - 2000

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):	150 Maximum
---------------------------------	-------------

Technische Informationen

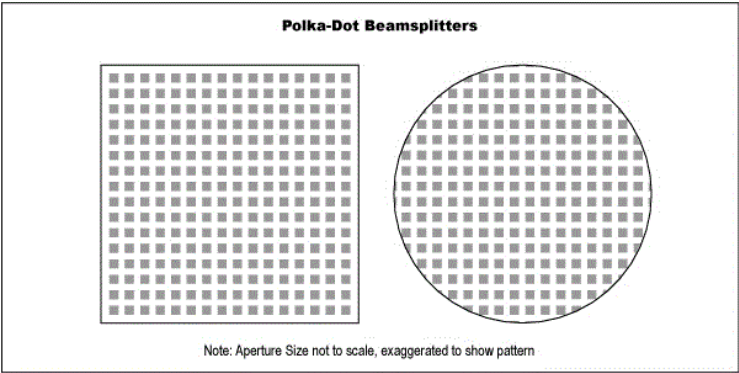

Produkte

Durchm. (mm)	Größe (mm)	Substrat	Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T)	Wellenlängenbereich (nm)	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
12.70	-	Fused Silica	20/80	250 - 2000	1.50	#18-708	€158,62 Mengenrabatte	4 In Stock
12.70	-	Fused Silica	30/70	250 - 2000	1.50	#47-610	€158,62 Mengenrabatte	4 In Stock
12.70	-	Fused Silica	50/50	250 - 2000	1.50	#46-457	€158,62 Mengenrabatte	14 In Stock
12.70	-	Fused Silica	70/30	250 - 2000	1.50	#47-606	€158,62 Mengenrabatte	5 In Stock
12.70	-	Fused Silica	80/20	250 - 2000	1.50	#18-714	€158,62 Mengenrabatte	4 In Stock
-	12.7 x 12.7	Fused Silica	20/80	250 - 2000	1.50	#18-709	€158,62 Mengenrabatte	5 In Stock
-	12.7 x 12.7	Fused Silica	30/70	250 - 2000	1.50	#47-611	€158,62 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	12.7 x 12.7	Fused Silica	50/50	250 - 2000	1.50	#47-020	€158,62 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	12.7 x 12.7	Fused Silica	70/30	250 - 2000	1.50	#47-607	€158,62 Mengenrabatte	3 In Stock
-	12.7 x 12.7	Fused Silica	80/20	250 - 2000	1.50	#18-715	€158,62 Mengenrabatte	Kontakt
25.40	-	Fused Silica	20/80	250 - 2000	1.50	#18-710	€206,00 Mengenrabatte	3 In Stock
25.40	-	Fused Silica	30/70	250 - 2000	1.50	#47-604	€206,00 Mengenrabatte	4 In Stock
25.40	-	Fused Silica	50/50	250 - 2000	1.50	#46-458	€206,00 Mengenrabatte	8 In Stock
25.40	-	Fused Silica	70/30	250 - 2000	1.50	#47-608	€206,00 Mengenrabatte	5 In Stock
25.40	-	Fused Silica	80/20	250 - 2000	1.50	#18-716	€206,00 Mengenrabatte	10 In Stock
-	25.4 x 25.4	Fused Silica	20/80	250 - 2000	1.50	#18-711	€206,00 Mengenrabatte	5 In Stock
-	25.4 x 25.4	Fused Silica	30/70	250 - 2000	1.50	#47-605	€206,00 Mengenrabatte	6 In Stock
-	25.4 x 25.4	Fused Silica	50/50	250 - 2000	1.50	#46-459	€206,00 Mengenrabatte	10 In Stock
-	25.4 x 25.4	Fused Silica	70/30	250 - 2000	1.50	#47-609	€206,00 Mengenrabatte	5 In Stock
-	25.4 x 25.4	Fused Silica	80/20	250 - 2000	1.50	#18-717	€206,00 Mengenrabatte	6 In Stock
38.00	-	Fused Silica	20/80	250 - 2000	1.50	#18-712	€342,99 Mengenrabatte	4 In Stock
38.00	-	Fused Silica	30/70	250 - 2000	1.50	#48-503	€342,99 Mengenrabatte	5 In Stock

38.00	-	Fused Silica	50/50	250 - 2000	1.50	#46-460	€342,99 Mengenrabatte	2 In Stock
38.00	-	Fused Silica	70/30	250 - 2000	1.50	#48-504	€342,99 Mengenrabatte	5 In Stock
38.00	-	Fused Silica	80/20	250 - 2000	1.50	#18-718	€342,99 Mengenrabatte	1 In Stock
-	38.0 x 38.0	Fused Silica	20/80	250 - 2000	1.50	#18-713	€342,99 Mengenrabatte	1 In Stock
-	38.0 x 38.0	Fused Silica	30/70	250 - 2000	1.50	#18-720	€342,99 Mengenrabatte	5 In Stock
-	38.0 x 38.0	Fused Silica	50/50	250 - 2000	1.50	#46-461	€342,99 Mengenrabatte	5 In Stock
-	38.0 x 38.0	Fused Silica	70/30	250 - 2000	1.50	#18-721	€342,99 Mengenrabatte	5 In Stock
-	38.0 x 38.0	Fused Silica	80/20	250 - 2000	1.50	#18-719	€342,99 Mengenrabatte	10 In Stock
-	50.8 x 50.8	Fused Silica	50/50	250 - 2000	1.50	#48-505	€741,60 Mengenrabatte	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com