

[Alle Produkte](#) / [Laseroptiken](#) / [Laserstrahlaufweiter](#) / [Arcturus® Strahlaufweiter](#)

TECHSPEC Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter



- AR-beschichtet für die Laserwellenlänge von 633 nm
- Feste Vergrößerungen von 3X - 20X erhältlich
- Einstellbare Divergenz mit einer nicht-rotierenden Optik

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gehäusedurchmesser (mm): 50

Optische Eigenschaften


Ausgangsapertur (mm): 27

Beschichtung:	BBAR (450-750nm)	Beschichtungsspezifikation:	$R_{\text{abs}} < 0.4\% @ 630 - 670\text{nm}$ $R_{\text{avg}} < 0.6\% @ 450 - 750\text{nm}$
Designwellenlänge DWL (nm):	633	Einfallswinkel (°):	0
Eingangsapertur (mm):	2	Fokusbereich:	1.2m - ∞
Substrat:	Optical Glass	Transmittierte Wellenfront, P-V:	$< \lambda/4 @ 633\text{nm}$ for Input Beam $\leq 1\text{mm}$
Wellenlängenbereich (nm):	450 - 750	Einstellbare Strahldivergenz:	Non-Rotating Optics

Gewinde & Montage

Gewinde: C-Mount

Technische Informationen

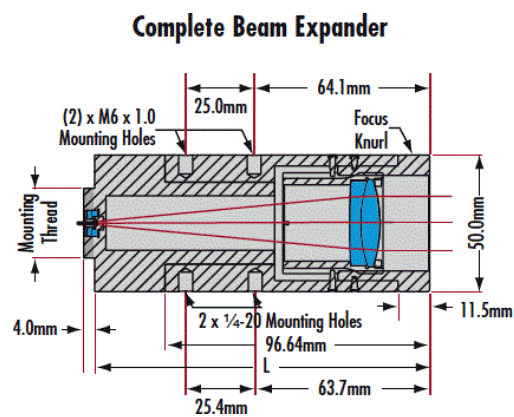

Produkte

DWL (nm)	Aufweitung	Wellenlängenbereich (nm)	Eingangsapertur (mm)	Ausgangsapertur (mm)	Substrat	Artikelnummer	Preis	Kaufen
633	3X	450 - 750	2	27	Optical Glass	#58-208	€473,80 Mengenrabatte	2 In Stock
633	5X	450 - 750	2	27	Optical Glass	#55-577	€504,70 Mengenrabatte	9 In Stock
633	10X	450 - 750	2	27	Optical Glass	#55-578	€530,45 Mengenrabatte	20+ In Stock
633	15X	450 - 750	2	27	Optical Glass	#58-209	€592,25 Mengenrabatte	13 In Stock
633	20X	450 - 750	2	27	Optical Glass	#55-579	€762,20 Mengenrabatte	8 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com