

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Achromate](#)

TECHSPEC® Tripletts korrigiert für UV bis NIR




- Kalziumfluorid- und UV-Quarzglaselemente
- Breitbandige Farbkorrektur von 193 nm bis 1000 nm
- Ideal für Fluoreszenzanwendungen und Spektroskopie

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften			
Gehäusedurchmesser (mm):		30.00 ±0.05	
Optische Eigenschaften			
Substrat:		CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂	
Oberflächenqualität:		60-40	Wellenlängenbereich (nm): 193 - 1000

Technische Informationen

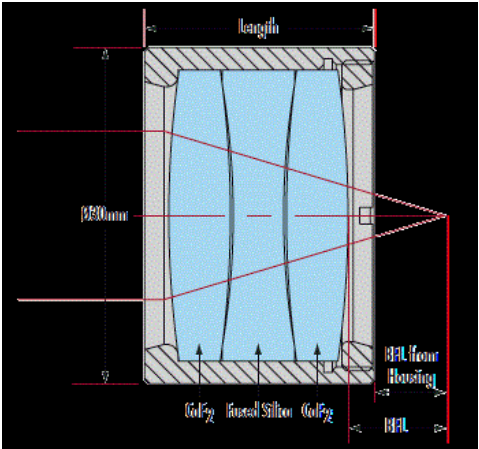

Produkte

EFL (mm)	BFL (mm)	Substrat	Beschichtung	Gehäusedurchmesser (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
36.00	24.98	CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂	Uncoated	30.00 ±0.05	#65-029	€2.482,30 Mengenrabatte	1 In Stock
36.00	24.98	CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂	MgF ₂ (193- 1000nm)	30.00 ±0.05	#65-033	€2.693,45 Mengenrabatte	Kontakt
45.00	34.84	CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂	Uncoated	30.00 ±0.05	#47-613	€2.482,30 Mengenrabatte	Kontakt
45.00	34.84	CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂	MgF ₂ (193- 1000nm)	30.00 ±0.05	#64-837	€2.693,45 Mengenrabatte	9 In Stock
90.00	84.76	CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂	Uncoated	30.00 ±0.05	#47-311	€2.482,30 Mengenrabatte	5 In Stock
90.00	84.76	CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂	MgF ₂ (193- 1000nm)	30.00 ±0.05	#64-838	€2.693,45 Mengenrabatte	Kontakt
135.00	129.31	CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂	Uncoated	30.00 ±0.05	#47-312	€2.482,30 Mengenrabatte	1 In Stock
135.00	129.31	CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂	MgF ₂ (193- 1000nm)	30.00 ±0.05	#64-839	€2.693,45 Mengenrabatte	2 In Stock
180.00	174.62	CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂	Uncoated	30.00 ±0.05	#47-313	€2.482,30 Mengenrabatte	1 In Stock
180.00	174.62	CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂	MgF ₂ (193- 1000nm)	30.00 ±0.05	#64-840	€2.693,45 Mengenrabatte	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com