

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Doppelkonvexe Linsen \(DCX\)](#)

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linsen (DCX) mit VIS-0°-Beschichtung



- AR-beschichtet für <0,4% Reflexion pro Oberfläche bei 425 - 675 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- [DCX-Linsen aus UV-Quarzglas](#) sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: [Unbeschichtet](#), [MgF₂](#), [VIS-NIR](#), [NIR I](#), [NIR II](#), [VIS-EXT](#) und [YAG-BBAR](#)

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase: Protective as needed



Optische Eigenschaften

Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)

Beschichtungsspezifikation:	$R_{avg} \leq 0.4\% @ 425 - 675nm$	Power (P-V) @ 632,8 nm:	1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:	$\lambda/4$	Designwellenlänge Brennweite (nm):	587.6
Toleranz Brennweite (%):	± 1	Wellenlängenbereich (nm):	425 - 675

Technische Informationen

VIS 0° Coating
 $R_{avg} \leq 0.4\%$ @ 425 - 675nm
Typ. Energy Density Limit: 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

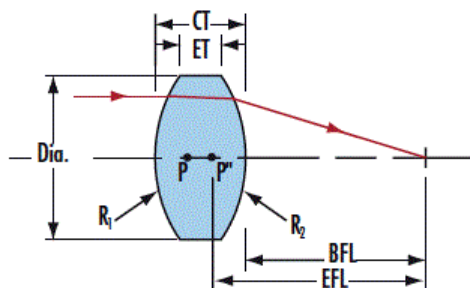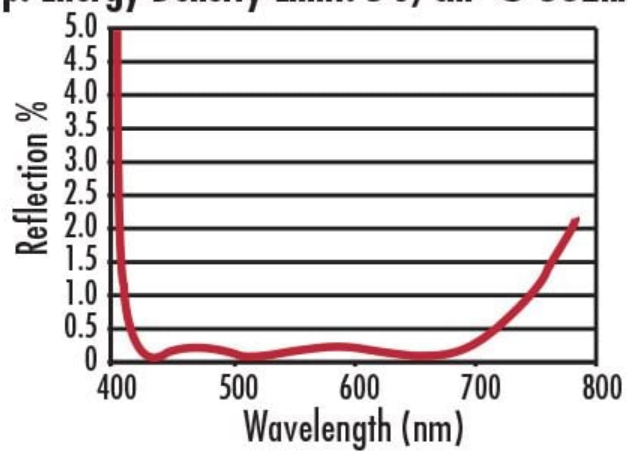

Produkte

Durchm. (mm)	BFL (mm)	EFL (mm)	Beschichtung	Substrat	Artikelnummer	Preis	Kaufen
3.00	2.21	3.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF5	#49-181	€66,44 Mengenrabatte	13 In Stock
3.00	3.78	4.50	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#49-182	€66,44 Mengenrabatte	14 In Stock
3.00	5.37	6.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#49-183	€66,44 Mengenrabatte	5 In Stock
3.00	8.46	9.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#49-184	€66,44 Mengenrabatte	13 In Stock
4.50	3.70	4.50	VIS 0° (425-675nm)	N-LASF44	#47-895	€66,44 Mengenrabatte	8 In Stock
4.50	8.16	9.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-896	€66,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	4.19	5.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF5	#63-594	€53,05 Mengenrabatte	14 In Stock
5.00	9.31	10.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-595	€53,05 Mengenrabatte	6 In Stock
5.00	14.33	15.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-596	€53,05 Mengenrabatte	1 In Stock
5.00	19.50	20.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-597	€53,05 Mengenrabatte	3 In Stock
5.00	24.50	25.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-598	€53,05 Mengenrabatte	Kontakt
6.00	5.19	6.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF5	#47-478	€42,23 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	8.22	9.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-479	€42,23 Mengenrabatte	16 In Stock
6.00	11.18	12.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-480	€42,23 Mengenrabatte	14 In Stock
6.00	17.26	18.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-481	€42,23 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	23.13	24.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-482	€42,23 Mengenrabatte	6 In Stock
6.00	29.23	30.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-483	€42,23 Mengenrabatte	8 In Stock

6.00	35.33	36.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-484	€42,23 Mengenrabatte	Kontakt
9.00	7.90	9.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF5	#47-485	€43,26 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	12.56	13.50	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-486	€43,26 Mengenrabatte	Kontakt
9.00	17.12	18.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-487	€43,26 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	26.08	27.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-488	€43,26 Mengenrabatte	15 In Stock
9.00	35.15	36.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-489	€43,26 Mengenrabatte	1 In Stock
9.00	44.17	45.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-490	€43,26 Mengenrabatte	8 In Stock
10.00	8.89	10.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF5	#63-599	€43,26 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	13.80	15.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-600	€43,26 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	19.16	20.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-601	€43,26 Mengenrabatte	Kontakt
10.00	24.16	25.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-602	€43,26 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	29.17	30.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-603	€43,26 Mengenrabatte	2 In Stock
10.00	39.16	40.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-604	€43,26 Mengenrabatte	5 In Stock
10.00	49.17	50.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-605	€43,26 Mengenrabatte	4 In Stock
10.00	99.17	100.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-606	€43,26 Mengenrabatte	1 In Stock
12.00	10.79	12.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF5	#47-358	€46,35 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	16.81	18.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-359	€45,32 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	22.65	24.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#33-390	€45,32 Mengenrabatte	4 In Stock
12.00	28.75	30.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-361	€45,32 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	34.90	36.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-362	€45,32 Mengenrabatte	20+ In Stock

12.00	47.09	48.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-363	€45,32 Mengenrabatte	11 In Stock
12.00	71.07	72.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-364	€45,32 Mengenrabatte	1 In Stock
15.00	13.68	15.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#47-897	€46,35 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	18.99	20.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#63-607	€45,32 Mengenrabatte	6 In Stock
15.00	21.29	22.50	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#47-898	€45,32 Mengenrabatte	8 In Stock
15.00	23.82	25.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-608	€45,32 Mengenrabatte	Kontakt
15.00	28.82	30.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-899	€45,32 Mengenrabatte	2 In Stock
15.00	44.00	45.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-609	€45,32 Mengenrabatte	Kontakt
15.00	49.00	50.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-900	€45,32 Mengenrabatte	16 In Stock
15.00	59.00	60.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-610	€45,32 Mengenrabatte	Kontakt
18.00	16.69	18.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#63-611	€46,35 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	25.25	27.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-901	€46,35 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	34.59	36.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-902	€46,35 Mengenrabatte	14 In Stock
20.00	18.55	20.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#63-614	€47,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	23.86	25.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#63-615	€47,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	28.20	30.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-903	€47,12 Mengenrabatte	4 In Stock
20.00	38.44	40.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-904	€47,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	48.84	50.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-616	€47,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	58.67	60.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-617	€47,12 Mengenrabatte	10 In Stock
20.00	78.67	80.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-618	€47,12 Mengenrabatte	9 In Stock

25.00	22.47	25.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF5	#47-365	€47,64 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	28.31	30.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF5	#63-619	€47,12 Mengenrabatte	9 In Stock
25.00	32.81	35.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-366	€47,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	38.21	40.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-367	€47,12 Mengenrabatte	9 In Stock
25.00	48.29	50.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-368	€47,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	73.84	75.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-369	€47,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	98.95	100.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-370	€47,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	123.84	125.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-371	€47,12 Mengenrabatte	14 In Stock
25.00	148.88	150.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-372	€47,12 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	173.94	175.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#47-373	€47,12 Mengenrabatte	7 In Stock
25.00	198.35	200.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#33-396	€47,12 Mengenrabatte	10 In Stock
30.00	28.12	30.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#63-620	€60,26 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	47.82	50.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#48-253	€59,23 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	58.33	60.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-621	€59,23 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	73.35	75.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#48-254	€59,23 Mengenrabatte	5 In Stock
30.00	98.34	100.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-622	€59,23 Mengenrabatte	Kontakt
30.00	118.34	120.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-623	€59,23 Mengenrabatte	2 In Stock
40.00	37.54	40.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#63-624	€66,44 Mengenrabatte	3 In Stock
40.00	57.10	60.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#48-255	€66,44 Mengenrabatte	2 In Stock
40.00	77.32	80.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#33-421	€66,44 Mengenrabatte	9 In Stock

40.00	97.33	100.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#33-408	€66,44 Mengenrabatte	Kontakt
40.00	117.67	120.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#63-625	€66,44 Mengenrabatte	5 In Stock
40.00	197.35	200.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#33-414	€66,44 Mengenrabatte	4 In Stock
50.00	45.30	50.00	VIS 0° (425-675nm)	N-SF11	#48-260	€69,01 Mengenrabatte	7 In Stock
50.00	96.65	100.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#48-261	€69,01 Mengenrabatte	9 In Stock
50.00	147.00	150.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#48-262	€69,01 Mengenrabatte	5 In Stock
50.00	198.33	200.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#48-263	€69,01 Mengenrabatte	8 In Stock
50.00	249.37	250.00	VIS 0° (425-675nm)	N-BK7	#48-264	€69,01 Mengenrabatte	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com